


NO.	製品名・規格・サイズ					
	TECHWAY BRAND	充電式 シーリングガン				
		品番 T65806118				
		別売、バッテリーパック 1.3A 品番 B30111813				
	バッテリー	Li-ion リチウムイオンバッテリー				
	定格電圧	3.6v				
	電流	1.3A				
	充電器	Li-ion専用充電器 PSE適合規格				
	充電時間	1時間:100% 満タン充電				
	標準付属	充電器 C1011018、 バッテリーパック(1個)、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント ブローケース、取扱説明書、保証書				
	本体の質量	1.88 Kg (バッテリー含む)				
性能		押出力 2.45kN(250Kgf) 押出調整 5段階 後ダレ防止機構付き				
*別添資料・・・カートリッジの使用サイズ、及び能力データー						



【備考】 1.上記価格は、本見積時点での為替レートを適用致しております。

ご使用頂けますカートリッジの規格サイズ

★カートリッジタイプは、外径**50mm**以下、内径**42mm**以上、容量**400ml**以下のシーリング材が使用できます。

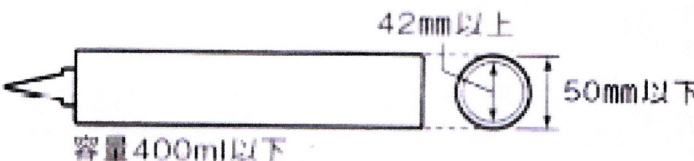

コーキングの能力

バッテリー 1個あたりの使用本数(周囲温度20℃)

バッテリーの性能経時変化やシーリング材の材質、切断されたノズルの径、周囲温度、押出のスピードなどにより変わります。

ノズルの切断径	Φ8mm			Φ5mm		
押出のスピード	高速5	中速3	低速1	高速5	中速3	低速1
材						
アクリル系	約50	約45	約25	約40	約35	約15
シリコン系	約55	約50	約30	約40	約35	約20
ウレタン系	約25	約20	約10	約20	約15	約8

カートリッジ・ソーセイジ どちらでもご使用になれます。

