

X-LOCK対応、ワンタッチで先端工具着脱  
手軽さと安全性を徹底追求

## 充電式ディスクグラインダ

GA420DRGX EA809BX-57

バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

[実用充電：約27分 フル充電：約40分]



18V

リチウムイオン6.0Ah

外径 100mm



GA420DZ

EA809BX-157

[本体のみ]

バッテリー・充電器・ケース別売

## 特長

※ 砥石・ダイヤモンドホイールはX-LOCK専用品のみご使用できます。

### 砥石交換が簡単&スピーディ

ワンタッチで先端工具着脱

# XLOCK




### 取付け

砥石を押し込むだけ



### 取外し

レバーを起こすだけ。

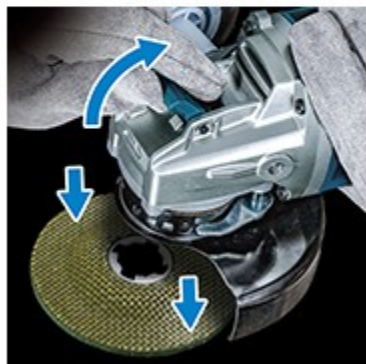

様々な相乗効果で作業能率向上  
素早い先端工具交換

ワンタッチ着脱により交換時間を短縮



砥石の締め過ぎ緩みを低減

フランジ不要、締め過ぎや緩みが起こりにくい




間違えない先端工具取付

決まった方向のみ取付け可能な形状



取付音による確認で安心

カチッという取付音で取付確認が可能

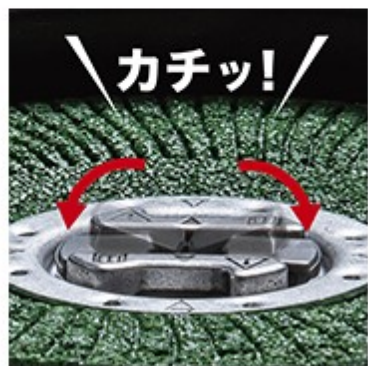

フラットな角度で研削可能

フランジ部の出っ張りが少ない



ホイールカバー簡単調整・着脱

ロック解除レバーを押すだけで調整・着脱が可能



安全性を徹底追求

作業者保護のための充実機能



## キックバックによる

### 反動低減

△注意：本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。

# AFT

Active Feedback Sensing Technology  
アクティブ フィードバック センシング テクノロジー



## パドルスイッチ+ブレーキ

スイッチを離せばピタッと止まる。



## 再起動防止機能

スイッチを握ったまま誤ってバッテリーを挿しても起動しない。



## AC機並みのハイパワー

※当社100 /125mmクラス機比

切込み深さ コンクリート切断

[GA520D] 20mm [GA420D] 18mm

1充電あたりの作業量 (目安) 約16.8m

コンクリート筋付 / 深さ10mm

切断スピード (目安) 約21秒

コンクリート切断 / 長さ600mm 深さ10mm



ハイパワーブラシレスモータ

+



負荷に応じて自動変速

## 「アプト」防滴・防じん

本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。




## X-LOCK対応 アクセサリ、新登場 **NEW**

# X-LOCK



押し込むだけで 簡単取り付け

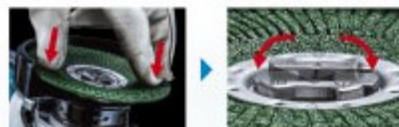

### ●ダイヤモンドホイール

**正記列レーザーブレード**

■長寿命&切れ味長続き (当社調べ)



	寸法 (mm)				部品番号
	外径	厚み	高さ	内径	
	105	2.2	9.7	22.23	A-70720
	125	2.2	9.3	22.23	A-70736

### ●切断砥石

**切断砥石** 金属・ステンレス用

■両面補強  
■鋭い切れ味で各種鋼材をスパッと切断



	寸法 (mm)			粒度	入数	部品番号
	外径	厚み	内径			
	105	0.8	22.23	Z60T-BF	10	A-70409
	125	0.8	22.23	Z60T-BF	10	A-70421

### ●研削砥石 プレミアム研削砥石

■高級砥材で抜群の研削能力  
■一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応



	寸法 (mm)			粒度	入数	部品番号
	外径	厚み	内径			
	100	3.5	22.23	36P	5	A-70378

### オフセット砥石

■優れた平面研削  
■鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に



	100	6	22.23	36P	5	A-70384
	125	6	22.23	36P	5	A-70390

## 主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法 (mm)		
	外径	厚さ	内径
GA420D	100	6 (取付可能砥石厚さ3.5~6)	22.23
GA520D	125	6 (取付可能砥石厚さ6)	

モデルNo.	回転数 ( $\text{min}^{-1}$ ) [回転/分]	電源 (V)	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)
GA420D	8,500	直流18	376×117×147
GA520D			376×140×147

モデル No.	質量(kg) (バッテリー含む) <sup>*1</sup>	標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安) <sup>*2</sup>
			コンクリートの筋付け
GA420D	2.5 [BL1860B装着時]	研削砥石36P サイドグリップ	約16.8m (切り込み深さ10mm)
GA520D	2.6 [BL1860B装着時]		

※1 サイドグリップ除く

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。