
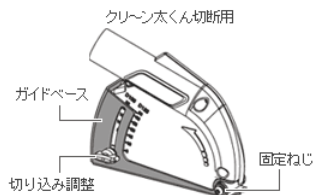


UVアタッチメントの取付けについて

取付け手順（クリヘン太くん切断用ホースレスタイプには取付けできません）

1. クリヘン太くんからカッター及び集じん機を取り外してください。
2. 切込み調整ツマミと固定ねじを取り外し、ガイドベースを取り外して下さい。固定ねじの取り外しにはプラスドライバが2本必要です。
3. 本製品をクリヘン太くんに装着し、固定ねじ及び切込み調整ツマミを締めて下さい。

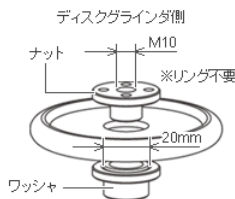

対応カッター		ワッシャ・ナット
ラインカットV	V-90NS	不要（ダイヤモンドカッター取付部がねじ込み式）
ラインカットU	U-90NS	
ラインカッター	V-90	
Uカット	U-10	 付属の専用ワッシャ及び、専用ナットをご使用ください。
溶着Vカッター	FV-85S EA809-46	
溶着Uカッター	FU-85S EA809-47	

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。