


EA809HA ディスクグラインダー(180mm)

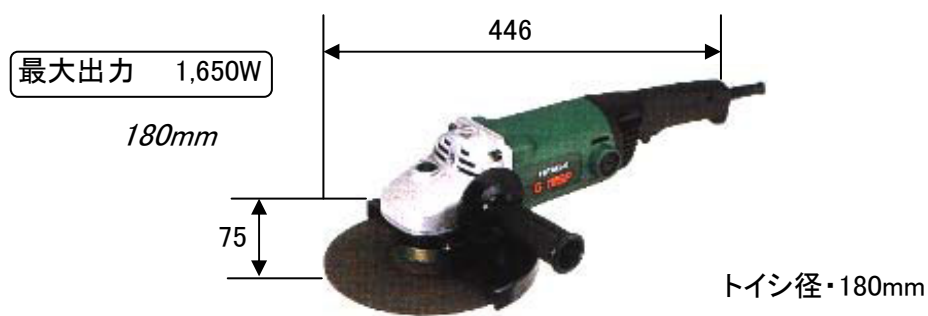

- 二重絶縁
- スピンドルロック付
- サイドハンドル両側取付け可能
- 樹脂ボディ

トイシ寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m
外径×厚さ×穴径 180×3.7×22	単相100	12	1140	6800	3.3	2心2.5
	単相200	6				

標準付属品

レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ、サイドハンドル

※砥石取付シャンクサイズ…M16×P2.0×14(L)mm