


木材の研削、刃物の研磨に 電気の力で簡単、研削・研磨



エンドレスベルトを交換することで、木材の粗削りから仕上げ磨き、パイプのバリ取り、フェンスや自転車のサビ取り、塗装はがし、バリカンやヘッジトリマー、カマ、オノなどの園芸用品の刃の研ぎだしなど、幅広い用途に使用できます。

ベルト交換は
簡単
工具レス

作業に合わせて
角度調節
可変ヘッド

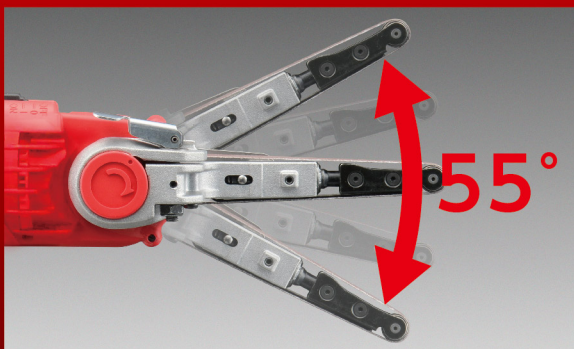

木材の研削、刃物の研磨に 電気の力で簡単、研削・研磨

■ 作業の幅が広がるヘッド部の角度調節

作業シーンに合わせて、ヘッド部の角度を55°の範囲内で調節できます。

■ 作業性の良いスライド式ロックスイッチ

スイッチをロックできるので、連続運転にも便利です。

■ 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止

材料や用途に合わせてベルトの速度を6.6~8m/sの範囲で無段階に調節できます。

■ すぐに使えるエンドレスベルト付

中仕上用#120と仕上用#400の2種類を標準付属しています。

■ 工具レスで簡単、ベルト交換

簡単にエンドレスベルトの交換ができます。

商品仕様

モデル	BY-1031
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格電流	1.9A
消費電力	180W
無負荷回転数	5,500 - 6,700min ⁻¹
ベルト速度	6.6 - 8m/s
ベルト寸法(幅×周長)	10mm×330mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	380mm×70mm×66mm
質量	1.0kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3軸合成値*	2.5 m/s ² 以下 (EN60745-2-4に基づき測定)
付属品	・エンドレスベルト 10mm×330mm 鉄工用(木工使用可) (中仕上) #120 (仕上) #400(本体取付)

*「3軸合成値の取扱」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>



電気やすり
BY-1031

(624951A)



4 960673 618291

関連商品

家庭用刃物や園芸用品刃物の
欠けなど、大きな研磨に

質量 **0.97kg**
砥石径 **100mm**

握りやすく操作性が良い
コンパクトボディ



(632451A)



4 960673 638992

刃研ぎグラインダー
CG-11

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

エンドレスベルト
ベルト寸法 (幅×周長)
10×330mm

砥粒・用途	種類	粒度 (#)	コードNo.
A 鉄工用 (木工にも 使用可)	荒仕上	40	6613867
		60	6613877
		80	6613887
	中仕上	100	6613897
		120	6613837
		150	6613907
	仕 上	180	6613917
		240	6613927
		320	6613937
	—	400	6613847
		40	6613861
		60	6613871
	荒仕上	80	6613881
		100	6613891
		120	6613831
	中仕上	150	6613901
		180	6613911
		240	6613921
	仕 上	320	6613931
		400	6613841
—		60・120・400	66100001

販売単位	適用機種
5枚1組	BBY-1110L2 BY-1031 BY01
15枚1組	
各5枚1組	

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

K211M