

Compact power.

様々なみがき作業を難なくこなす便利ツール。

軽量&ハイパワー、使いやすさ抜群!

作業時の押しつけの強弱を感じして

自動でストロークのパワーを2段階(標準・強力)に切り換える


オートマティックパワー機能搭載。

アイロン型プレートは、コーナーや狭部までみがけ、

ペーパーの交換もマジックテープ式でカンタン!

さらに、標準付属の吸じんアダプターでクリーナーと

接続すればクリーンで快適な作業が可能。

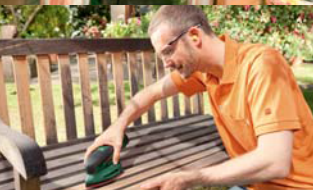

バッテリーマルチサンダー

PSM 10.8LIN^型

バッテリー残量インジケーターは
過負荷時にも赤く点灯

押し付け具合を感じし、
二段階にパワーを
コントロール

滑りにくく安心
ソフトラブリップ



キャリングケース付



オートマティック
パワー機能



マジックテープ式

▶サイズ: (H) 120 × (W) 244mm

仕様

●定格電圧	DC10.8V(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
●回転数	11,000min ⁻¹ (回転/分)
●ストローク数	22,000min ⁻¹ (回/分)
●オービットダイヤ(軌道)	1.2mm
●プレートサイズ	105×154×154mm
●ペーパーサイズ	93×93×93mm + 93×60×100mm
●質量	700g(バッテリー含む)
●振動3軸合成値	7m/S ² : EN60745-2-4に準拠
●充電時間	約90分(空→フル充電)
●連続作業量*	ドアの下地みがき約6面分(内装用木製ドア[H]2,000×[W]780mm)
●標準付属品	木材用ペーパー #80、#120、#180 各1枚、吸じんアダプター、キャリングケース、充電器、2.0Ahバッテリー1個

*作業量は使用条件によって異なります。



自動でストロークのパワーを調節する
オートマティックパワー機能搭載。