

SDS-max用 打撃専用アクセサリー

ブルポイント (破つり作業)

自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ! (全長: 400mmタイプのみ)
"Rテックセルフシャープニング" テクノロジー



全長 (mm)	径 (mmφ)	品番
280	18	MAXBP-280S EA810XK-20
400	18	MAXBP-400RSS EA810XK-21
600	18	MAXBP-600S EA810XK-22

コールドチゼル (溝切り・角出し)


新形状で破つり力 15%アップ! "Rテック" テクノロジー (全長: 400mmタイプのみ)
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ! (MAXCH-400RSS, MAXAC-50N)



全長 (mm)	幅 (mm)	品番
280	25	MAXCH-280S EA810XK-33
400	25	MAXCH-400RSS EA810XK-34
600	25	MAXCH-600S EA810XK-35
350	50	MAXAC-50N EA810XK-27

パワースピンドル (破つり作業)

大型機の強力な打撃力を効率よく刃先に伝達!!
太径だから破壊力に優れ刺さりにくい!

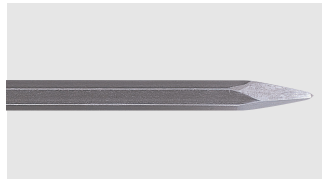

全長 (mm)	六角二面幅 (mm)	品番
400	21	MAXBP-400

パワーコールドチゼル (溝切り・角出し)

大型機の強力な打撃力を効率よく刃先に伝達!!
太径だから破壊力に優れ刺さりにくい!



全長 (mm)	六角二面幅 (mm)	幅 (mm)	品番
400	21	30	MAXCH-400

アングルチゼル (タイルはがし)

自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ! (MAXANG-50Nのみ)



全長 (mm)	幅 (mm)	品番
300	50	MAXANG-50N EA810XK-36
300	80	MAXANG-80 EA810XK-37

トゥースドチゼル (ブロック、レンガ等の面荒し)




全長 (mm)	幅 (mm)	品番
300	32	MAXTC-300

ジョイントチゼル [超硬チップ付] (コンクリート面荒らし)



全長 (mm)	幅 (mm)	品番
280	38	MAXJC-280 EA810XK-38

ゴーギングチゼル (溝掘り)

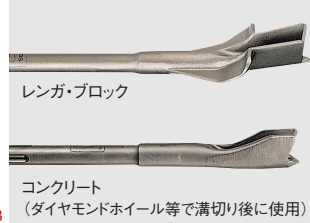


用途	幅 (mm)	全長 (mm)	品番
レンガ・ブロック溝掘り	35	380	MAXGC-380
コンクリート溝掘り (ダイヤモンドホイール等で溝切り後に使用)	32	320	MAXGC-320 EA810XK-41

アスファルトカッター (溝切り)




全長 (mm)	幅 (mm)	品番
300	80	MAXAC-80 EA810XK-39
400	90	MAXAC-90 EA810XK-40
350	115	MAXAC-115

ランマープレート&シャンク (地固め)

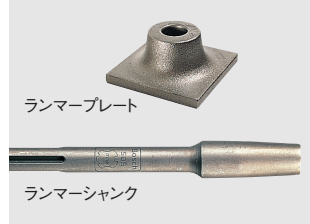

品名	サイズ (mm)	品番
ランマープレート	150X150	MAXRP-150
ランマーシャンク	全長220	MAXRS-220

ビシャン&シャンク (面荒し)

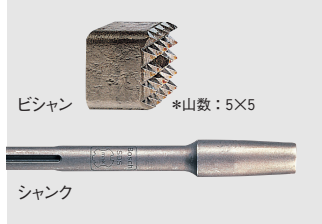

品名	サイズ (mm)	品番
ビシャン	60X60	MAXBS-60
シャンク	全長220	MAXRS-220

スコップ (穴掘り)



全長 (mm)	幅 (mm)	品番
400	110	MAXSCP-400

アース打込棒 (10φアース棒用)



全長 (mm)	穴径 (mmφ)	品番
260	16.5	MAX-EB-260