


## 充電マルチドリルビット

コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけ! “1本でOK!”

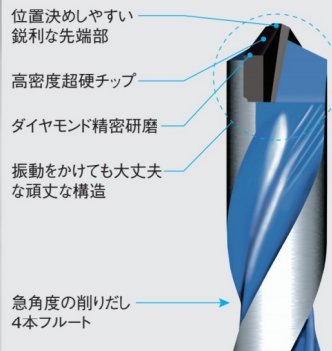

位置決めしやすい  
鋭利な先端部

高密度超硬チップ

ダイヤモンド精密研磨

振動をかけても大丈夫な頑丈な構造

急角度の削りだし  
4本フルート

ボッシュが新たに開発した超硬チップは、構成する粒子が0.6μmと通常の1/3以下の細かさ。それにより超硬チップは、非常に高密度になります。そのチップをダイヤモンドで精密に研磨。理想的な先端角度と鋭いエッジにより、正確な位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけすることが可能となりました。また、急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出。振動をかけても大丈夫な頑丈な構造とあいまって、非常に高い耐久性も同時に実現しました。インパクトドライバー対応の6.35mm六角軸は、ドライバードリルでも振動ドリルでも安全に使用することが可能です。

### 充電マルチドリルビット

(★=売れ筋マーク)

#### 適合機種

コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル  
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

#### 充電マルチドリルビット



ショートタイプ				ロングタイプ			
径 (mmφ)	全長 (mm)	有効長 (mm)	品番	全長 (mm)	有効長 (mm)	品番	径 (mmφ)
3.0	90	45	MDB030 090***	150	90	MDB032 150*	3.0
3.2	90	45	MDB032 090***	150	90	MDB034 150**	3.2
3.4	90	45	MDB034 090***	150	90	MDB035 150*	3.4
3.5	90	45	MDB035 090***	150	90		3.5
3.8	90	45	MDB038 090**				3.8
4.0	90	45	MDB040 090**	150	90	MDB040 150	4.0
4.3	90	45	MDB043 090***	150	90	MDB043 150*	4.3
4.5	100	50	MDB045 100**	150	90	MDB045 150*	4.5
4.8	100	50	MDB048 100**	150	90	MDB048 150	4.8
5.0	100	50	MDB050 100***	150	90	MDB050 150*	5.0
5.3	100	60	MDB053 100*	150	90	MDB053 150	5.3
5.5	100	60	MDB055 100**	150	90	MDB055 150	5.5
6.0	100	60	MDB060 100***	150	90	MDB060 150*	6.0
6.4	100	60	MDB064 100**	150	90	MDB064 150	6.4
6.5	100	60	MDB065 100**	150	90	MDB065 150*	6.5
				150	90	MDB070 150	7.0
				150	90	MDB075 150	7.5
				150	90	MDB080 150	8.0
				150	90	MDB085 150	8.5
				150	90	MDB090 150	9.0
				150	90	MDB095 150	9.5
				150	90	MDB100 150	10.0
				150	90	MDB105 150	10.5

お得用・3本入りセット(同一サイズ)			
径 (mmφ)	全長 (mm)	有効長 (mm)	品番
3.4	90	45	MDB034 090/3***
3.5	90	45	MDB035 090/3***
4.3	90	45	MDB043 090/3**

## MULTICONSTRUCTION



#### ■用途

材料	適合		
	最適	可能	一部可能
モルタル	○		
ブロック	○		
石膏ボード	○		
ALC	○		
レンガ	○		
サイディング	○		
陶器タイル	○		
塩ビ管	○		
木材		○	
プラスチック		○	
コンクリート		○	
軟鋼板		○	
アルミ		○	
瓦		○	
スレート		○	
磁器タイル			△*

\*磁器タイルの種類によって、穴あけ可能なものと不可のものがあります。