


磁器タイルドリルビット

精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップ!
磁器タイルの正確な位置決めと抜群の耐久性を実現!

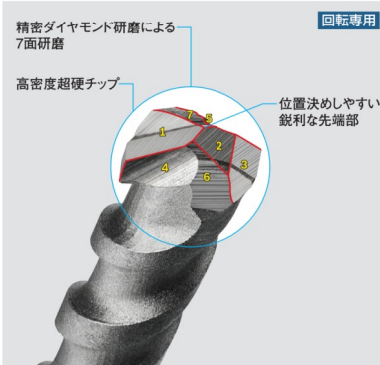

回転専用

- ◎6.35mm六角軸シャंकを採用!
従来の丸軸に比べ電気ドリルのチャックに装着した際、スリップが起こりません。また、インパクトドライバーには、ワンタッチで装着し使用することができます。
- ◎3.0mmφから10.5mmφまで23サイズの錐径をご用意。
市場で最も幅広い商品レンジで、多様な作業に対応が可能です。
- ◎高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。



磁器タイルドリルビット

(★=売れ筋マーク)

適合機種

コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
 ※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。
 ※硬質材料への穴あけ時には、1,000回転/分以下でご使用いただくことをお奨めします。

磁器タイルドリルビット




- EA811AR-3
- EA811AR-3.2
- EA811AR-3.4
- EA811AR-3.5
- EA811AR-3.8
- EA811AR-4
- EA811AR-4.3
- EA811AR-4.5
- EA811AR-4.8
- EA811AR-5
- EA811AR-5.3
- EA811AR-5.5
- EA811AR-6
- EA811AR-6.4
- EA811AR-6.5
- EA811AR-7
- EA811AR-7.5
- EA811AR-8
- EA811AR-8.5
- EA811AR-9
- EA811AR-9.5
- EA811AR-10
- EA811AR-10.5

錐径 (mmφ)	全長 (mm)	有効長 (mm)	品番
3.0	90	45	TD030 090**
3.2	90	45	TD032 090*
3.4	90	45	TD034 090***
3.5	90	45	TD035 090***
3.8	90	45	TD038 090*
4.0	90	45	TD040 090**
4.3	90	45	TD043 090**
4.5	90	45	TD045 090**
4.8	90	45	TD048 090*
5.0	90	45	TD050 090***
5.3	90	45	TD053 090
5.5	90	45	TD055 090
6.0	90	45	TD060 090***
6.4	90	45	TD064 090*
6.5	90	45	TD065 090
7.0	90	45	TD070 090*
7.5	90	45	TD075 090
8.0	90	45	TD080 090***
8.5	90	45	TD085 090
9.0	90	45	TD090 090
9.5	90	45	TD095 090
10.0	90	45	TD100 090**
10.5	90	45	TD105 090



用途

材料	適合	
	最適	可能
磁器タイル	◎	
陶器タイル	◎	
瓦	◎	
石膏ボード	◎	
ALC	◎	
スレート	◎	
ブロック		○
レンガ		○
モルタル		○
プラスチック		○

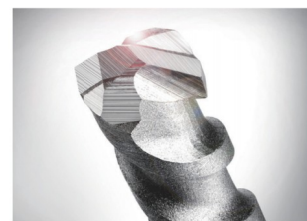

主な汎用アクセサリ

10