


コンクリートダイヤモンドビット

穿孔(乾式用) **特許出願中**

使用用途:

コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用

インパクトドライバ等で簡単・静かに 穴あけができるお手軽ドリルビット

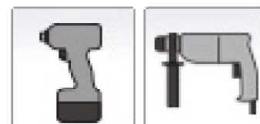

静かな作業

騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。

簡単な作業

お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。

安定した作業

キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。

きれいな作業

水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。

穿孔数の目安

コンクリート:20~50穴

モルタル:約100穴

※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します



対応機種

コードレスインパクトドライバ
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等



單位:mm

刃先徑	全長	有効長	軸徑	形名
5.5	80	45	6.35	AC-055
6.0				AC-060
6.4				AC-064
7.5				AC-075
8.5				AC-085
9.5	90	55		AC-095
10.0	95	60		AC-100
10.5	90	55		AC-105
12.0	90	55		AC-120
12.5	90	55		AC-125
12.7	100	65		AC-127
14.5	90	55		AC-145

EA811AS-5.5

EA811AS-6

EA811AS-6.4

EA811AS-7.5

EA811AS-8.5

EA811AS-9.5

EA811AS-10

EA811AS-10.5

EA811AS-12

EA811AS-12.5

EA811AS-12.7

EA811AS-14.5