


EA812-3 直流安定化電源

<仕様>

- AC100V(入力電圧)→DC13.8V(出力電圧)への変圧器
- 連続最大出力…30A(13.8V時)
- 間欠最大出力…32A(13.8V時)
- 出力電圧…DC5V～DC15V(可変)
- 垂下特性自動電流制限式保護回路、熱検出保護回路
短絡保護回路
- 保護回路動作点…32A
- 使用ヒューズ…8A
- 温度制御式ファン装備
- サイズ…175×165×67(H)mm
- 重量…2kg
- アンペア・ボルト切換式メーター付

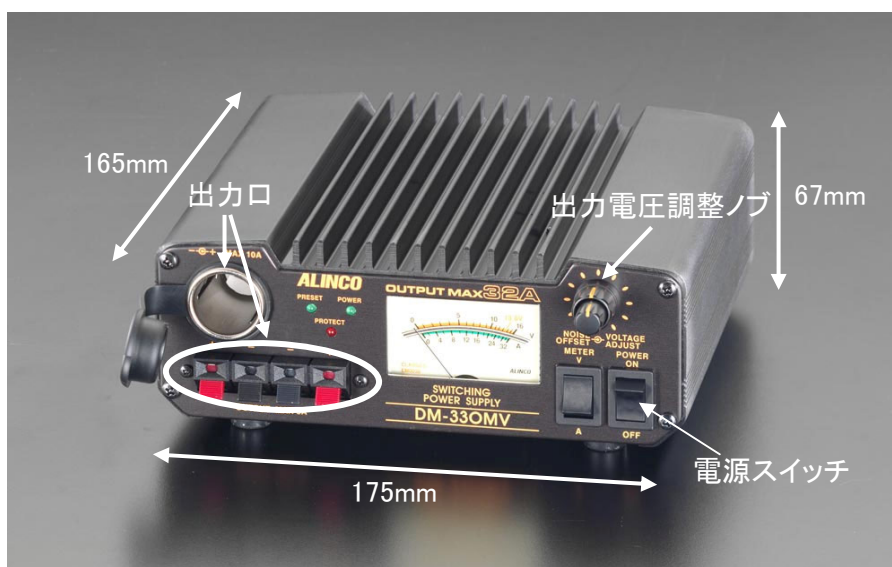

- 出力系統 ねじ式ターミナル 1系統
 シガーライターソケット 1系統
 ワンタッチプッシュターミナル 1系統
- メーター A/V切換式
- 使用範囲 無線機: 出力200Wまで
 パワーブースター: 出力200Wまで

- ★スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化を実現
- ★わずらわしいノイズも一発回避ノイズオフセット機能搭載
- ★固定電圧プリセット機能搭載
- ★大型で見やすい電圧/電流メーター