

いつでもどこでも静かなコンセント!!



ポータブル電源
VOLTANK
ML720i



業界トップクラスの充電スピード!!
約95分で満充電可能



レジャーから不測の停電時まで…簡単 便利 軽量 ポータブル電源 [VOLTANK]!!

ちょっとしたレジャーから本格的なキャンプまで、こんな所にコンセントがあれば便利だなあ…、というあらゆるシーンで大活躍する手軽なポータブル電源です。

また、地震や台風による停電など、万が一の緊急事態でもその性能をフルに発揮します。

充電しながら出力可能な“パススルー機能(簡易UPS)”を採用しているので、日常使用可能です。さらに、急速充電なら約95分で満充電できるので、直ぐに使用できます。

特長①

業界トップクラスの
充電スピード
約95分で満充電可能

特長②

コンパクトなのに
大容量・高出力
容量720Wh：定格600W

特長③

充電しながらも
使用可能

● 当社ポータブル発電機併用で充電可能
(ボンベ2本でフル充電)


● 日本専用仕様 AC100V 正弦波出力※ ※一般的な家庭用AC電源と同様

● 付属コードで車のシガーソケットからも市販の太陽光パネル(MPPT方式)からも充電可能

● LEDライト搭載

カラー液晶 ディスプレイ搭載


充電状態、ワット数、
使用可能時間等が分
かりやすく表示されま
す。過負荷等の警告
表示もアイコンで表
示され安心です。

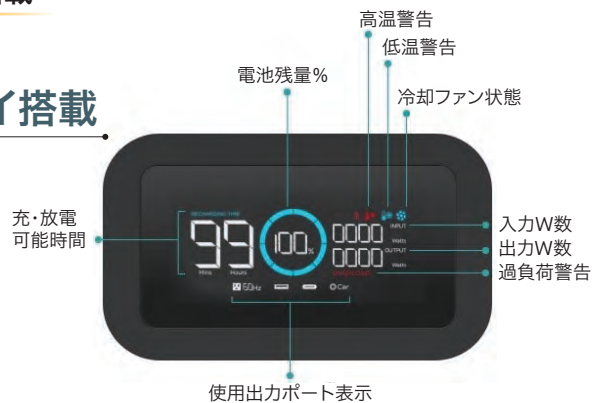

豊富な入出力ポート

充電は AC、DC の両方に対応、出力は AC、DC、USB の計10個の
多彩な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

 入力ポート(充電)



出力ポート(使用)



使用可能時間の目安※

大容量720Whで定格600W出力なので、レジャー・防災等の使用用途に様々な電気機器が使用できます。
※実際の使用可能時間はご利用環境によって大きく変化します。一般的な目安として参考にしてください。

スピーカー	電気ポット	電気毛布	プロジェクター	携帯ゲーム機	小型冷蔵庫	ライト	扇風機	テレビ	ノートPC	スマホ
50W	500W	60W	200W	20W	100W	50W	30W	150W	40W	12Wh
約12時間	約1時間	約10時間	約3時間	約29時間	約6時間	約12時間	約20時間	約4時間	約14時間	約50回



[主要諸元]

名称	VOLTANK ML720i
サイズ	289mm x 185mm x 235mm
重量	7.65kg
容量	720Wh
AC 最大出力	1,200W(瞬間)
AC 定格出力	600W
AC 出力	100V x 3ポート (正弦波) 50 / 60Hz スイッチ切替式
USB 出力	Type-A x 2ポート 12W Type-A急速 18W Type-C 100W
DC 出力	アクセサリソケット 136W DCジャック x 2ポート 41W
充電時間	約95分(660W Max)
充電ポート	AC(ACアダプタ不要) DC(アクセサリソケットケーブル付属)
放電温度	-20 ~ 45°C
充電温度	0 ~ 45°C

三菱重工メイキエンジン株式会社

発電機販売拡大T

愛知県津島市鹿伏兎町下子守23番地 〒496-0023
TEL.(0567)69-7886 FAX.(0567)69-7887
URL <https://www.mhi.com/jp/group/mhim/>

お問い合わせをお待ちしております。

■信頼にお応えする……



このカタログに記載されている内容は、2021年4月時点のものです。
各製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
カタログに記載されている写真は一部標準装備と異なる場合があります。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ML720i-21-04-001