

使用可能時間の目安*

大容量・高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に様々な電気機器が使用できます。
※実際の使用可能時間はご利用環境によって大きく変化します。一般的な目安として参考にしてください。

スピーカー 電気ポット 電気毛布 プロジェクター IHヒーター 大型冷蔵庫 電子レンジ 扇風機 テレビ ノートPC スマホ



使用電力 目安	50W	500W	60W	200W	1100W	250W	500W	30W	150W	40W	12Wh
ML720i	約12時間	約1時間	約10時間	約3時間	—	約1.5時間	約1時間	約20時間	約4時間	約14時間	約50回
ML1260i	約21時間	約2時間	約18時間	約5時間	約1時間	約3時間	約2時間	約36時間	約7時間	約27時間	約90回

[主要諸元]

名称	VOLTANK ML720i	VOLTANK ML1260i
サイズ	289mm x 185mm x 235mm	326mm x 210mm x 311mm
重量	7.65kg	14.3kg
容量	720Wh	1260Wh
AC 最大出力	1,200W(瞬間)	3,100W(瞬間)
AC 定格出力	600W	1600W
AC 出力	100V x 3ポート(正弦波) / 50 / 60Hz スイッチ切替式	100V x 6ポート(正弦波) / 50 / 60Hz スイッチ切替式
USB 出力	Type-A x 2ポート 12W / Type-A急速 18W / Type-C 100W	Type-A x 2ポート 12W / Type-A急速 x 2ポート 18W / Type-C x 2ポート 60W
DC 出力	アクセサリソケット 13.6V / 10A DCジャック x 2ポート 41W	アクセサリソケット 13.6V / 8A
充電時間	約95分(660W Max)※1	約95分(1200W Max)※1
充電ポート	AC100V(50/60Hz) / 6.6A(専用AC充電ケーブル付属) DC12V / 8A(専用車載充電ケーブル付属) DC10-25V / 10A / 最大200W (専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)※2	AC100V(50/60Hz) / 12A(専用AC充電ケーブル付属) DC12V / 24V / 8A(専用車載充電ケーブル付属) DC10-65V / 10A / 最大400W (専用ソーラーパネル充電ケーブル付属)※2
放電温度	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C
充電温度	0 ~ 45°C	0 ~ 45°C

※1 0-100% AC100V使用した場合、バッテリー状態や充電環境によって充電時間は変化します。

※2 ソーラーパネルは別途お客様にてご準備ください。専用充電ケーブルによる接続はMC4ポートになります。

三菱重工メイキエンジン株式会社

営業部 営業企画課 発電機チーム
愛知県津島市鹿伏免町下子守23番地 〒496-0023
TEL.(0567)69-7886 FAX.(0567)69-7887
URL <https://www.mhi.com/jp/group/mhim/>



<https://youtu.be/IRZqKnxzH1o>
ML720i取扱動画URL

お問い合わせをお待ちしております。

■信頼にお応えする……



- このカタログに記載されている内容は、2022年7月時点のものです。
- 本製品の仕様、および外観は予告なく変更することがあります。
- 生命維持装置などの医療機器には対応していません。絶対に接続使用しないでください。
- 精密機器等、電源に精密かつ高い安定性を要求される機器には使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。本製品を濡らしたり、濡れた手で操作しないでください。
- 本製品に内蔵されているリチウムイオン二次電池は、使用状況、使用回数などにより劣化し、その蓄電池能力も低下していきます。
- ご使用前に必ず取扱説明書、および本製品に貼付されているラベル全てをよく読み、正しくご使用ください。

不明な点がございましたら、販売店にお問い合わせ、ご相談ください。

ML1260i-22-07-001



いつでもどこでも静かなコンセント!!

NEW



ML1260i



ML720i

業界トップクラスの
充電スピード!!

約95分で満充電可能

ポータブル電源ボルタンク

VOLTANK

MEIKI POWER

非常時から日常のサポートまで…簡単 便利 軽量 ポータブル電源 [VOLTANK]!!

ちょっとしたレジャーから本格的なキャンプまで、こんな所にコンセントがあれば便利だなあ…、というあらゆるシーンで大活躍する手軽なポータブル電源です。
また、地震や台風による停電など、万が一の緊急事態でもその性能をフルに発揮します。
充電しながら出力可能な“パススルー機能(簡易UPS)”を採用しているので、日常使用可能です。さらに、急速充電なら約95分で満充電できるので、直ぐに使用できます。



NEW



★容量 1,260Wh
定格出力 1,600W



ML1260i

特長 1 業界トップクラスの充電スピード
約95分で満充電可能

特長 2 コンパクトなのに
大容量・高出力★

特長 3 充電しながらも
使用可能

★容量 720Wh
定格出力 600W



ML720i

- 日本専用仕様 AC100V 正弦波出力
※一般的な家庭用AC電源と同様
- 安全・安心なバッテリーを採用
- 付属コードで車のシガーソケットからも市販のソーラーパネル(MPPT方式)※からも充電可能
※ソーラーパネルは別途お客様にてご準備ください。
- LEDライト搭載 (ML720iのみ)


カラー液晶ディスプレイ搭載

充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かり易く表示されます。過負荷等の警告もアイコンで表示され安心です。



豊富な入出力ポート

充電は AC、DC の両方に対応、出力は AC、DC、USB の豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。

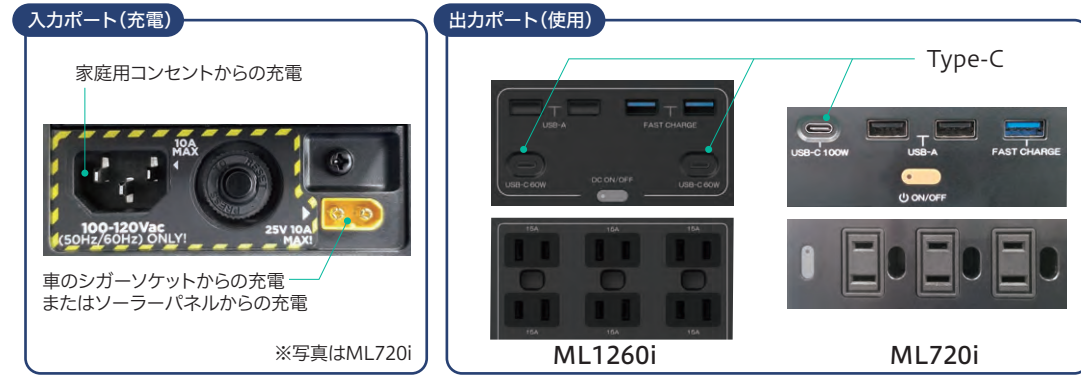

三菱発電機を使用した急速充電が可能

- 三菱発電機MGC901GBを使用すればカセットボンベを使って急速充電可能です(ボンベ2本でフル充電)
(ML720iのみ)
- 三菱発電機 MGC2200を使用すればプロパンガスを使って急速充電可能です(約95分)

