

**5WAYシステム電源 PORTABLE BATTERY**

**電気が持ち運べる!**



野外で色々な電気機器が手軽に使える



家電製品が使える

カー用品が使える

USB機器が使える

LED連続点灯  
約400時間

セルブースト

**SG-3500LED 「5WAYシステム電源」仕様**

■インバーター	
定格出力電圧	AC100V
定格出力	120W
最大出力	150W
出力周波数/波形	55±1Hz/矩形波
変換効率	80%以上
無負荷時電流	0.2A以下
過電圧保護	約DC15V
低電圧警報	約DC11V
低電圧保護	約DC10.5V
低電圧保護時自動回復電圧	約DC12V
温度保護	70℃
外表ヒューズ	20A×1
出力短絡保護	有り
■LEDライト	
消費電力0.5W	4LED×2段
■DC/AC電源ソケット	
出力	12V/12A
■USBポート	
Aタイプ 出力	5V/2.1A
■セルブースト	■内蔵バッテリー
250A/5秒	20Ah
■付属品	
ブースケーブル	8.3mm×約1m
DC充電コード	0.75mm×約1m
AC充電アダプター	1A(コード長約1.9m)
■本体サイズ/重量	
316(W)×295(H)×134(D)mm/8.3Kg	

■パッケージサイズ:354(W)×326(H)×214(D)mm

■いつでも、どこでも家庭用電源が使える、120Wインバーター

■車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き

■USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生もできる

■LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らす

■急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能

内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用することができます。

DC12V電気機器の電源として優れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。

USBでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプUSBのみの使用になります。それ以外のタイプはご使用できません。)

光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。


バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。ブーストケーブルを正常に接続しているかお知らせするセルブースト状態表示ランプ付き。

**使用時間の目安**


▲電気機器の使用例は目安であり、消費電力によっては使用できない機器もあります。  
▲各電気機器の取扱説明書をご確認ください。  
▲電気機器の使用環境・気温や内蔵バッテリーの状態により使用時間は変わります。

消費電力	連続使用時間
2W	約85時間
4W	約42時間
8W	約19時間
20W	約8時間
50W	約2.5時間
80W	約1.5時間
100W	約1.2時間
120W	約1時間

**インバーター120W**

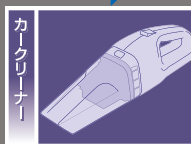

**DC12V電源**

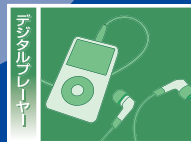

■JANコード:4906918172067

■ITFコード:0524906918172066