

サイズ：420×180mm（W折り105×180mm×8ページ）
材 質：128gアート紙
刷り色：1C/1C（Black）

IRIS OHYAMA


詳細はWEBへ




バッテリーステーション

型番 IBT-A60100


かんたん操作ガイド

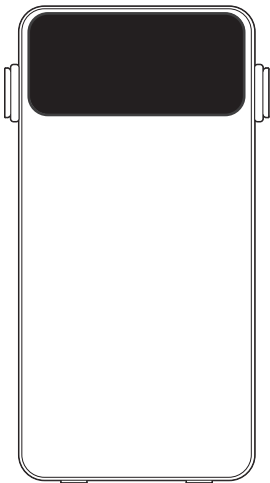

各部の名称

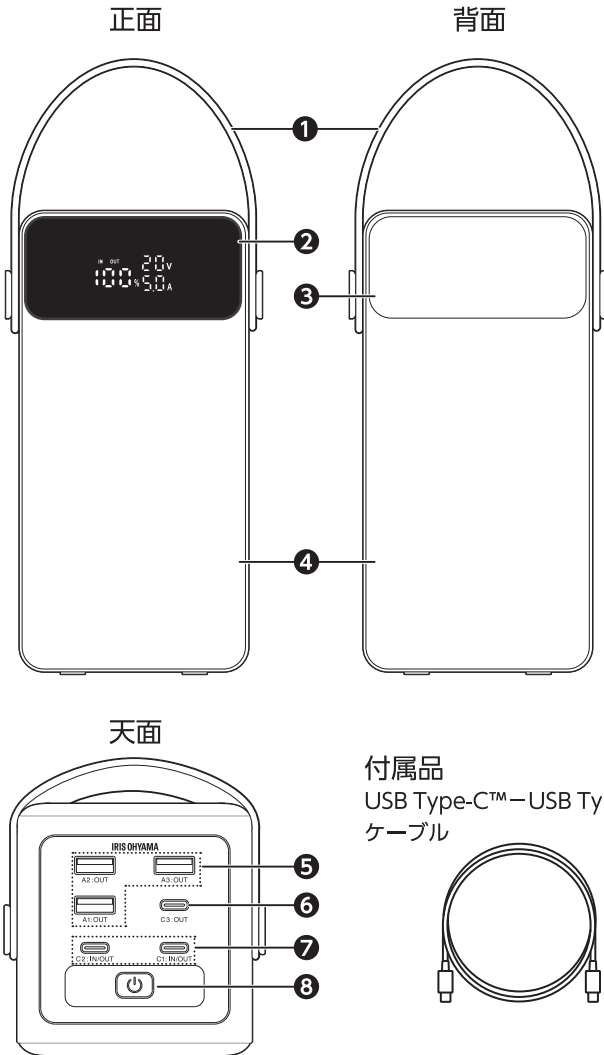

付属品
USB Type-C™—USB Type-C™
ケーブル

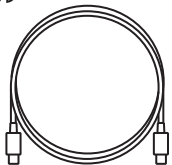

- ① ハンドル
- ② 表示部
- ③ LEDライト
- ④ 本体
- ⑤ USB Type-A 出力端子（A1・A2・A3）
- ⑥ USB Type-C™ 出力端子（C3）
- ⑦ USB Type-C™ 入出力端子（C1・C2）
- ⑧ 電源ボタン

使いかた


■ 本製品を充電する

本製品を使用または保管する前に、充電をしてください。

付属のUSBケーブルを電源供給先のUSB Type-C™端子と、本製品のUSB Type-C™端子（C1またはC2）に接続してください。USBケーブルを接続すると自動的に表示部に現在の充電量と充電電力が表示されます。

→100%で充電完了です。充電後はUSBケーブルを取り外してください。

- ・出力が5V3A（15W）以上の充電器をお使いください。本製品は65Wまでの入力に対応しています。
- ・C1、C2の両方に充電器を接続しても充電できますが、本製品への入力電力の合計は65Wまでとなります。

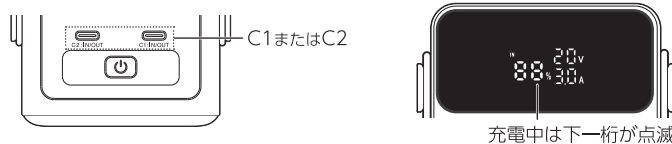

充電中は下一桁が点滅

■ 本製品から給電する

本製品と給電する製品をお使いの機器に適したUSBケーブルで接続してください。→自動的に給電先を識別し、給電を開始します。

- ・自動的に給電が開始されない場合は、電源ボタンを短く1回押してください。
- ・短く2回押すと、出力を停止します。



表示部には、バッテリーの残量と各端子群の「充電中または給電中」の電圧・電流が表示されます。電圧・電流は、使用中に電源ボタンを短く1回押すごとに、「C1→C2+A1の合計→C3+A2+A3の合計→C1→…」のように表示が切り替わります。ケーブルを接続していない状態でバッテリー残量を確認する場合は、電源ボタンを短く1回押すと表示され、約3秒後に表示が消灯します。

各端子および複数接続時の組み合わせ時の入力・出力

C1/C2 入力：5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
C1/C2 出力：5V3A /9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A
A1 出力：5V3A / 9V3A / 12V2.5A
C3/A2/A3 出力：5V3A
C1+C2/A1 出力：65W+30W
C1+C2/A1+C3/A2/A3 出力：65W+18W+15W
C2+A1 出力：15W
C2+C3/A2/A3 出力：65W+15W
C3+A2+A3 出力：15W
総出力：65W（C1）+15W（C2+A1）+15W（C3+A2+A3）
総入力：65W（C1+C2）

■ LEDライトを使用する

背面にあるLEDライトを使用するときは、電源ボタンを長押ししてください。LEDライトが点灯したあと、電源ボタンを短く1回押すごとに明るさを調節することができます。（全部で3段階。初回点灯が一番明るい状態です。）

※LEDライトの光は非常に強いので、人の目に直接当てないでください。

LEDライトをオフにするときは、電源ボタンを長押ししてください。

お手入れ時の注意

- ・お手入れの際は、接続されている USB ケーブルをすべて取り外してください。接続したままでのお手入れは、感電やショートの原因となります。
- ・本製品の端子部分に汚れが付着している場合は、やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。
- ・洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、化学ぞうきは使用しないでください。
- ・お手入れの際は、端子の破損や変形にご注意ください。

保管時の注意

- ・内蔵のリチウムイオン二次電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上・80%表示になるまで充電を行ってください。
- ・換気の良い場所に保管してください。保管環境が良くない場合、製品に不良が発生する原因になります。推奨保管環境は、温度 10℃～25℃、湿度 75%以下です。
- ・雨中や風呂場などの湿った場所、ぬれた場所、近くに揮発性・引火性ガス、火気のある場所で保管しないでください。
- ・ほこりの少ない場所、かつ湿気が少ない場所に保管してください。
- ・子どもやペットが触れない場所に保管してください。

仕様

製品寸法（ハンドル部含まず）	幅約77×奥行約82.5×高さ約155.8mm
製品質量	約1.36Kg
内蔵電池	リチウムイオン電池
バッテリー容量	60000mAh 222Wh
定格電圧・定格容量	定格電圧 5V 定格容量 36000mAh
充電時間の目安	約5時間 (65W USB Type-C™急速充電器を使用した場合)
保管温度	－10℃～40℃（推奨：10℃～25℃）
保管湿度	75% RH以下
動作温度	0℃～35℃
動作湿度	30%～75% RH
付属品	USB Type-C™ - USB Type-C™ ケーブル×1 かんたん操作ガイド、保証書（本書）×1

※商品の仕様、画面構成は予告なく変更することがあります。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール 0120-311-564

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>
9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

分解・修理・改造・他の機器への組み込みをしない
火災・感電・発熱・故障・けがの原因になります。不具合等については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

強い衝撃を与える、落下させる、投げつける、上に重いものを載せるなどしない
発火・破裂の原因になります。落下など強い衝撃が加わった場合は、使用を中止してください。

充電中または使用中は、本製品を移動しない
移動にともなう振動や衝撃によって、火災・けが・破損・発熱の原因になります。

火気・暖房機器などに近づけない
可燃性のもや、火の付いたたばこ・線香などを近づけない
近くに揮発性・引火性ガス、火気のある場所では絶対に使用しない
火災・発火・破裂の原因になります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れない
火災・発火・破裂・故障・けがの原因になります。

布団の中など熱のこもりやすい場所で使用したり、布で包んだりしない
火災・発熱・故障の原因になります。
直射日光のあたる場所・炎天下の車内や、極端な高温・低温・多湿、ほこりの多いところでの使用や保管をしない
発熱・破裂・故障の原因になります。
周囲温度0℃～35℃、湿度30%～75% RHの範囲内で使用してください。

万一、火災などにより本製品が発火した場合、感電防止のため、水系消火器を使わず、必ず粉末消火器を使用する

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせない
乳幼児に触れさせない
感電・けがの原因になります。

ぬれた手で端子やケーブルに触らない
感電・やけど・けが・故障の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。水にぬれたときは使用しないでください。

指定の方法以外で充電や給電をしない
けが・故障の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、ケーブルを抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

【異常の例】
・異常な音やにおいがする
・異常に熱くなる
・変形したり、傷付いている
・製品内部に水が入った
・ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
・触れるとビリビリ電氣を感じる
➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

端子部にケーブル以外の金属類を差し込まない
金属製のアクセサリなどが端子部に触れないようにご注意ください。
感電・発火・けが・故障・発熱の原因になります。
本製品の端子同士を1本のケーブルで接続（ショート）しない
けが・故障の原因になります。

粗悪なケーブル、傷んだケーブルを使わない
感電・発火・発熱の原因になります。
ケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものを載せたりしない
感電・けが・故障の原因となります。

次のような機器には使用しない
・医療機器や使用上、生命にかかわるような機器
・社会的、公共的に重要な機器など
・重要な事業用機器など

通常のごみと一緒に捨てない
「廃棄・回収について」にしたがってください

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

端子に汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布で取り除いてから使用する
火災・故障の原因になります。

ケーブルはまっすぐ確実に差し込む
差し込みが不十分だと、発熱したりほこりが付いて火災や感電の原因になります。ななめに差し込んだり、USB-A端子をお使いの際に向きを誤ると、破損・故障の原因になります。
ケーブルを抜くときはプラグ部分を持って抜く
コード部分を引っ張ると破損・故障し、火災・感電の原因になります。
長時間使用しないときは、ケーブルを外す
火災・故障の原因になります。

バッテリーから液もれして皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水で洗い流す
目に入った場合はこすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。周辺に付着した場合は、液に直接触れないよう注意して拭き取ってください。

使用上の注意

- 本製品は、充電しながら接続した機器へ同時に充電できる「パススルー充電」に対応していますが、バッテリーの劣化を防ぐために、できるだけお控えください。
- ご使用の機器に適したケーブルを使用してください。
- 本製品はデータ通信には対応していません。
- 使用状況・環境などにより、使用中に本製品やお使いの機器があたたかくなることがありますが、異常ではありません。
- ご使用中、製品内部温度が極端な高温や低温になると保護機能が働き、本製品への充電が停止したり本製品からの出力電力が低下することがありますが、異常ではありません。正常な温度範囲になれば自動的に復帰します。
- 使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、本製品をテレビやラジオから離れた場所で使用してください。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化状態によって異なります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、弊社はその責任を負いかねます。

防塵・防水について

本製品は、IP54相当の防塵・防水性能を備えています。
・防塵性能 5：塵埃の侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量の塵埃の侵入がない。

・防水性能 4：いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
※本製品の性能は試験条件下で確認されたものであり、実際の使用時のすべての状況での無破損・無故障を保証するものではありません。

輸送について

- 本製品は飛行機の機内への持ち込みやお預けはできません。また、航空便での輸送もできません。
- 自動車などで運搬する場合は、衝撃を与えず、適切に固定してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって交換させていただきます。

■保証期間経過後の不具合等

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

廃棄・回収について

本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。

- 通常のごみと一緒に捨てないでください。発火・火災の原因になります。
- 廃棄、リサイクルの際は、分解しないでください。
- 廃棄の際は、自治体の廃棄方法にしたがってください。
- リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクル BOX」でも回収可能です。回収対象は本体のみとなります。付属品は取り外してください。

商標について

- USB Type-C™ は USB Implementers Forum の商標です。

バッテリーステーション		型番 IBT-A60100	保証書
本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料交換を行うことをお約束するものです。			
お買い上げ日 ※		年 月 日	保証期間 お買い上げ日より：1年間 ※付属品を除く
お客様	お名前		
	ご住所 〒	電話（ ） -	
※販売店	住所・店名	電話（ ） -	
販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。			
メモ			

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の対応についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
保証期間経過後の対応については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料交換をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、交換をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料交換に限りります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転店や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に交換をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には保証の対象外になります。
 - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。