

発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用 1000Wの安心大容量! POWER BANK 1000

正弦波

バッテリー容量
327600mAh 3.2V



●コンセント × 4

AC100V (60Hz)
1048Wh

- USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
- USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
- DCシガー × 1
- DCジャック × 2 DC12V/7A(最大10A)

LPE-R1000L

JANコード 4937305-06093-3
梱包数/1 元払発送単位/1



100V出力の使用時間および充電回数(目安)

ミニ冷蔵庫 約960W 約17時間	LED電球 約12W 約87時間	液晶TV 約70W 約14時間	ノートPC 30W 約34時間	スマホ 14W 充電約75回
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

消費電力による使用時間(目安)

100W	300W	500W	800W	1000W
9時間	3時間	1.5時間	1時間	45分間

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
1048Wh (22.4V 46.8Ah)

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・
高温・塩水浸漬
性能評価試験

動画はコチラ▶



電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車




アウトドア



ポータブル電源 **パワーバンク1000**

■型式 **LPE-R1000L**


- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1048Wh
22.4V/46.8Ah(3.2V/327600mAh)
- 定格出力 1000W
- 瞬間最大出力 2000W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh
 - USB typeA × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - USB typeA × 8…DC5V/3.1A(2ポート) × 4
 - USB typeC × 2…DC5V~9V/2A(最大18W)
 - DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 (出力・充電時)→10℃~40℃/(保管時)→40℃~60℃

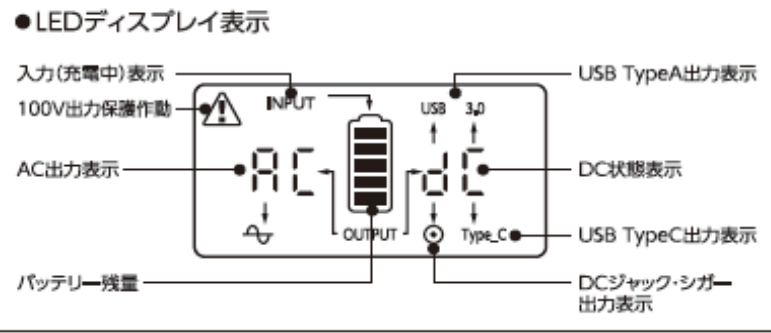

充電時間
ACアダプター(LPE-AC1000)
8時間
ソーラー充電(LPE-SO200)
約12時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付

●サイズ (単位: mm)

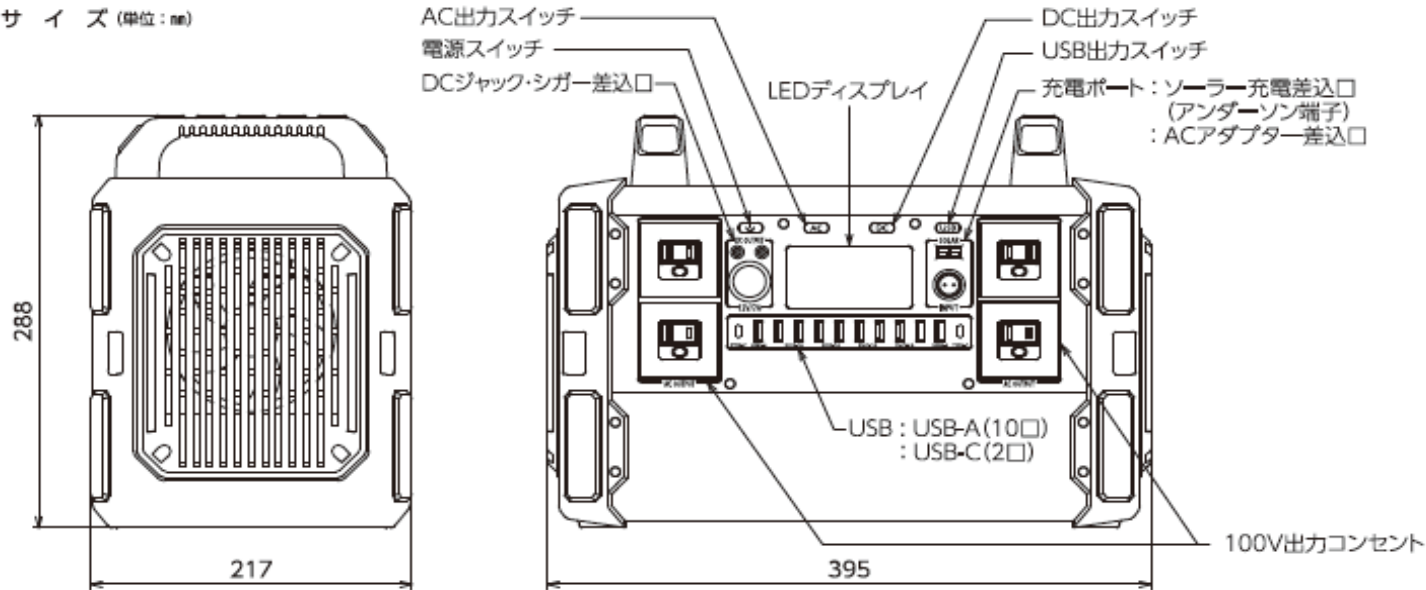

●質量 16.4kg


(付属品) ACアダプター(100V/200V兼用)

別売アクセサリ

ソーラーパネル200W **LPE-SO200**

- 最大出力 36V/200W
 - 出力 アンダーソンプラグ
 - 充電時間 約12時間
 - コード長 2.9m
 - サイズ W2300×H530mm(使用時)
W530×D65×H550mm(折りたたみ時)
 - 質量 7.1kg
- JANコード 4937305-06122-0
梱包数/2 元払発送単位/2
標準価格(税別) **110,000円**

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!

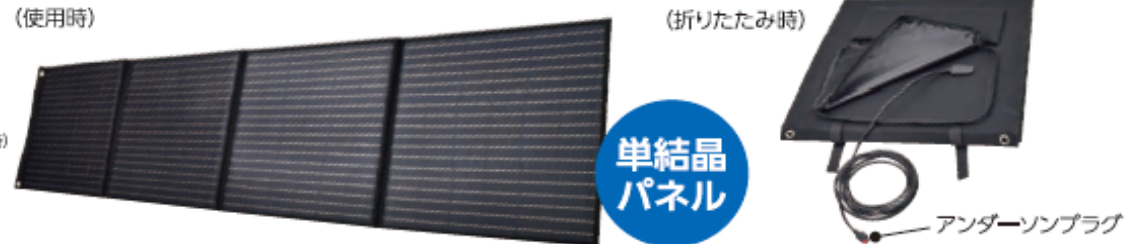

〈注意事項〉 ※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。