

ドンと来い！ バッテリー上がり！！

事前の充電要らずでエンジンを始動！



エンジンスターター ビッグバンSS



引っ掛けて
らくらくスタート
万能フッカー付属
BH-500LH-BK

ディーゼル24V
15000cc大型トラックも
一発始動！！

紹介動画はこちら

重機・トラック始動




農機始動



大手ロードサービス社出動理由

TOP3

(※2021年度調べ)

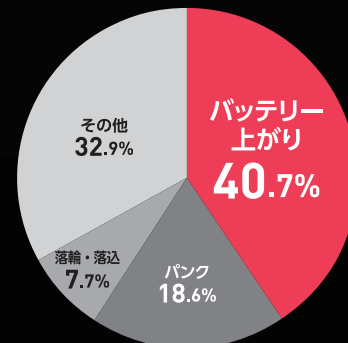

12V車で蓄電後24V車へ使用可能。



レンジを切替えて繋げるだけ！！

便利な機能で、もしもの時も安心。

雪国でも強く働く！！



マイナス40℃OK
寒冷地対応

いざという時すぐ使える！！



メンテナンスフリー
定期充電不要

AS-C1224V-2000A

- 使用環境温度
- 使用環境湿度
- 始動目安 ※1

-40℃～60℃
30%～80%

- スタート電流
- ピーク電流
- 蓄電時間 ※2
- 連続使用回数

12Vガソリン車………8000ccまで
12Vディーゼル車………6000ccまで
24Vディーゼル車………15000ccまで
(12V)1200A / (24V)700A
(12V)2000A / (24V)1400A
約2分～約5分
蓄放電5回まで
(20分以上休止後、再使用可能)

- 蓄電サイクル
- 保護機能
- サイズ
- 質量

1万回
逆接・短絡・過電流・過電圧
W370×D178×H412mm(突起除く)
6.5kg
JANコード／4937305-06347-7
梱包数／2 元払発送単位／1
標準価格(税別) **185,000円**

オプション

ビッグバンSS用延長ケーブル1m

AS-CEX1-RD(赤)

JANコード／
4937305-06387-3

AS-CEX1-BK(黒)

JANコード／
4937305-06388-0



梱包数／10 元払発送単位／10
標準価格(税別) **9,000円**

※連続使用最大5回後、20分の間隔を空けてください。

※1：始動目安は、始動できる車両の目安であり、車両の種類・状態により始動できない場合があります。
※2：蓄電時間は、バッテリーの状態、本体の蓄電状況によって変動します。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



■お問い合わせは……