

トラック バス 大型車両で電源

旅やアウトドアはもちろん
緊急時にも心強い1000W!
USBとコンセントで安定した電源を供給
大型車両向きインバーター



※画像はイメージです

パワーインバーターネオ

Power Inverter neo

PI-1000/24V

DC24V ▶ AC100V USB5V/2.1A

DC24V
車専用

NEW
USB出力
アップ

NEW
コンパクト
ボディ

トラブルを未然に防ぐ

6つの保護機能

- 出力オーバー保護
- 出力ショート保護
- 異常温度検出保護
- 入力過電圧保護
- 入力電圧低下保護
- 入力逆接続保護



最大出力

定格出力

瞬間最大出力

AC100V **1000W** **800W** **2000W**



最大出力

定格出力

USB5V **2.4A** **2.1A**

USB自動識別機能

接続されたスマホやタブレットを
自動認識、最適な電流で充電。

下記用途例はあくまでも目安です。



「お役立ちご購入ガイド」「ご購入前に必ずご確認ください」を
必ず、よくお読み頂きご購入ください。



スマートフォン



タブレット



オーディオ機器



携帯ゲーム



電子手帳



デジタルカメラ



ビデオカメラ



ノート型PC



ポータブルDVD
プレーヤー



TVゲーム



液晶テレビ



照明器具



電気ストーブ




カールドライヤー



ライスクッカー

接続図

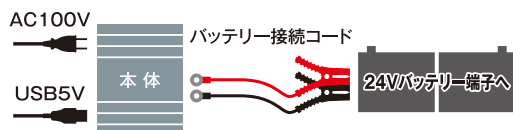

※バッテリー接続コード(赤コードはプラス/黒コードはマイナス)

SPECIFICATIONS

- 入力電圧: DC24V(動作電圧範囲24.0V~29.0V)
- 使用温度範囲: -20℃~+40℃
- 本体ヒューズ容量: 20A×3個(平型ヒューズ)内蔵
- 本体サイズ: 120(W)×212(D)×76(H)mm(突起部除く)
- 本体重量: 1375g
- 付属品: バッテリー接続コード(70cm)

[インバーター部]

- 出力電圧: AC100V
- 瞬間最大出力: 2000W(0.1秒以内)
- 最大出力: 1000W
- 定格出力: 800W
- 出力周波数: 55Hz
- 出力波形: 矩形波
- 変換効率: 80%以上
- 回路方式: P.W.M.方式インバーター

[USB端子]

- 出力電圧: DC5V
- 最大出力: 2.4A
- 定格出力: 2.1A



- 梱包仕様 ●化粧箱寸法:(W)295X(D)210×(H)110mm ●化粧箱重量:1,820g ●梱包サイズ:(W)460X(D)320×(H)260mm ●梱包重量:8kg ●梱包数:4個
- JANコード:4962886042238 ●ITFコード:14962886042235

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品組合会員」

製造元 **セルスター工業株式会社** 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

Copyright © 2021 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. 全ての記載内容は令和3年6月現在のものです。

※記載内容、掲載画面は開発中のものです。実際は変更されている場合があります。 www.cellstar.co.jp/