

3WAYインバーター 65W

車内で3電源が使える



コンパクトで取り付けやすい!
ネットブック、携帯電話の充電に最適です!

定格出力

65W

 
最大出力

80W




- 65Wまでの製品が使用できます。
- USB端子 2口付。
- 6種類の保護回路で安全・安心。
入力電圧低下保護回路 低電圧入力保護回路
高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路
出力短絡保護回路 高温保護回路
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
(正常時の電源ランプはブルーに点灯します。)

使用可能機器



本体サイズ

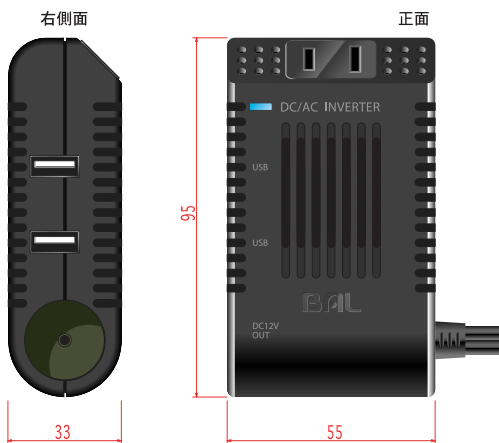

パッケージ



主な仕様

- 入力電圧: DC12V
- 出力電圧: AC100V/DC12V/DC5V
- 定格出力: 65W (10A以内) 各出力合計
- 最大出力: 80W
- USB出力: DC5V 800mA×2
- アクセサリーソケット出力: 10A以下
- USB端子形状: Aタイプ
- 出力波形: 調整矩形波
- コード長: 約700mm (有効長)
- 本体サイズ: 55 (W) × 33 (H) × 95 (D) mm (コード部分を除く)
- 質量: 約170g (電源コード、アクセサリプラグ含む)

品番	製品名	パッケージサイズ (W×H×D) mm	JANコード
1759	3WAYインバーター 65W	140×180×35	4960169017591

●改良のため予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社 <http://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目14号 TEL(06) 6996-2631 (代)