

DC/AC インバーター 750W

DC12V車専用

750W

定格出力

車内で 家電製品が使える!

※定格出力750Wまで

AC100V
コンセント **x2** + USB電源 **x2**


定格 750W (USB出力含む)

最大
(2口合計) **3.1A**

液晶ディスプレイに

情報を表示!

- 消費電力の目安
- 入力電圧
- 各種保護回路 (エラー時)

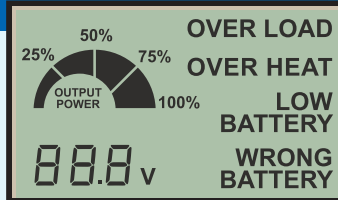

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット
接続不可

特長

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB3.1A出力(2口合計)
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口 + USB×2口 = 750W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 情報[消費電力の目安、入力電圧、各種保護回路(エラー時)]を液晶ディスプレイに表示。
- 冷却ファン内蔵

矩形波



仕 様	品番	No.2805	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)	
	品名	DC/ACインバーター750W			
	入力電圧	DC12V			
	出力電圧	AC100V/DC5V		USB出力	DC5V 3.1A(2口合計)
	定格出力	750W(USB出力含む)		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示器機器使用可能)		使用環境温度	0~40℃
	出力波形	調整矩形波		ヒューズ	35A×3
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長	600mm
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ	159(W)×217(D)×67(H)mm
				質 量	835g(付属コード含まず)

●本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。
●液晶ディスプレイの表示は説明用のため、実際の状態を示すものではありません。

付属品



バッテリー接続コード
●600mm SQMM 4mm²

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2805	DC/ACインバーター750W	231×174×96.5	4960169028054	14960169028051