

ACアダプター EA812JP-2



★変圧器なしでどこの国でも使用可能。
(各国に合わせたプラグの変換は必要)
★乾電池使用製品が海外・国内で使える!!
★軽量なので旅行への持ち運びにも便利。


- 定格入力…AC100V～240V
- 定格出力…(出力6段切替)
DC3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V
- 最大出力…1000mA
- 安定化回路内蔵

変換プラグ6個付き

変換プラグサイズ						
外径	3.5mm	4.0mm	4.8mm	5.5mm		3.5mmミニ チュアプラグ
内径	0.9mm	1.65mm	1.7mm	2.1mm	2.5mm	

ご使用方法

- ① 消費電流が1000mA以内の機器にお使い下さい。
- ② コンセントを差し込む前に必ずアダプター本体の電圧切替スイッチを接続する機器の定格電圧に合わせて下さい。
- ③ 接続する機器の外部電源端子に合うアタッチメントプラグを6つの中からお選び下さい。
- ④ 接続する機器の極性を確認し、同一になるようにプラグを差し込んで下さい。

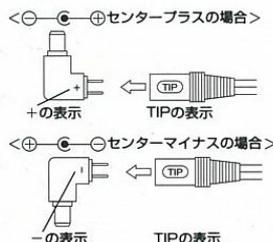

<注意>

- 接続する機器の消費電流が1000mA以上の機器を接続しないでください。
(1000mA以上の電流が流れると出力電圧は定格電圧より低くなり、接続機器及び本商品の故障・火災の原因となります)
- バッテリー等の充電には絶対に使用しないで下さい。
- 接続する機器の極性を確認のうえ、正しく接続して下さい。(接続を誤ると故障や火災の原因となります)
- 異常発熱や異臭がした場合は、ご使用を中止してください。
- コンセントの抜き差しは絶対に濡れた手で行わないでください。また、雨の中では使用しないで下さい。

プラグ変換が必要な場合は下記のような商品を併用ください。(海外で日本の電化製品を使うためのプラグ)

[海外用]電源変換プラグ



EA940CD-27

- 定格入力…250V・10A
(A/C/O/BFタイプ)

[海外用]電源変換プラグセット



EA940CD-31

- 定格入力…250V・10A (A/B/C/Oタイプ)
250V・13A (BFタイプ)

主な対応国

タイプ	対応国
A	アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、中国、台湾、韓国など
B	中国、香港、シンガポール、南アフリカ共和国など
C	ドイツ、フランス、イタリア、中国、香港、台湾、韓国など
O	オーストラリア、フィジー、ニュージーランド、中国など
BF	シンガポール、マレーシア、イギリス、中国、香港など

※このプラグ自体に電圧変換機能はありません。
上記ACアダプター(EA812JP-2)のように本体に変圧機能を備えたもの以外と併用される場合は別途、変圧器が必要です。