


EA812JY-21~-25 ブースタークリップ

Ver.1.4

- 絶縁カバー付
- 黒・赤セット
- スチール製
 - 22、-23(銅メッキ)
 - 21、-24、-25(ニッケルメッキ)

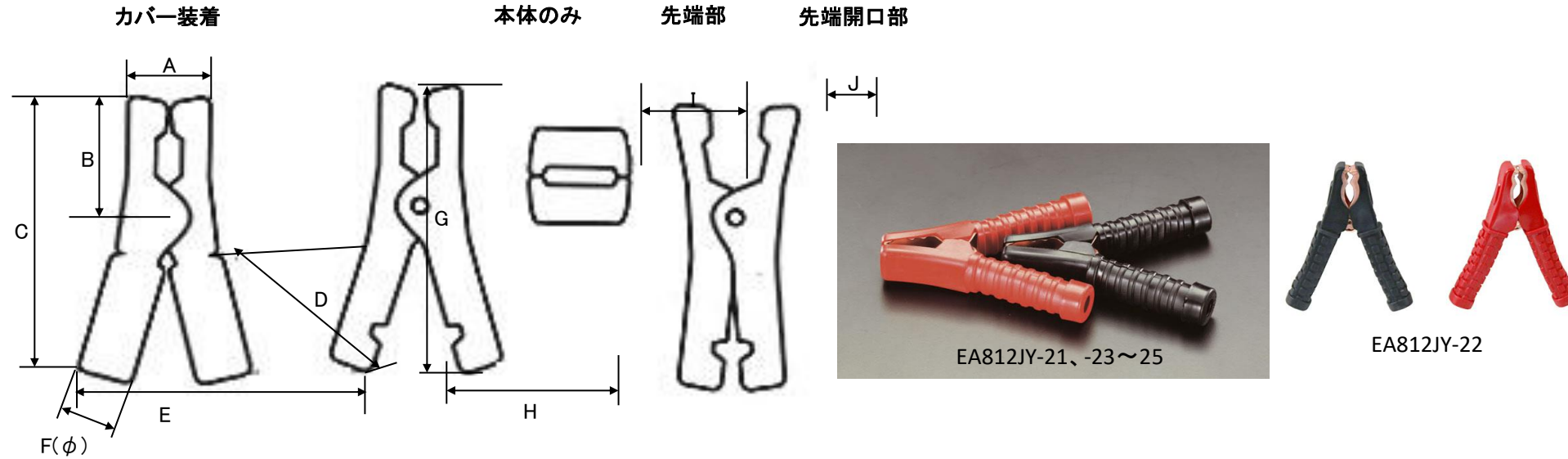

品番	電流	電圧	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1個の重量(g)	
													本体のみ	カバー付
EA812JY-21	25A	12V用	19	35	77	39	59	16	73	48	12	17	16	27
EA812JY-22	50A	12V用	22	46	110	67	95	19	100	78	16	27	47	76
EA812JY-23	100A	12V/24V用	25	56	135	85	120	27	133	110	19	34	80	141
EA812JY-24	200A	12V/24V用	25	65	150	90	125	30	147	113	24	34	247	305
EA812JY-25	300A	12V/24V用	25	65	150	90	125	30	150	118	24	34	308	373

(単位 mm)

品番	適用電線
EA812JY-21	約5.0mm ²
EA812JY-22	約8.0mm ²
EA812JY-23	約15.0mm ²
EA812JY-24	約22.0mm ²
EA812JY-25	約38.0mm ²



21.Feb.