


## EA813A-13 (電動ドライバー用アングルヘッド)

- ★電気ドリル・インパクトドライバー用
- ★隅部まで穴あけ、ビスなどの取付けが出来ます。
- ★最大トルク…300kgf/cmまで使用可能
- 先端ドリル・ビット交換用チャックはワンタッチホルダー方式(カラーを前に押しながらの着脱式)で先端工具の着脱が簡単です。
- 強カベアリング4箇所使用

### <仕様>

- 六角軸対辺…6.35mm
- 木工用ドリルビット(六角軸6.35mm/ 1/4")使用時…~21φmmまで使用可能  
(EA824WK-3~18など)
- 全長…169mm
- 重量…400g
- 使用回転数…2500rpm以下
- 材質…鉄鋳物製

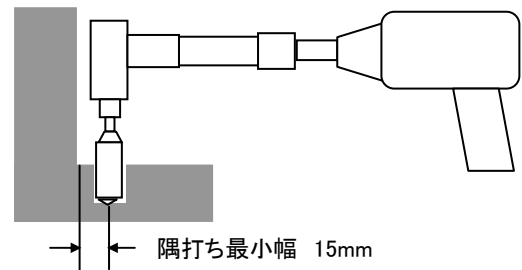

### 注意

- ・適正回転数2500回転/分以下でご使用ください。
  - ・必ず先端工具の固定を確認後、始動してください。
  - ・インパクトドライバーは強力な打撃回転作用になっており、負荷のかけすぎにより細部が破損する場合があります。
- お取り扱いには充分注意してください。
- ・同じ本体の連続使用はしないでください。
  - ・ボルトナットの場合(ソケットを使用して)トルクがかかりすぎますのであくまで仮締め用とし、本締めは他の手工具をご使用ください。

