



絶縁ビット



動画をチェック！

通電しないビット

耐電圧1,000V

絶縁耐電圧試験実施済み

本製品は全品10KV(10,000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験実施しています



電動ドライバー 7.2V 以下推奨

新登場! NEW

業界初

軸カバー&スリム設計

安全設計の軸カバー付!
また軸径が細いため、端子台の
ネジ締めなど狭い箇所の作業に
最適です。

スリム

Ø5.5mm
(全長100mmの場合)

Ø6mm
(全長150mmの場合)

通電しないセパレート構造

絶縁

ビットを分断し間をプラスチックで
つなぐことで電気を遮断します。

W溝タイプ

ドリルドライバーやトルクドライバー
など機種を選ばず使えます。



13mm溝


9mm溝

→ 6.35mm

マグネット付



MADE IN JAPAN

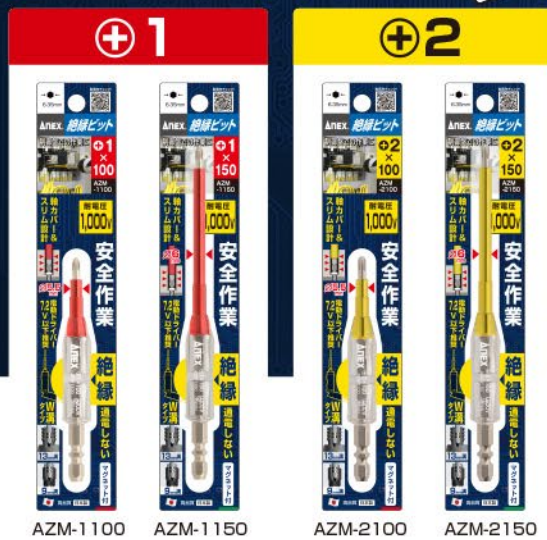


AZM-1100

AZM-1150

AZM-2100

AZM-2150

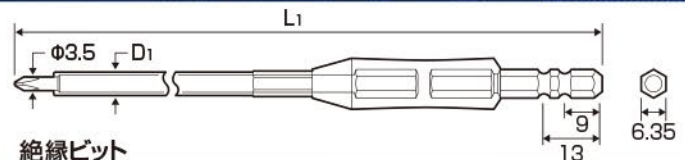

■ AZM 絶縁ビット

品番	SIZE 刃先×全長(L)	d1	L1
EA813AG-1	⊕1×100	Ø5.5	100
EA813AG-2	⊕1×150	Ø6	150
EA813AG-6	⊕2×100	Ø5.5	100
EA813AG-7	⊕2×150	Ø6	150