

70dB

低騒音

住宅密集地や
リフォーム現場作業などで活躍

静音
IMPACT



LEDライト付

打撃力切替
スイッチパネル

電池残量表示

用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能

テクスモード 特許 出願中

4モード切替機能

- 弱 テクス
- 中 テクス
- 強 テクス
- テクス

打撃前に回転速度を落とすことで、締め過ぎを
防ぎ、頭飛びやねじの破断、空転を起さにくくします。

静かで快適な作業 ACS

低騒音、締付け時の反動低減、カムアウトの軽減


1回転2打撃方式

新設計の小形バルスユニット

1打撃の打撃力を抑制し、打撃数を2回にすることで、低反動で快適な作業を実現しました。

小形バルスユニットの動き

- 1 外側のライナのみ回転。
- 2 ライナとメインシャフトのシール部が合致し、高圧がブレードにかかることでシャフトを回転させ、トルクが発生。

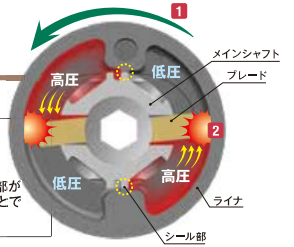

作業効率アップ

コンパクト&センターバランス

小形バルスユニットとブラシレスモーター搭載で、クラス最短^{※1}の全長を実現。バランスが良く、取り回しがしやすくなりました。

全長 **136mm**



大容量6.0Ah



1充電当たりの作業量(目安)
条件：ナゲシビスφ4.5×90mm(ラワン材・下穴なし)

約 **680**本
18V BSL 1860

約 **580**本
14.4V BSL 1460

お買い上げ日から 充電回数 **2年間または1,500回**

ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※2年保証は、6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460、BSL 1860)のみ対象です。

大容量小物入れ付ケース

小物入れ容量

2.3L

動画をチェック!
こちらから製品紹介動画をご覧いただけます。



IP56*

防じん・耐水

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

* IP56 適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみ IP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

※1 2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(14.4V/18Vコードレス低騒音インパクトドライバ)
※2 2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(充電器)

3.0Ah
仕様も品揃え

1充電当たりの作業量(目安)
条件：ナゲシビスφ4.5×90mm(ラワン材・下穴なし)

約 **310**本
18V BSL 1830

約 **250**本
14.4V BSL 1430

急速充電器 UC 18VSL3形

約 **20**分
18V 14.4V 3.0Ah

業界最速^{※2} 充電

日立独自の充電システム

同時冷却方式

電池と充電器の温度上昇を抑え、効率的に充電するため充電時間を大幅に短縮します。

ステップ充電方式

満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を減らして充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。

USB端子付(5V・2A)

約 **30**分

急速充電器 UC 18VSL形 6.0Ah標準付属品