

金物ビスをクラス最速※締め付け。  
ハードな現場で活躍する新定番色「オリーブカラー」登場。

※2021年1月現在、国内向け充電式インパクトドライバにおいて。当社調べ。

## 充電式インパクトドライバ

### TD001GRDX

バッテリーBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付  
[実用充電：約19分 フル充電：約28分]



40Vmax

リチウムイオン2.5Ah

全長 120mm

最大締め付トルク 220N・m



## カラーバリエーション

EA813MA-31

EA813MA-32



GRDX  
【青】



GRDXO  
【オリーブ】



GRDXB  
【黒】



GDXAR  
【オーセンティックレッド】



GDXAP  
【オーセンティックパール】

40Vmaxリチウムイオンバッテリーが使い回せる経済性

## 特長

### 新・定番色「オリーブ」

既存のカラーモデルに加え、ハードな現場で活躍するオリーブ登場。



### 締付けスピード約15%アップ

金物ビスφ6.5×120mmラワン材への締付




### 最速状態を維持

定回転制御により、バッテリー容量が減っても、締付け速度は最速状態を維持。安定した作業が可能。



### 高負荷時の連続作業量2倍以上※当社比

気温40℃の炎天下でも落ちない連続作業量。

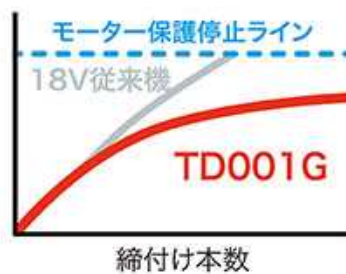

### タフな設計を追求

- 先端部強化：アンビル剛性約25%アップ (当社18V機比)

■新・ワンタッチビット：不意のビット抜きを低減



### ビット振れ低減

軸受け部にダブル・ボールベアリング  
※ビットの振れ幅は長さや作業条件により異なります。



### 楽しく6モード

ボルトモードが進化。さらに使いやすく、幅広い作業をアシスト。



ボルト1モード 留付作業に	ボルト2モード 互換の固定ボルト作業に	ボルト3モード 深溝や斜溝のボルトに
木材モード	テクス用 「調整」モード	テクス用 「調整」モード

### 粉じんや雨を防ぐ

#### 防じん・防水保護等級「IP56」

本機はもちろん、バッテリーも対応。  
※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。



防じん・防水プラスチックケース  
(小物入れ収納部除く)

※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

**IP65 ケース**  
防じん・防水  
(小物入れ収納部除く)



### ハンドルを起こせばフタを簡易ロック

ケース内に入っている小物の散乱を防ぎます。



### 車の荷室等から引き出しやすい



### 大容量、小物入れ収納付

先端アクセサリやビスの収納に。  
(写真のビット類は別販売品です)



### 「アプト」防滴・防じん

本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

**APT**  
Advanced Protection Technology

## その他特長

- ・ 打撃モード4段階切替 (4:最速/3:強/2:中/1:弱)
- ・ 打撃モード切替手元ボタン
- ・ モードメモリー機能
- ・ 左右2灯LEDライト付

## 主要機能

最大締付け トルク(N・m)	締付け能力(mm)			
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド
220	M4~M8	M5~M16	M5~M14	22~125

打撃 モード	回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回転/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]
4 [最速]	0~3,700	0~4,400
3 [強]	0~3,200	0~3,600
2 [中]	0~2,100	0~2,600
1 [弱]	0~1,100	0~1,100
木材	0~1,800	0~4,400
テクス用 (薄板)	0~2,400	打撃開始直後に停止
テクス用 (厚板)	0~3,700	0~2,600
ボルトモード [1]	0~2,500	打撃開始直後に停止
ボルトモード [2]	0~3,700	0~4,400
ボルトモード [3]	0~3,700	0~4,400

電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
直流36 (40Vmax) *1	120×86×245	1.6 [BL4025装着時]	プラス ビット2-65 ・フック

### 1充電あたりの作業量 (目安) /ネジ締め\*2

木ネジ ø5.4×90 mm	木ネジ ø4.3×65 mm	金物ビス ø6×120 mm	ネジ・ボルト M8×16mm
約460本	約800本	約150本	約4,500本

\*1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

\*2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。