

Makita

充電式インパクトドライバ TD001GRDX

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

金物ビスを最速締付け

※当社比。2021年1月現在、当社調べ。

クラス最強※1

220
N・m

金物ビス
締付けスピード

約**15%**
アップ

※当社18V機比



Olive Color Cordless Impact Driver
新・定番色「オリーブ」登場



※1 国内向け充電式インパクトドライバ(電圧40V以下、6.35六角シャンク)において、2021年1月現在、当社調べ。 ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

Olive Color Cordless Impact Driver

ハードな現場で活躍する、新・定番色登場

5color
Cordless Impact Driver



金物ビスを最速締付け

※当社比。2021年1月現在、当社調べ。

クラス最強 ※1

220
N・m

金物ビス
締付けスピード

約15%
アップ ※2

定回転制御により
最速を維持

バッテリー容量が減っても
締付け速度は最速状態を維持



高負荷時の
連続作業量 **2倍以上**

気温40°Cの炎天下でも落ちない連続作業量

1充電作業量(目安/ネジ締め) ※3	
約150本 金物ビス φ6.0×120mm	約4,500本 ネジ・ボルト M8×16mm



※1 国内向け充電式インパクトドライバ(電圧40V以下、6.35六角シャンク)において。2021年1月現在、当社調べ。 ※2 当社18V機比。金物ビスφ6.5×120mmを、ラワン材へ2.5秒締付け時。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

40V Li-ion max

XGT Next Generation Technology

マキタ独自の “スマートシステム”

工具 ◀▶ バッテリ ◀▶ 充電器で最適化デジタル通信

最適給電 **NEW** + 最適充電

バッテリーの状態に応じて、工具とバッテリー間の給電制御を最適化し、バッテリー負荷を最小化。


オートメンテナンス+冷却機能で急速充電。



スマートシステムの動画がご覧になれます。



パワーを最大限に引き出し 高負荷時の作業時間アップ

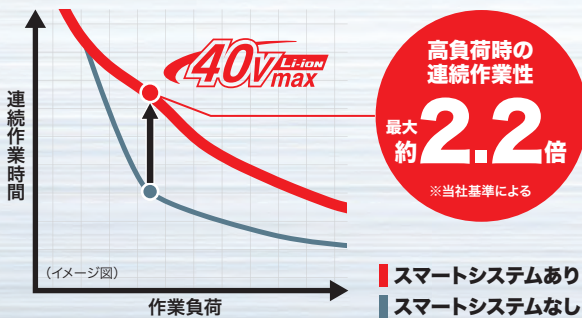

パワーアップと バッテリー長寿命化を両立

連続した高負荷作業時においても長寿命を実現。



専用設計ならではの

IP56 バッテリ 防じん・防水 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※4



高剛性レール



衝撃吸収構造



端子短絡防止構造



防水3層構造



※4 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

タフな設計を追求

アンビル剛性
約 **25%**
アップ
※当社18V機比



不意の
ビット抜け
低減

先端部強化

新・ワンタッチ ビット装着

スムーズな装着感を維持
しながら保持力向上。

ビット振れ低減

軸受け部にダブル・ボールベアリング

※ ビットの振れ幅は長さや作業条件により異なります。



打撃モード4段階切替 4:最速/3:強/2:中/1:弱

打撃モード切替手元ボタン モードメモリー機能 左右2灯LEDライト付

TD001GRDXの
動画がご覧になります。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になります。



防じん・防水保護等級^{※4}

IP56 本体
防じん・防水

IP56 バッテリ
防じん・防水

本機はもちろん、バッテリーも対応。



※4 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

さらに使いやすく

ボルトモードが進化。幅広い作業をアシスト



NEW

ボルト1モード 型枠作業に(Pコン・フォームタイの締付けに)

正転：打撃検知と同時に停止
逆転：打撃終了後で停止



NEW

ボルト3モード 建築や設備のボルトに

正転：打撃検知後1.0sで停止
逆転：打撃終了後に低速250min⁻¹ (任意の位置で停止)



木材モード

トリガ全開で「ゆっくり」締始め、自動変速し「最速」で一気に締付け



テクス用「薄板」モード

ビス貫入後、打撃を検知し自動停止



テクス用「厚板」モード

ネジの頭飛びカムアウトを低減



ボルト2モード 足場の設営解体作業に

正転：打撃検知後0.3sで停止
逆転：打撃終了後で停止

IP65 プラスチックケース

防じん・防水 (小物入れ収納部除く) ※3



ハンドルを起せばフタを簡易ロック



車の荷室等から引き出しやすい



「大容量」小物入れ収納付



充電式インパクトドライバ



防じん防滴 ※4



業界最速フル充電
実用充電 約19分
フル充電 約28分

※2020年11月現在、当社調べ。

Li-ion
2.5Ah

TD001GRDX

バッテリーBL4025×2本
充電器DC40RA・ケース付

本体のみ

TD001GZ

本体のみ / バッテリー・充電器・ケース別売



GRDX
(青)

GRDXO
(オリーブ)

GRDXB
(黒)

GDXXAR
(オーセンティックレッド)

GDXXAP
(オーセンティックパール)

主要機能

最大締付けトルク(N・m)	締付け能力(mm)				打撃モード	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (mm)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※2			
	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド								木ネジ φ5.4×90mm	木ネジ φ4.3×65mm	金物ビス φ6×120mm	ネジ・ボルト M8×16mm
220	M4~ M8	M5~ M16	M5~ M14	22~ 125	4[最速]	0~3,700	0~4,400	直流36 (40Vmax) ※1	120(長さ) × 86(幅) × 245(高さ)	1.6 <small>[BL4025仕様]</small>	⊕ビット2-65 フック	約460本	約800本	約150本	約4,500本
					3[強]	0~3,200	0~3,600								
					2[中]	0~2,100	0~2,600								
					1[弱]	0~1,100	0~1,100								
					木材	0~1,800	0~4,400								
					テクス用(薄板)	0~2,400	打撃開始直後に停止								
					テクス用(厚板)	0~3,700	0~2,600								
					ボルトモード[1]	0~2,500	打撃開始直後に停止								
ボルトモード[2]	0~3,700	0~4,400													
ボルトモード[3]	0~3,700	0~4,400													

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



別販売品

40Vmaxリチウムイオンバッテリー Li-ion Battery

IP56 バッテリー
防じん・防水 ※3

Li-ion **2.5 Ah**

BL4025
部品番号 A-69923



Li-ion **4.0 Ah**

BL4040
部品番号 A-69939



工具キャッチャー
セット品

部品番号 A-70079

40Vmax用 急速充電器 Battery Charger

DC40RA
部品番号 JPADC40RA



バッテリー充電中にUSB機器を
使用しても充電速度は落ちない




離れた位置でも見やすい
「立体」充電表示ライト



充電器用互換アダプタ

ADP10
部品番号 A-69967

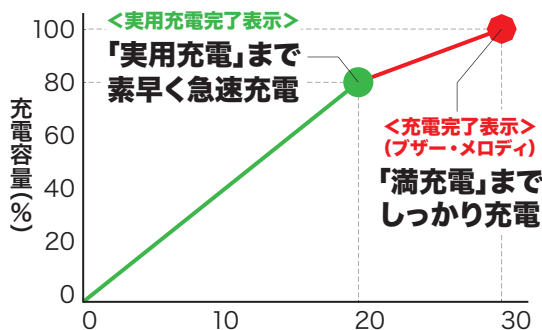

Li-ion40Vmax 2.5/4.0Ah 業界最速フル充電

※2020年11月現在、当社調べ。

充電時間	充電時間(分)	
	实用充電	フル充電
BL4025	約19分	約28分
BL4040	約31分	約45分
BL1860B	約27分	約40分



DC40RAに使用して
14.4V/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

※3 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2021年1月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23699B1 EBA4-202101