

商品仕様		
モデル	DID11XR	
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M14) / 高力ボルト(M5 - M12)	
最大締付トルク	165N・m(5,000mAh 電池パック使用時 ^{※1}) (M16 高力ボルト(強度区分 10.9)締付時間 3 秒)	
無負荷回転数	強：0 - 2,900min ⁻¹ / 中：0 - 2,000min ⁻¹ / 弱：0 - 900min ⁻¹ / テクス：0 - 2,900min ⁻¹ / ロックオン：0 - 2,500min ⁻¹	
打撃数	強：0 - 4,400min ⁻¹ / 中：0 - 3,300min ⁻¹ / 弱：0 - 1,500min ⁻¹ / テクス：0 - 1,800min ⁻¹	
電圧	DC18V	
充電器	BC-1800L	
電池パック	B-1850LA/5,000mAh	B-1815LA/1,500mAh
充電時間 ^{※2}	80%充電(実用充電) ^{※3} 25 分 / 満充電 37 分	80%充電(実用充電) ^{※3} 18 分 / 満充電 24 分
本体寸法	99.4mm×79mm×237mm	99.4mm×79mm ×217mm
質量	1.4kg(電池パック含む)	1.1kg(電池パック含む)
付属品	・ベルトフック(本体取付) ・ネジ(ベルトフック取付用)×2 ・電池パック(B-1850LA,B-1815LA)各 1 個 ・充電器(BC-1800L) ・キャリングケース	

※1 1,500mAh 電池パックを使用した場合は、10 ～ 20%トルクが下がります。 ※2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 ※3 80%充電(実用充電)は、満充電の 80%の充電状態です。

1 充電あたりの 作業量(目安) (周囲温度 20℃)	ネジ種類	ネジサイズ	材料	ネジ締数	
				5,000mAh	1,500mAh
	コーススレッド	4.5mm×90mm	米松	約 340 本	約 100 本
	万能ビス	4.2mm×60mm	米松	約 640 本	約 190 本
	小ネジ	M8×16mm		約 6,400 本	約 1,900 本

プロの使いやすさを考え、細部までこだわった**付属のキャリングケース**

持ち運びやすさ、収納しやすさを考え、連結が可能。



ドライバービットや19ミリのソケットを収納できる、取り外し可能な小物入れケース付。

小物入れを外すと充電器を入れたまま充電できる。

4 隅のフックで複数のケースを連結固定できる。

電動工具の枠を超えた新しいデザイン

XR EXTREME SERIES



充電式インパクトドライバー
DID11XR



充電式ディスクグラインダー
DG11XR



充電式小型レシプロソー
DRJ11XR



充電式集じん兼用丸ノコ
DNW11XR



充電式
シングルアクションポリッシャー
DPE11XR



充電式
ギヤアクションポリッシャー
DPEG11XR



充電式マルチツール
DMT11XR

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787




⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2018 年 9 月現在のものです。 2024 年 9 月改訂 K24IE

KYOCERA

充電式インパクトドライバー
DID11XR

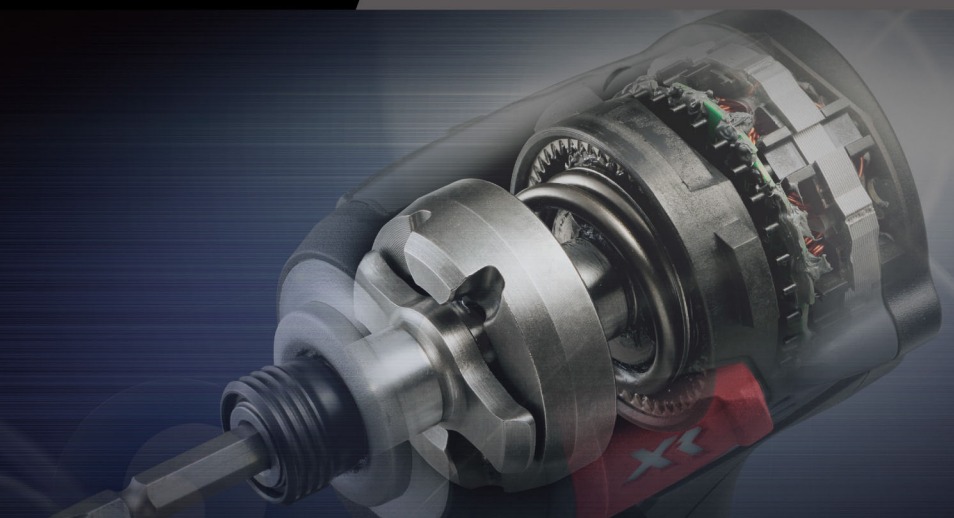

**XR
EXTREME**

これまでの電動工具の枠を超えた新たな 1 台
EXTREME(究極)をかたちにした「XR シリーズ」



安心の2年保証で
しっかりサポート
※対象は製品本体のみ



IP56
防じん・耐水に対する
規格に適合(本体のみ)

18v
Li-ion



ひとを考えて、うまれたツール。


使い手のパフォーマンスをさらに上げられる高い性能と操作性
持つこと、使うことで感じる誇りや高揚感
使い手が感覚的に良いと感じられる品質と質感を追求した
京セラの電動工具のフラッグシップモデルです。

DID11XR IMPACT DRIVER


クラス最短※・最軽量※インパクト

新開発のブラシレス分割コアモーターにより、クラス最小のヘッド全長 99.4mmと最軽量 1.1kg を実現。

【ブラシレス分割コアモーター断面図】

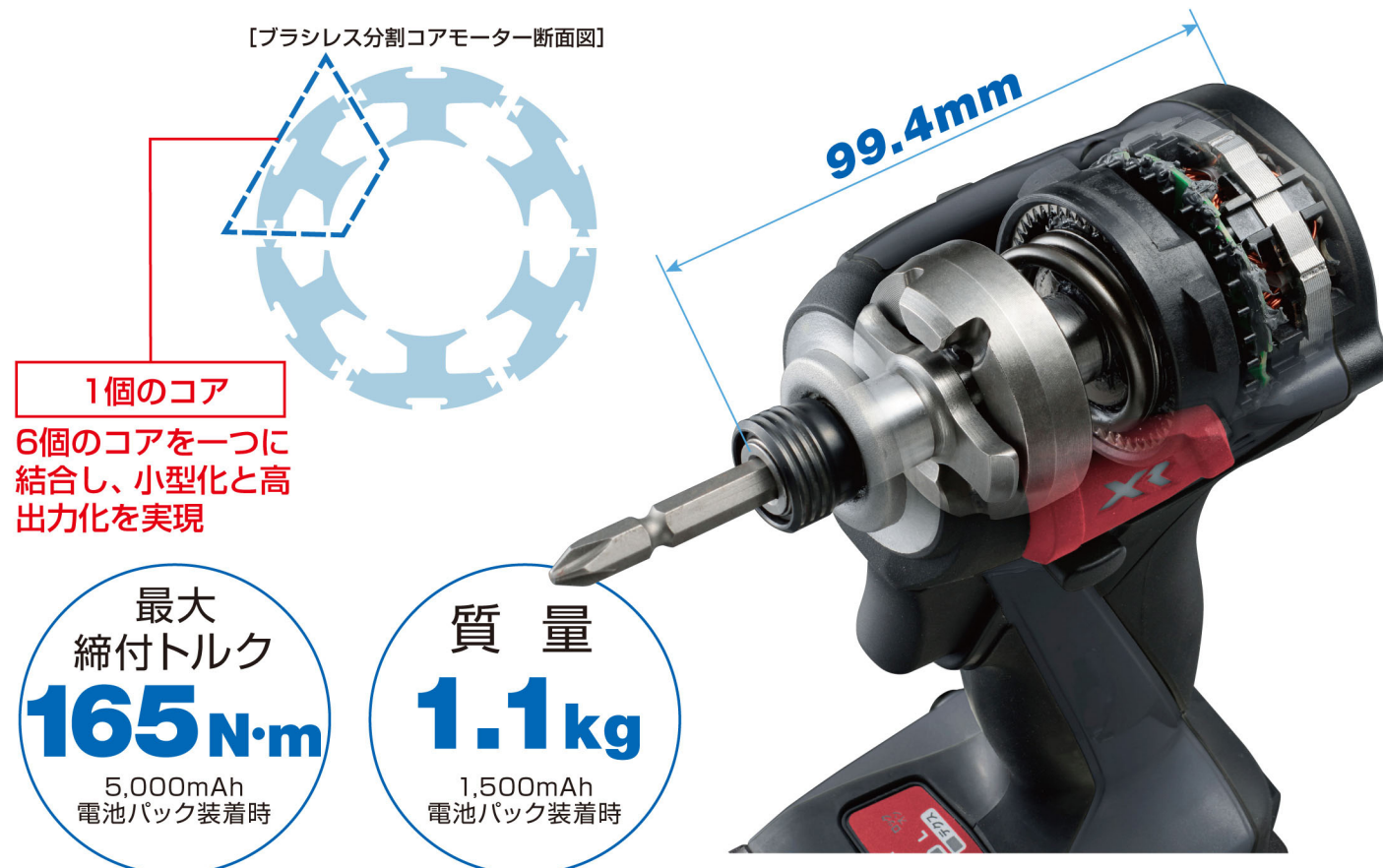

従来モデルに比べ、軽量コンパクトになったDID11XRは、バランスにも優れ、狭い現場で扱いやすいモデルです。

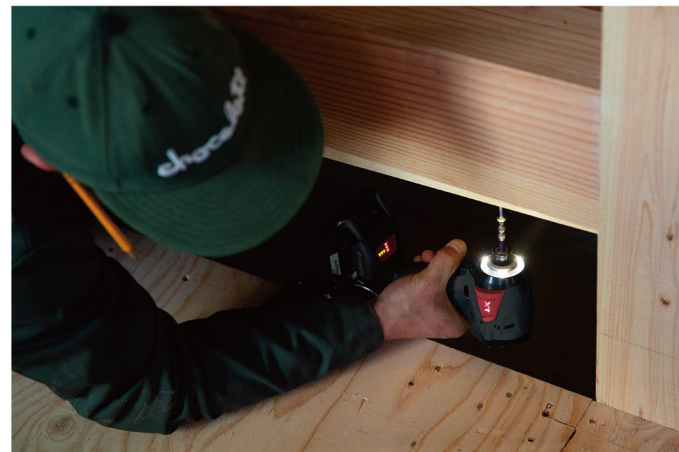

あらゆるネジ締めシーンに対応<5モード>

幅広いネジ締め作業に適應。モードの切換えは、直感的に操作できる独自のサイドボタンを採用。



作業者の負担を軽減

グリップ部のスーパーゲルシートで手に伝わる振動や衝撃を吸収。



先端に影をつくらない

高輝度LEDを3ヶ所ビット周りに効率よく配置し、先端を確実に照射。



タフな環境でも安心

雨や木屑などからボディを守るIP56規格に適合した防塵&耐水性能。



充電式インパクトドライバー
DID11XR
1,500mAh
5,000mAh

希望小売価格 66,000円(税別)
(655650C)



※18Vの充電式インパクトドライバーにおいて、最短ヘッド・最軽量、ネジ締めトルク(2018年7月現在 当社調べ)