

●ビームランプタイプ **RGL型**●広角タイプ **RGL-W型**取扱  
説明書この度は、LED作業灯をお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
ご使用の前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。**昼白色**

## 【安全上のご注意】

**重要**

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人の危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを右の通り表示しております。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。


**△警告**

- 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。  
感電・事故の原因になります。
- 点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。  
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- 入力電圧は安定したAC100V電源を使用すること。  
非インバーター式発電機を電源として使用しない。  
電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- 周囲温度は-10°C~40°Cの範囲で使用すること。  
火災・故障の原因となります。
- ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しない。  
火災・事故の原因になります。
- 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。  
感電・火災の原因になります。

**△注意**

- バイスの締め付けは十分に行うこと。  
落とし・けがの原因になります。
- 鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使用しない。  
火災・故障の原因になります。
- 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。  
外皮が浸食され、早期劣化の原因になります。
- 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。  
故障の原因になります。
- 電線を無理に引っ張らない!踏まない!重量物をのせない!  
火災・感電・断線の原因になります。
- 分解・改造しない  
感電・けがの原因になります。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しない。  
常設設置は行わないでください。

## 【各部名称】

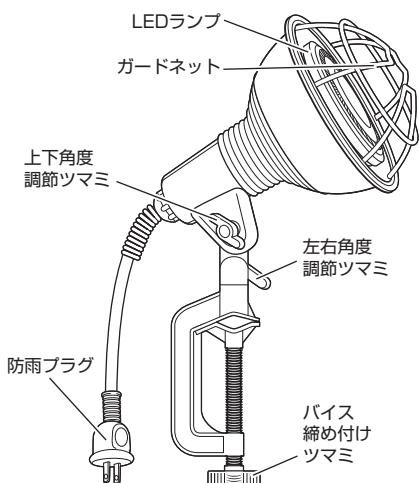

## 《使用方法》

- バイスを取り付けたい箇所の厚みより広く開き、しっかりとバイス締め付けツマミで固定してください。
- 各角度調節ツマミを緩めると上下または左右に方向がえられます。
- 高所に取り付ける時はバイスでしっかりと固定して落下しないようにしてください。



本製品は、全品点灯検査の上出荷しておりますが輸送中緩んだりして点灯しない場合がありますので、万一点灯しない場合は下図のようにランプを締め直してください。



ランプをつかみ、手前に引きながら廻して締め付けてください。

## 【LEDランプ仕様】

●ビームランプタイプ  
型式／**LDR20N-W60**●広角タイプ  
型式／**LDR20N-H110**

定格消費電力／20W  
LED寿命／約40,000時間  
色温度／5,000K  
ビーム角／60度  
口金サイズ／E26

定格消費電力／20W  
LED寿命／約40,000時間  
色温度／5,000K  
ビーム角／110度  
口金サイズ／E26

**△** LEDランプに関するご注意

- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、雑音が入る場合があり、または故障の原因となる恐れがありますので使用しないでください。

## ■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力・周波数)	ビーム角	摘要	質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm) ×心数(C)					
<b>●ビームランプタイプ</b>							
<b>RGL-0</b>	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	100V・20WLEDランプ (LDR20N-W60)	100V・20W 50/60Hz	60度	屋外用 回二重絶縁 転造W角ねじ付 75mmバイス付	1.23
<b>RGL-5</b>	5						1.64
<b>RGL-10</b> *	10						2.07
<b>●広角タイプ</b>							
<b>RGL-0W</b>	0.3	ソフトケーブルVCT 0.75 × 2	100V・20WLEDランプ (LDR20N-H110)	100V・20W 50/60Hz	110度	屋外用 回二重絶縁 転造W角ねじ付 75mmバイス付	1.23
<b>RGL-5W</b>	5						1.64
<b>RGL-10W</b> *	10						2.07

※\*印は受注生産品

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。