



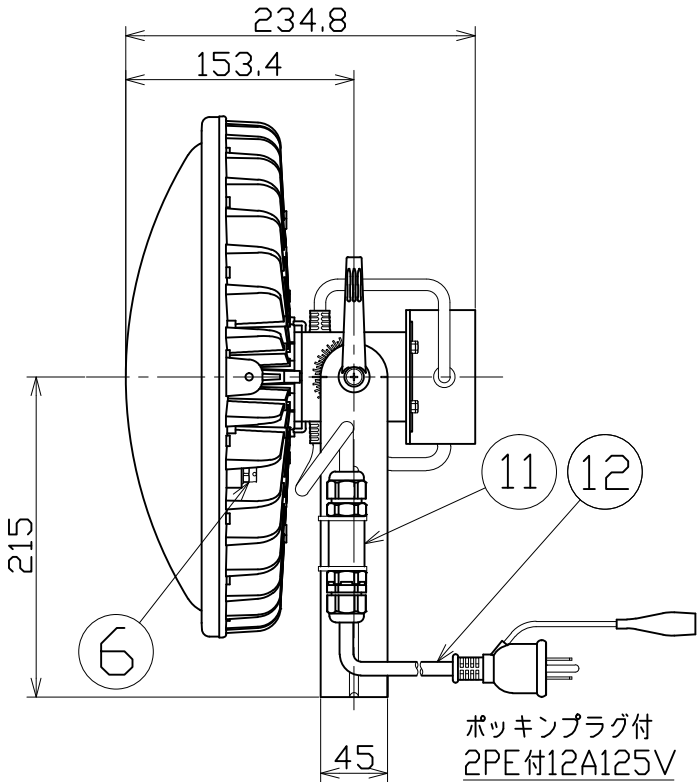


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'17.11.14	キャプコン固定位置変更 lot1710	今村
②	'20.02.10	電線種変更、クランプレバーボルトへ変更 No.6155	今村
③	'21.04.15	キャプコン固定具廃止→結束バンド固定	今村

主 仕 様

型 式	L300V2-D-HMW-50K-N	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	52000Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra70	
照射 角度	120°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~305V	
定格 電流	3.1A	
定格消費電力	310W	
省エネルギー消費率	167.7Lm/W	
照度	1m	14700Lx
	2m	3800Lx
	3m	1800Lx
	4m	1050Lx
	5m	720Lx
本体防水規格	IP65	
球 寿 命	60000時間	
使用环境温度	-10~50℃	
質 量	8.4kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用环境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用环境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

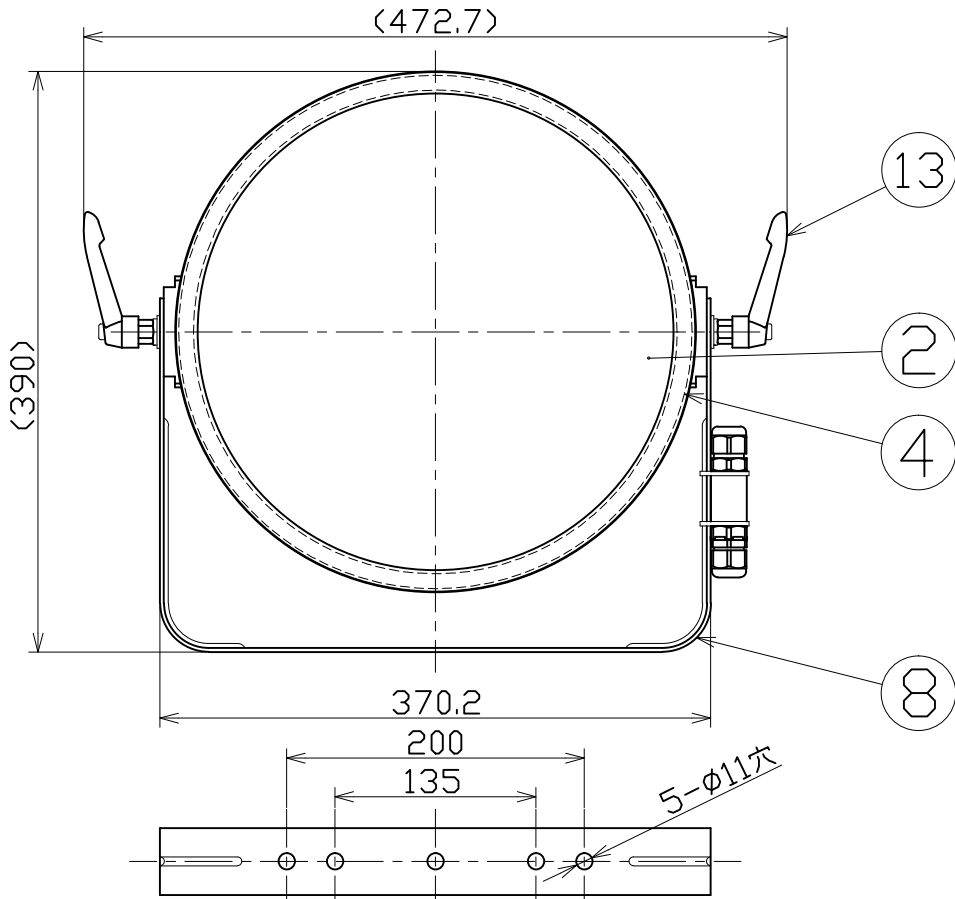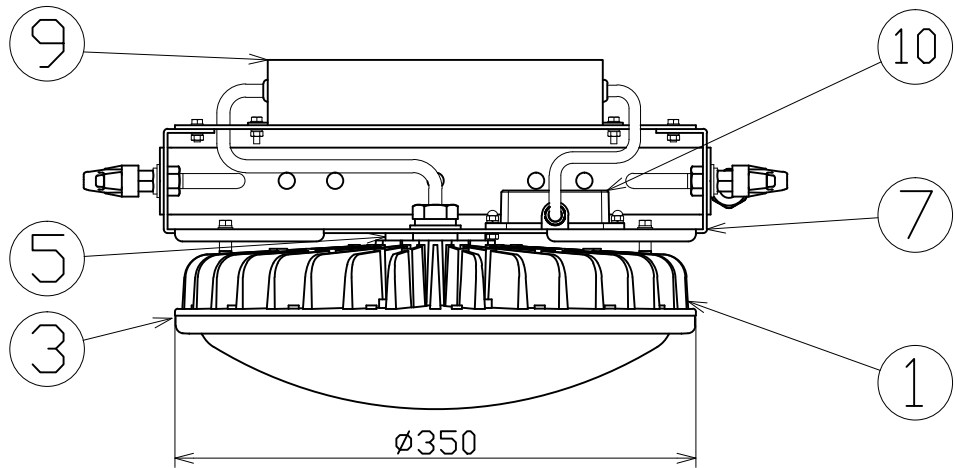

13	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
12	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x5m	1	57118●
11	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245
10	サージプロテクター	-	SPD-H15	1	56374●
9	電源	アルミケース	-	1	57203
8	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57199
7	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57202
6	ベントフィルター	-	-	1	-
5	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	乳白色	1	57205
1	本体冷却フィン	MDC	白塗装	1	-
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード				11866	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイスペックハイドロスク300W投光器型	承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式				
	L300V2-D-HMW-50K-N				I
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS	備考	
3D	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2017.05.22
	第三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	L300V2-D-HMW-50K-N			
日動工業株式会社	ZK-A3X				