

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも 便利に使える省エネLED投光器。

水銀灯400W(レフ球)相当の明るさ!! (ワイド比較) (当社比)

アコピック LED投光器100W

定格電圧
100V

色温度
5000K


屋外型

業務用

〈共通仕様〉

- 定格電圧 100V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)1.0A／(200V)0.5A
- 消費電力 100W
- 入力電圧範囲 100～240V
- 使用環境温度 -20°C～45°C

■ サイズ(単位: mm)

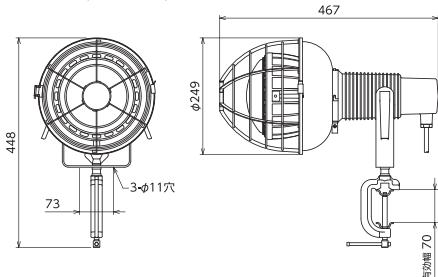

〈付属品〉バイス(V-01)・落下防止ワイヤー×2

作業用

ワイド

定格光束
13300Lm

演色性
Ra84
(高演色LED)

固有エネルギー消費効率
(100V) **133.0Lm/W**
(200V) **133.0Lm/W**

電線長
5m

● アース付 ポッキンプラグ



ATL-E10005J-W-50K EA814DL-41A

質量: 4.4kg
JANコード 4937305-05760-5
梱包数/2 元払発送単位/1

スポット

定格光束
12700Lm

演色性
Ra86
(高演色LED)

固有エネルギー消費効率
(100V) **127.0Lm/W**
(200V) **127.0Lm/W**

電線長
5m

● アース付 ポッキンプラグ



ATL-E10005J-S-50K EA814DL-46A

質量: 4.4kg
JANコード 4937305-05761-2
梱包数/2 元払発送単位/1