


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

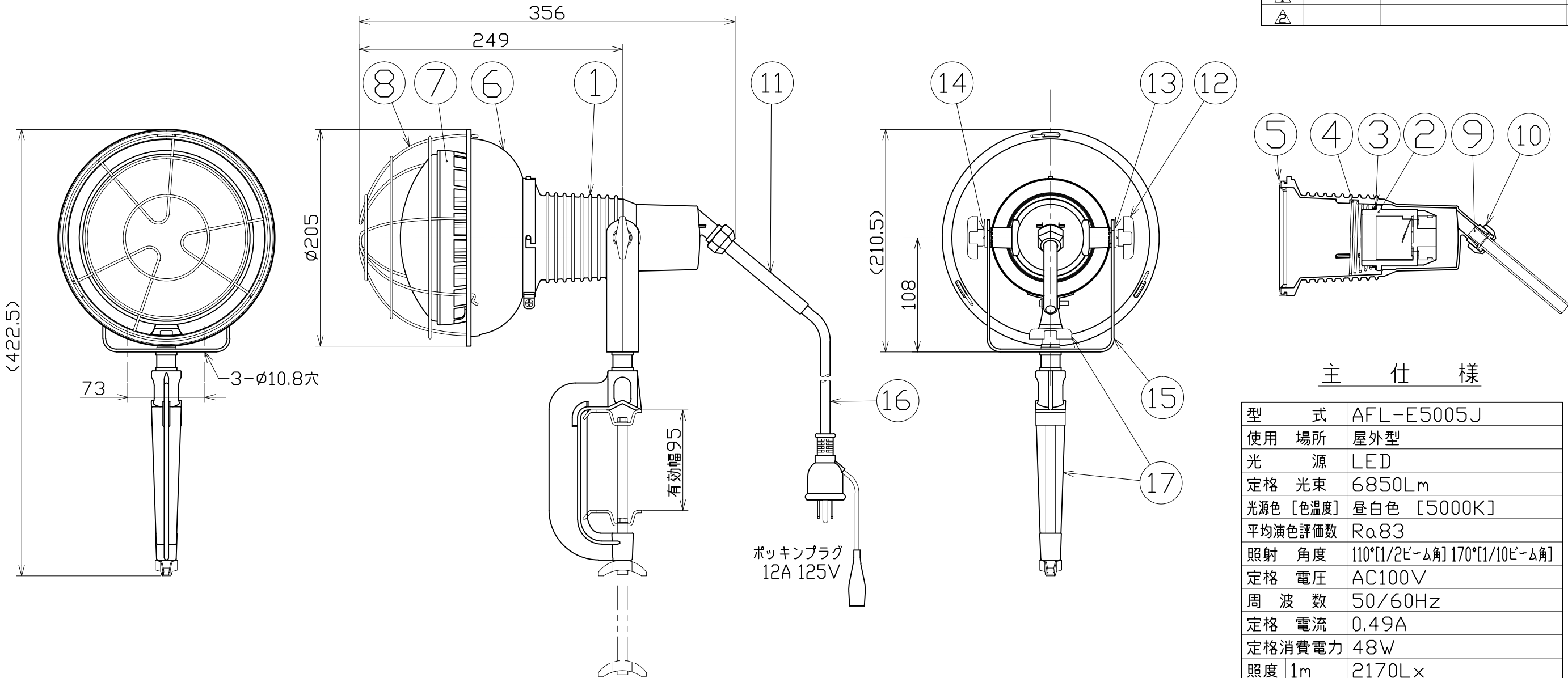

主 仕 様

型 式	AFL-E5005J	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	6850Lm	
光源色〔色温度〕	昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数	Ra83	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 170°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	0.49A	
定格消費電力	48W	
照度	1m	2170Lx
	2m	585Lx
	3m	275Lx
球 寿 命	50000時間	
使用環境温度	-20~45℃	
質 量	2.7kg	

注1) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注2) 照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4) 安全にご使用いただくため、取扱説明書を参照ください。
注5) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

17	バイス	ADC	V-95S グレー塗装	1式	8161
16	電源コード	PVC	VCT 0.75sqx3芯x5m	1	53312
15	本体取付枠	SS	300型 グレー塗装	1	57001
14	スプリングワッシャー	—	10mm用	2	52458
13	平ワッシャー	SS	10mm用	2	52459
12	角度調節ツマミ	SS/樹脂	ノブM10x15	2	52783
11	ブッシング	シリコン	200/300型T□、T□L 共通	1	56857
10	線止めナット	ADC	200/300型 グレー塗装	1	57002
9	線止めゴムパッキン	合成ゴム	200/300型T□、T□L 共通	1	56858
8	ガード	SS	三価クロメート T□-G-L	1	56859
7	LED50W球	MDC/PC	L50V2-J110BK-50K	1	14160
6	フード	SPC	白塗装 T□-H-L	1	56860
5	防水パッキン	シリコン	—	1	52776
4	ソケット押えバネ	SWP	三価クロメート	1	52777
3	アースリング	SPC	三価クロメート	1	54299
2	ソケット	—	口金E39	1	52778
1	ランプホルダー	ADC	300型 グレー塗装	1	57003
No.	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード

				コード		9931	
COMPONENTS 品 名		LED安全投光器50W 昼白色E付5M		APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		AFL-E5005J					I
MATERIAL 材 質		別記	REMARKS 備考	別記			
3AD 第 三		ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/4	作成日	2019.01.24	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社				出図コード ZK-A3X	AFL-E5005J		