

NICHIDO

100V/200V兼用

業務用

ハイスパック LED交換球

LEDエコパック50W

取扱説明書

この度は、日動工業のハイスパックLEDエコパック50Wをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分
にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

■型式

L50V2-J1 10BK-50K (本体色:黒)

L50V2-J1 10W-50K (本体色:白)

光源色
昼白色
(5000K)


屋内・屋外兼用

演色性 Ra83

落下防止ワイヤー付属


口金
E39

●光源色
電球色 (3000K)
もあります。
(本体色:黒)

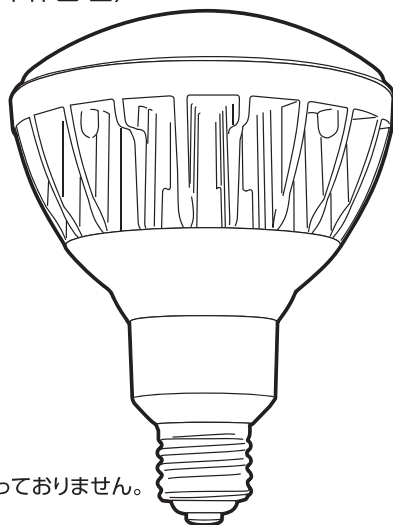

※本製品は屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
屋外では、必ず防雨構造器具をご使用ください。

**投光器の
交換球に**

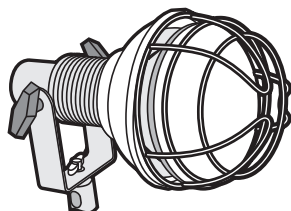

★他社メーカー様の器具(口金E39)
にもご使用いただけます。


※ご使用になる器具の種類によって、サイズ・熱などの関係、
その他規格・条件によりご使用できない場合があります。

仕様・サイズ

■仕様

タイプ	屋内・屋外兼用
光源	LED 50W
光源色	昼白色(5000K)
定格電圧	100V/200V
周波数	50/60Hz
定格電流	(100V)0.49A/(200V)0.25A
消費電力	(100V)48W/(200V)47W
入力電圧範囲	95~265V
使用環境温度	-20℃ ~ 45℃
球寿命	50000時間
質量	950g

■サイズ (単位: mm)

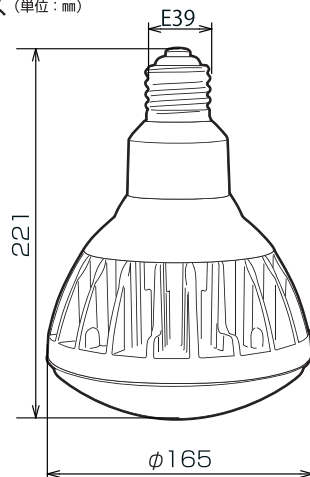

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

⚠ ご注意

落下防止ワイヤー


必ず、安全のため右図のように落下防止ワイヤーを使用し本製品を固定してください。

〈付属品〉

落下防止ワイヤー×1

ビス×2

ビス止め金具×1

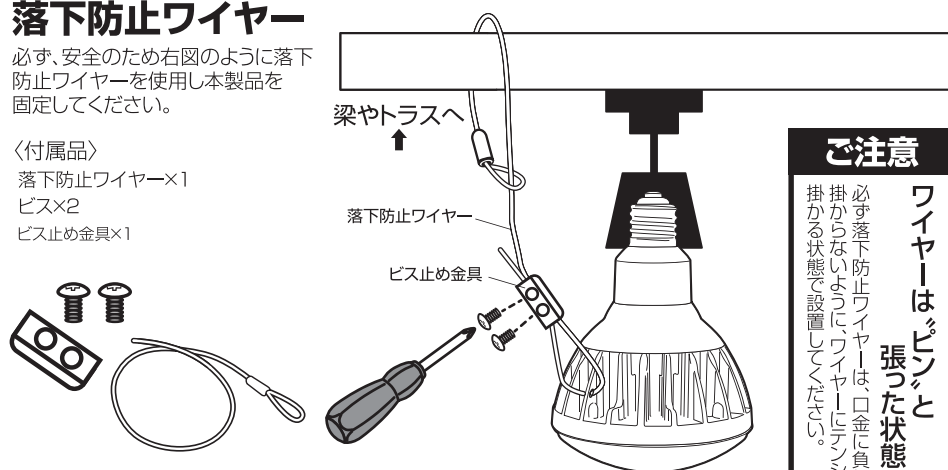

※右記イラストは推奨の取付方法です。
取付場所や環境にあった設置をしてください。

ご注意

ワイヤーは「ピン」と
張った状態で!!
必ず落下防止ワイヤーは、口金に負担が
掛からないようにワイヤーにテンションが
掛かる状態で設置してください。

お客様へ 本製品を安全にご使用いただくために記載の内容を必ずお守りください。

使用場所	使用環境温度	防水性能
屋外の一般的な場所 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。	-20℃～45℃	屋内・屋外兼用 ※本製品は屋内・屋外兼用ですが、口全部は防雨構造になっておりません。屋外では、必ず防雨構造器具をご使用ください。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 安全上、LEDを直視しないでください。目に悪影響（失明、視力低下）をおよぼす可能性があります。
- 試験点灯などの一時的な点灯確認以外で日中に点灯しないでください。

保守上のご注意

器具の点検・清掃時には使用上の注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を濃した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について…当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご利用ください。
<https://www.nichido-ind.co.jp/check.html>

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。保証期間は**【お買い上げ日より1年間】**です。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。
 - イ. 異常電圧や指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障。
 - ロ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用・取付場所の移動など取扱い不注意による故障。
 - ハ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。
 3. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。
 - ホ. 使用中に生じた傷など外観上の変化
 - ヘ. 本書の提示がない場合。
 3. 遠隔地への出張修理をおこなった場合には出張に要する実費を申し受ける場合もあります。
 4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。
 5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。
- ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヵ月とします。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書	商品名	ハイスペック LEDエコビック50W		保証期間	お買い上げ 年月日より 年 月 日 1 年	
	お客様様	ご住所		販売店	店名	
		氏名			住所	
	型 式			ロットNo.		
総発売元 ㊦ 日動工業株式会社						

- 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈総発売元〉 ㊦ **日動工業株式会社**

- 本社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
 □札幌営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
 □東京営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
 □名古屋営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
 □大阪営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
 □福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-1-7-3-2 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329