

オプションパーツ


NEW 吊り下げフック付アームセット
φ50までのパイプに吊り下げられます

型式 LWK-1H
JANコード 49-30510-35107-0

摘要/吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ式付
落下防止用ワイヤー付属

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15H型、LWK-10H型に標準装備

※LWK-M(マグネットタイプ)及び
LWK-V(バイス付タイプ)にも複合で取
り付け可能です



マグネット付アームセット
金属壁面に取り付けられます

型式 LWK-1M
JANコード 49-30510-31178-4

摘要/強力マグネット3個付
取り付け用ツマミネジ式付

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15M型、LWK-10M型に標準装備




バイス付アームセット
バイスでガッチリ固定! 高所照明可能!

型式 LWK-1V
JANコード 49-30510-31179-1

摘要/V-4(GM)型バイス付(ツカミ幅100mm)
取り付け用ツマミネジ式付

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15V型、LWK-10V型に標準装備

三脚取付部
φ20




LED電球色シート
発光面に貼るだけで白色光を
電球色調の光に変えることができます

型式 DS-1
JANコード 49-30510-31359-7

摘要/ハタヤLEDライト用 電球色シート1セット2枚入
(W80×H137mmカットシート)

※LEDケイ・ライト プラスシリーズに標準装備




※色温度5,000Kの照明を使用しています。
※シートを貼り付けると照度は若干低下します。

安全に関するご注意 ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店
●広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>

耐衝撃プロテクター
照明外周を守ります

型式 LWK-P1
JANコード 49-30510-31291-0

材質/ソフトエラストマー樹脂

※LEDケイ・ライト プラスシリーズに標準装備



DC12V/24Vカープラグ
車内でも充電できます

型式 LWK-C24
JANコード 49-30510-31287-3



LWK-15型用ACアダプター
型式 LWK-AD15
JANコード 49-30510-31294-1



LWK-10型用ACアダプター
型式 LWK-AD10
JANコード 49-30510-31293-4



レンカスタンド
バイス付タイプに取り付けて
高所照明として

型式 CPL-2
JANコード 49-30510-32135-6


灯体接続部
取付可能継手寸法
φ20 φ27

1,310~2,000
970



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は
分解せずそのままお持ちください。)

10W / 15W
充電式 **LED** ケイ・ライトシリーズ

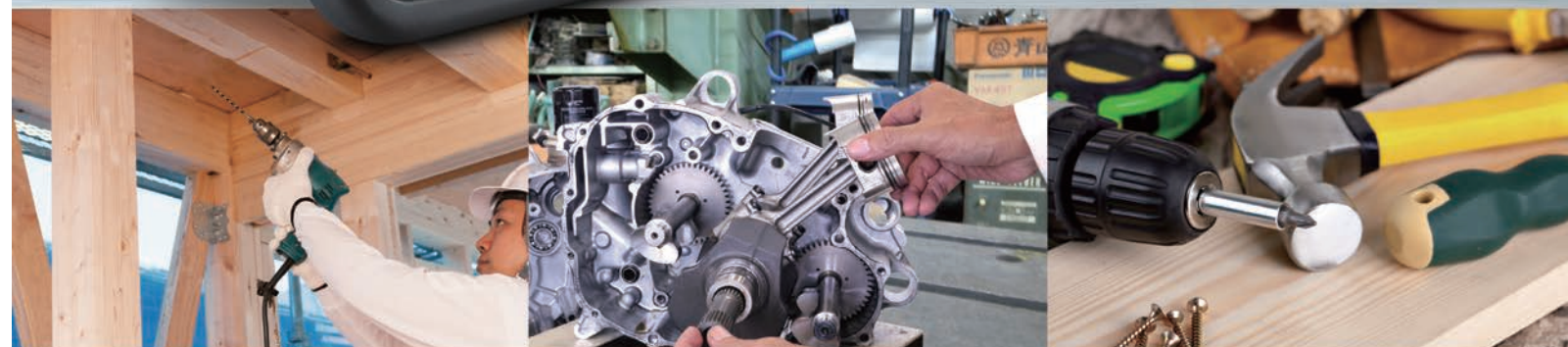



防塵・防滴
IP44


型式 LWK-15

使用電池/定格7.4V 13,200mAhリチウムイオン電池
照明装置/15W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約8.5時間
質量/1.65kg
寸法/H230×W235×D96mm

JANコード 49-30510-31288-0

持ち運びに便利な
ソフトキャリングケース付

| 照度表 |

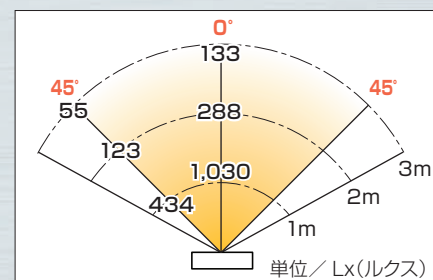

高輝度15Wタイプ

LED	全光束	連続点灯時間
15W	1100 ルーメン	約8時間 点灯時間は目安であり、 多少前後します。

| 主な特長 |

- 15W高輝度LED
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での点灯も可能
- 耐衝撃プロテクター付
- 眩しさを抑える防眩シート付属
- 電球色調の光色に変えるLED電球色シート付属



屋外用防雨型 照明ON/OFFスイッチ 耐衝撃プロテクター



まぶしさを抑える防眩シート付 LED電球色シート付 ACアダプター




防塵・防滴
IP44

型式 LWK-10

使用電池/定格7.4V 6,600mAh リチウムイオン電池
照明装置/10W LED
点灯時間/連続6時間
充電時間/約8時間
質量/1.2kg
寸法/H220×W230×D75mm

JANコード 49-30510-31177-7

| 照度表 |

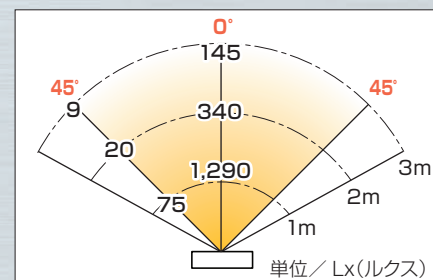

10Wタイプ

LED	全光束	連続点灯時間
10W	700 ルーメン	約6時間 点灯時間は目安であり、 多少前後します。

| 主な特長 |

- 白色10W LED
- 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での点灯も可能
- 照明ON/OFFスイッチ付



屋外用防雨型 照明ON/OFFスイッチ ACアダプター

便利なアームセット3タイプ



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート
ソフトキャリングケース付



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート
ソフトキャリングケース付

NEW

□ 吊り下げフック付アームタイプ
φ50のパイプまで吊り下げ可能! (単管パイプ対応)

●15Wタイプ
型式 LWK-15H

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池
照明装置/15W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約8.5時間
摘要/吊り下げフック付
落下防止用ワイヤー付属
質量/2.3kg
寸法/H360×W240×D95mm
JANコード 49-30510-31404-4

受注生産品

●10Wタイプ
型式 LWK-10H

使用電池/定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池
照明装置/10W LED
点灯時間/連続約6時間
充電時間/約8時間
摘要/吊り下げフック付
落下防止用ワイヤー付属
質量/1.8kg
寸法/H355×W235×D95mm
JANコード 49-30510-35106-3

受注生産品

□ マグネット付アームタイプ
マグネットで金属壁面にも取り付け可能!

●15Wタイプ
型式 LWK-15M

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池
照明装置/15W LED
点灯時間/連続約8時間
充電時間/約8.5時間
摘要/φ66マグネット3個付
質量/2.65kg
寸法/H250×W240×D137mm
JANコード 49-30510-31289-7

受注生産品

●10Wタイプ
型式 LWK-10M

使用電池/定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池
照明装置/10W LED
点灯時間/連続約6時間
充電時間/約8時間
摘要/φ66マグネット3個付
質量/2.2kg
寸法/H245×W235×D137mm
JANコード 49-30510-31280-4

受注生産品

□ バイス付アームタイプ
バイスでガッチリ固定! 高所照明可能!

●15Wタイプ
型式 LWK-15V

使用電池/定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池
照明装置/15W LED
点灯時間/連続8時間
充電時間/約8.5時間
摘要/V-4(GM)型バイス付
(つかみ幅100mm)
質量/2.35kg
寸法/H492×W240×D157mm
JANコード 49-30510-31290-3

受注生産品

●10Wタイプ
型式 LWK-10V

使用電池/定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池
照明装置/10W LED
点灯時間/連続6時間
充電時間/約8時間
摘要/V-4(GM)型バイス付
(つかみ幅100mm)
質量/1.9kg
寸法/H487×W235×D137mm
JANコード 49-30510-31281-1

受注生産品