

# HATAYA

新製品

## 脱着式コネクタ仕様

# 50W LED ケイ・ライト

軽量ボディ!

多彩な取り付け方法!

均一照射ができる乳白カバー

2  
用途で選べる  
タイプ

お値段  
据え置き!

電線交換が  
カンタン!

バッテリー点灯時は  
電線が取り外せる!  
※ハイブリッドタイプのみ

お客様のご要望に応じて  
「脱着式コネクタ仕様」  
になりました!

AC点灯・バッテリー点灯  
ハイブリッドタイプ

AC点灯タイプ

フック  
取り付け

バース  
取り付け

三脚  
取り付け  
(別売)

# HATAYA 50W LED KEI・LIGHT

50W LEDケイ・ライト

## AC点灯専用とAC・バッテリー点灯のハイブリッドの2タイプ

全光束  
**5500**  
ルーメン  
(Hi時)

三脚取付部

φ20

50W



●標準タイプ  
**LWA-50KN**  
**LWA-50KHBN**

●マグネット取付タイプ  
**LWA-50KN-M**  
**LWA-50KHBN-M**

マグネット(3個)で  
金属面に取付可能!

オプションパーツ



マグネットセット

型 式 / **LWA-1M**

標準価格 / **10,560円**  
(税抜9,600円)

JANコード

49-30510-35156-8



H445×W236×D200mm(バース付)



特許登録済

2P/2P接地付兼用  
防雨型コンセント1個付


灯体背面に連結点灯や灯体から電源  
が取れるコンセント1個付  
2P/2P接地付兼用タイプなので、防  
雨型2P/2P接地付プラグのどちらで  
も隙間なく接続できます



屋外使用も  
安心の防雨型

防塵・防水  
**IP55**

■照度(5,500Lm時)

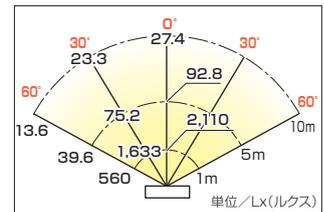

連結点灯 **10灯まで**

AC点灯専用タイプ

●2段階明るさ切り替え(100%・50%)  
用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。

100% 全光束 **5500Lm**

50% 全光束 **2750Lm**

ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)

●AC点灯・バッテリー点灯ハイブリッドタイプ

AC時 全光束 **5500Lm** バッテリー時 全光束 **2000Lm**



●バッテリー残量インジケータ付(背面)  
バッテリー残量を4段階で表示します。

点灯時間/約6時間 充電時間/約10時間


●リン酸鉄リチウム  
バッテリー内蔵

発火・爆発が起こりにくい  
高い安全性  
9.6V / 9,000mAh

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	梱 包 (台)
	長さ (m)	種別 太さ(mm)・心数(C)				
AC点灯専用タイプ						
<b>LWA-50KN</b>	5	VCT 1.25 × 3	50W 高輝度LED	100V・50W 50/60Hz兼用	2.7	1
<b>LWA-50KN-M</b>						
ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)						
<b>LWA-50KHBN</b>	5	VCT 1.25 × 3	AC・バッテリー 電源切替式 白色LED	100V・50W 50/60Hz兼用	3.5	1
<b>LWA-50KHBN-M</b>						

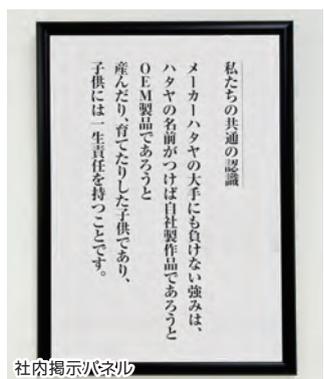

●①②③ 兼用フュートビプラグがついています。●V-3(GL)型バース、落下防止用ワイヤー付 ●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●ハイブリッドタイプはAC接続時は常時充電を行います。またバッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。●マグネットを使用して垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。●ベースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み  
いただいた上で、正しくお取り扱いください。



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため  
電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご  
協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

### 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>