

HATAYA

新製品

50W LED ケイ・ライト

軽量ボディ！

多彩な取り付け方法！

均一照射ができる乳白カバー



AC点灯・バッテリー点灯
ハイブリッドタイプ



HYBRID
AC点灯 / バッテリー点灯

AC点灯タイプ

HATAYA 50W LED KEI・LIGHT

50W LEDケイ・ライト

AC点灯専用とAC・バッテリー点灯のハイブリッドの2タイプ

全光束
5500
ルーメン
(Hi時)

三脚取付部
φ20

床置き

50W

フック
取り付け

三脚
取り付け
(別売)

バイス
取り付け

ご使用方法に
合わせた多彩な
取り付け方法

●適合三脚
型式/**CPL-2**
標準価格/**11,770円**
(税抜10,700円)

JANコード
49-30510-32135-6

摘要/
縮長寸法/1,310mm
伸長寸法/2,000mm

H445×W236×D200mm(バイス付)

特許登録済

2P/2P接地付兼用
防雨型コンセント1個付


灯体背面に連結点灯や灯体から電源
が取れるコンセント1個付

2P/2P接地付兼用タイプなので、防
雨型2P/2P接地付プラグのどちらで
も隙間なく接続できます

ハイブリッドタイプは
AC電源接続時のみ
使用できます。

屋外使用も
安心の防雨型

防塵・防水
IP55

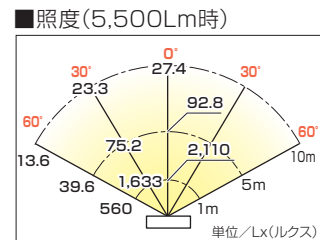

連結点灯 **10灯まで**

AC点灯専用タイプ

- 2段階明るさ切り替え(100%・50%)



全光束 **5500Lm** 全光束 **2750Lm**

用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。

ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)

- AC点灯・バッテリー点灯ハイブリッドタイプ



全光束 **5500Lm** 全光束 **2000Lm**

- リン酸鉄リチウム
バッテリー内蔵
- 発火・爆発が起こりにくい
- 高い安全性
- 9.6V / 9,000mAh



- バッテリー残量インジケータ付(背面)

バッテリー残量を4段階で表示します。

点灯時間/約6時間 充電時間/約10時間

仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	梱 包 (台)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
AC点灯専用タイプ						
LWA-50K	5	VCT 1.25 × 3	50W 高輝度LED	100V・50W 50/60Hz兼用	2.7	1
ハイブリッドタイプ(AC・バッテリー点灯)						
LWA-50KHB	5	VCT 1.25 × 3	AC・バッテリー 電源切替式 白色LED	100V・50W 50/60Hz兼用	3.5	1

●①②兼用フュークトビプラグがついています。●V-3(GL)型バイス、落下防止用ワイヤー付 ●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●ハイブリッドタイプはAC接続時は常時充電を行います。またバッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご利用ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市長区瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004

東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854

名古屋市長区瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>

