

LED FOLDING LIGHT

HATAYA

新製品

屋外用

PS
E

240W

LED フォールディングライト

360度から直下まで照射方向を自由に調整できます

固有エネルギー消費効率100Lm/W


240W LED (60W×4本)

明るさ 合計24,000 Lm(ルーメン)

色温度 5,000 K (昼白色)

360度から直下まで

照射方向を自由に調整

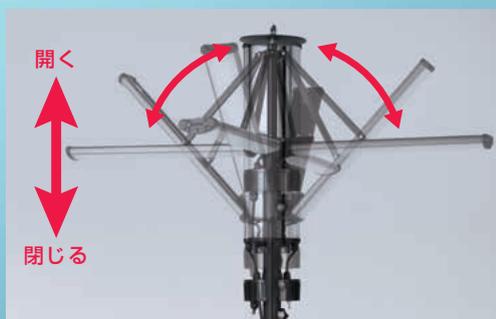

雨中でも安心の安全構造

屋外用防雨型

防塵・防水
IP65



収納・持ち運びに便利!
灯体+三脚スタンド用
収納ケース付


※LLFL-240K型のみ

LED FOLDING LIGHT

HATAYA LED FOLDING LIGHT

LEDフォールディングライト

用途に合わせて照射角度を自在に調整できる！！

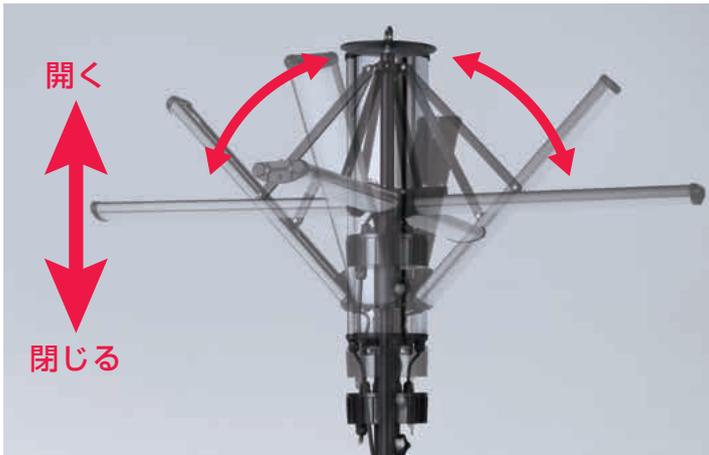

灯体を閉じた場合

灯体を全て開いた場合



例えば **360度照明に**

360度均一照射します。広範囲を明るく照らします。



例えば **直下照明に**

光が周囲に広がらず、ピンポイントで照らせるので住宅地での夜間工事など近隣に迷惑をかけません。

■主な特長

- 高輝度240W LED光源 (60W×4)
 - 雨中でも安心の屋外用防雨型
 - 照明ON/OFFスイッチ付
 - 汚れ防止カバー付
 - エアダンパー付三脚スタンド※
 - 灯体+三脚スタンド用収納ケース付※
- ※LLFL-240K型のみ

■照度表(水平照度)



■仕様表

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	梱 包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・芯数(C)							
LLF-240K (灯体のみ)	5	VCT 0.75 × 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	240W 高輝度LED	100V・240W 50/60Hz兼用	灯体のみ	φ27	10	1	35117-9
LLFL-240K (三脚セット)					CPL-3型レンカスタンド付 (灯体+三脚収納ケース)		14		EA814EL-15

- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

三脚スタンド

型 式	仕 様	耐荷重 (kg)	質 量 (kg)	梱 包 (台)	JANコード
CPL-3	伸縮寸法1,230mm / 伸長寸法1,970mm	15	4.0	1	32138-7

安全に関するご注意 ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
 畑屋製作所本社工場 / 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
 岐阜工場 / 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
 ●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店
 ●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター
 ■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>