

LEDフォールディングライト

☔屋外用

PS
E


EA814EL-15



360度から直下まで照射方向を自在に調整できます


- 特長
- 高輝度240W LED光源(60W×4)
 - 雨中でも安心の屋外用防雨型
 - 照明ON/OFFスイッチ付
 - 汚れ防止カバー付
 - エアーダンパー付三脚スタンド※
 - 灯体+三脚スタンド用収納バッグ付※
- ※LLFL-240K型のみ
- 

灯体+三脚スタンド用
収納バッグ
- 収納・持ち運び
に便利！
- ※LLFL-240K型のみ

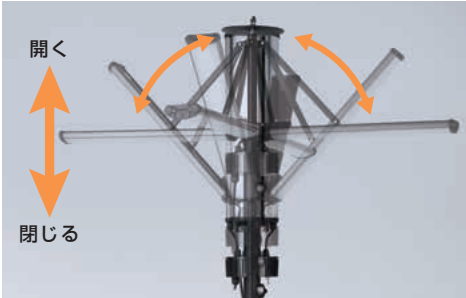


目的に合わせて照射角度を
自在に調整できます

360度照明に

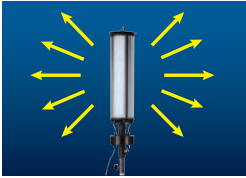

360度均一照射し
ます。広範囲を明る
く照らします。

直下照明に

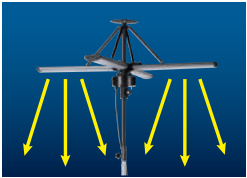

光が周囲に広がら
ず、ピンポイントで
直下に照らせるの
で住宅地での夜間
工事など近隣に迷
惑をかけません。

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	
	長 丈 (m)	種 別・太 丈 (mmφ)・心 数 (C)						
LLF-240K	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	240W 高輝度LED	100V・240W 50/60Hz兼用	灯体のみ	φ27	10.0	
LLFL-240K					エアーダンパー式三脚スタンド付(CPL-3型) (灯体+三脚収納バッグ)		14.0	

●上記製品には2P^①／2P接地付^②兼用フキユートビプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。