

LED BATTERY HOJOTOU

HATAYA

屋外用

PS
E

5W充電式LED補助灯

緊急時に効果を発揮する自動点灯補助照明



仮設工事現場での不意の停電時
復旧までの臨時照明として
使用できる非常用照明器具です！



停電しても



補助灯が瞬時に点灯！

HATAYA LED BATTERY HOJOTOU

充電式LED補助灯

不意の停電や発電機の燃料切れで
給電がストップした時に瞬時に自動点灯！
作業現場を暗くしません。

5W
LED

全光束
380
ルーメン

Li-ion
リチウムイオン

仮設工事現場の照明が不意の停電や発電機の燃料切れによって消灯してしまった時、内蔵バッテリーにより補助灯が自動点灯。緊急時に効果を発揮する非常用の補助照明器具です。



■主な特長

- 5W白色LED使用
- 内蔵バッテリーにより連続4時間点灯
AC入力時は常時バッテリーの充電を行います
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 収納式吊り下げフック付
- 強力マグネット2個付(背面)
- コンセント防雨キャップ付

■使用例



① 照明点灯中
照明器具と電源元との間にLED補助灯を接続します

② 給電がストップ！
照明点灯中に停電や発電機の燃料切れで給電がストップ！

③ LED補助灯が点灯！
内蔵バッテリーにより補助灯が瞬時に点灯、復旧までの臨時照明として使用できます



マグネット2個




収納式落下防止用バネ付フック

■寸法図




照明器具接続用
防雨型コンセント
(2P/2P接地付兼用)

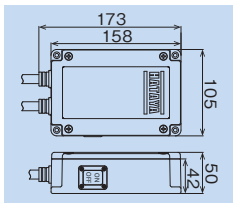


例えばこんな使い方も…

連結用ロングライトの間につないで
トンネル内など真っ暗な現場では効果を
発揮します。

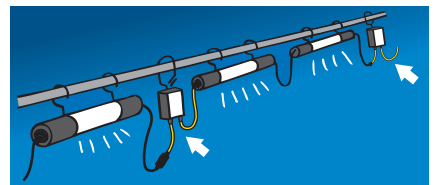

■接続例

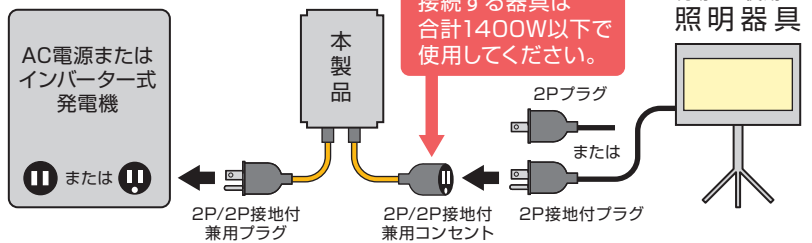

■点灯時間 **連続約4時間**

■充電時間 **連続約4.5時間**

AC入力時は自動充電を行います

※点灯・充電時間は目安であり、
バッテリーの状態や個体差によって変化します。

■仕様表

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質 量 (kg)	梱包 (台)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数				
LWH-011K	プラグ側/0.4 コンセント側/0.3	ソフトVCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ × 1	白色LED18個 (5W)	100V・5W 50/60Hz兼用	0.9	1

HATAYA JANコード 49-30510

●LEDの交換はできません。●接続する器具は合計1400W以下でご使用ください。●上記製品にはⓂⓂ兼用フェイクプラグが付いています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●使用済み電池のリサイクルにご協力ください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は
分解せずそのままお持ちください。)

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

- 東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店
- 広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314