

HATAYA

保管用

B268

リン酸鉄リチウム

LEDジューデンフックライト

LEH-30BLP 型〈屋外用〉

取扱説明書

この度は、リン酸鉄リチウムLEDジュエデンフックライトをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)



【安全上のご注意】

重要

重要 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される
内容を示しています。



 この記号は、禁止行為であることを示しています。


⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。




! この記号は、行為を強制したり指示する
内容を示しています。

【1. 各部名称】

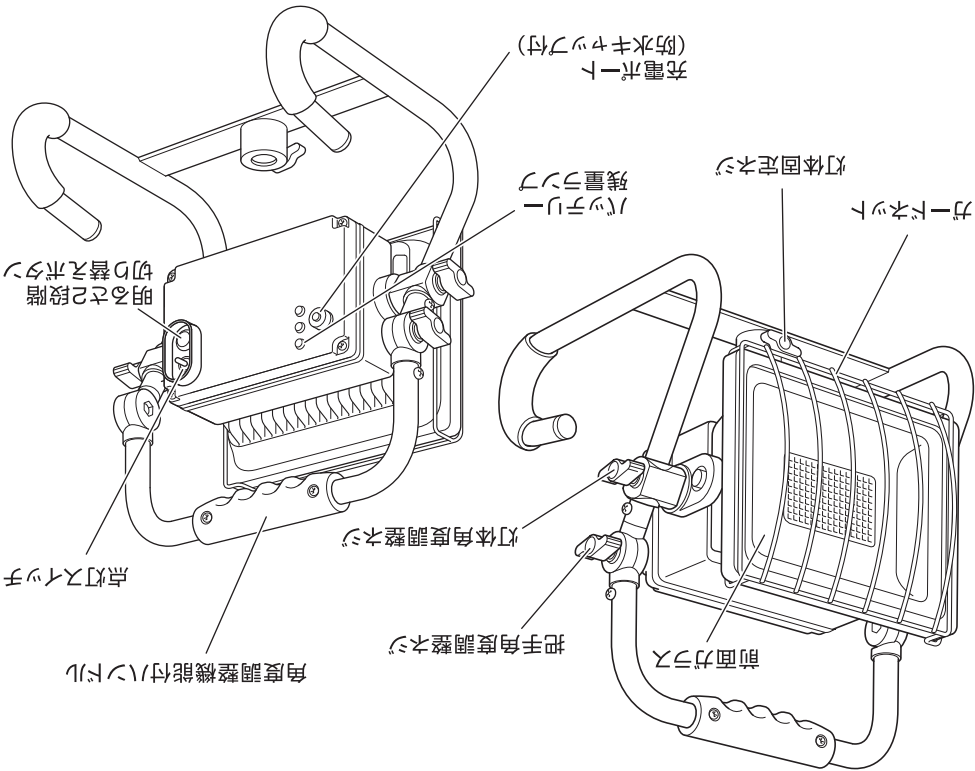

【2. 相关内容】

下記の方が梱包されているかで使用前にご確認ください。

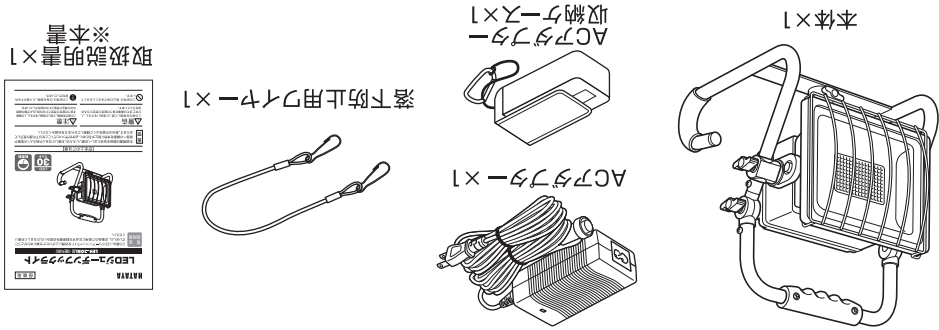


【3.LEDに関する注意】

LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

【8.三脚スタンドへの取り付けについて】

ハタヤ三脚スタンド(別売)に取り付けて、使用することができます。

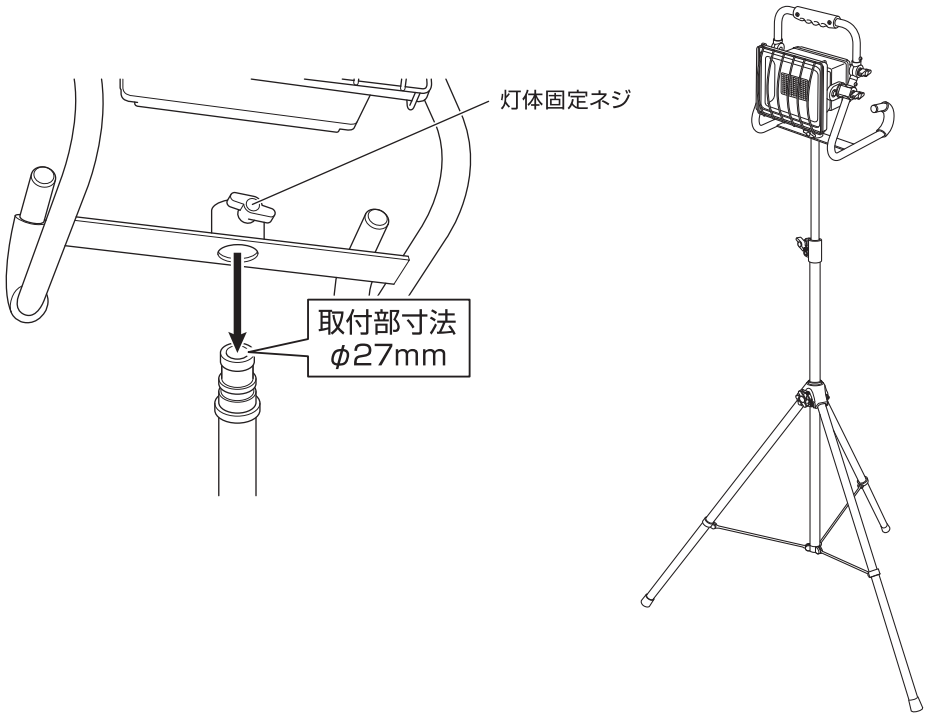

三脚スタンドに取り付けて使用する場合は、安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。

【9.仕様】

型 式	電池仕様	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	摘 要	質 量 (kg)
LEH-30BLP	リン酸鉄リチウムイオン バッテリー内蔵 (12.8V/12,000mAh)	30W高輝度LED (明るさ2段階 切り替え式)	Hi時/連続約5 Low時/連続約10	約6	専用ACアダプター 落下防止用ワイヤー付	5.7

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** 製造元 株式會社 **畑屋製作所**

（顧客サービスデスク）0120-686-888（通話料無料） （ホームページ）<https://www.hataya.jp>

【4.点灯、バッテリー残量表示について】

点灯スイッチ

ON(点灯)

OFF(消灯)


明るさ2段階切り替えボタン

点灯状態	点灯時間
50%点灯(Low)	約10時間
100%点灯(Hi)	約5時間

ボタンを押す毎に、Hi/Low点灯を切り替えられます。

バッテリー残量表示ランプ

点灯スイッチをONにすると、
バッテリーの残量が表示されます。


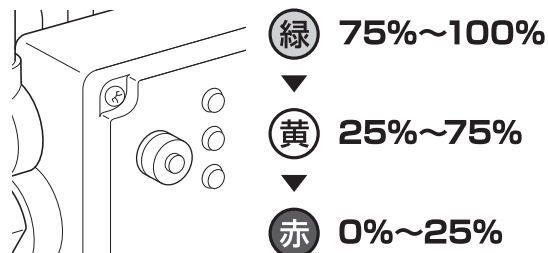


※点灯スイッチON/OFF動作毎により、
残量表示が多少変化します。

！ バッテリー残量がなくなると、残量表示ランプは全て消えます。
表示が赤色の場合は、早めに充電を行ってください。

【5.ご使用方法】


使用状態に合わせて灯体角度調整ネジと把手角度調整ネジで調整できます。

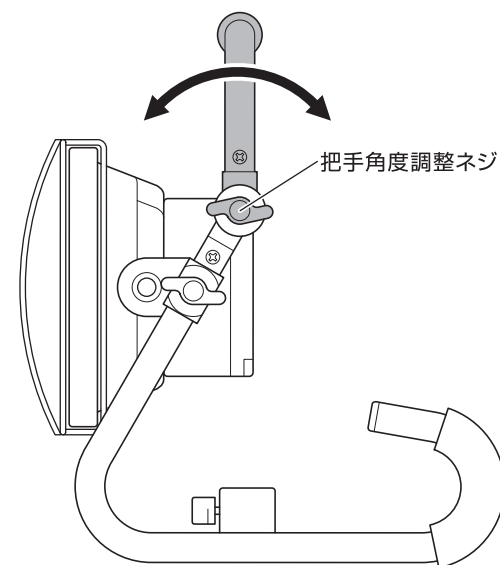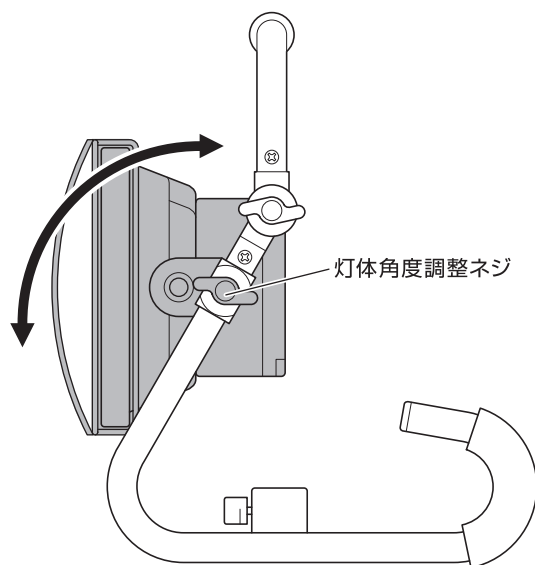


【6.落下防止ワイヤーについて】

吊り下げて使用する時は、落下しないよう付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を行ってください。


①角度調整機能付ハンドルを倒す

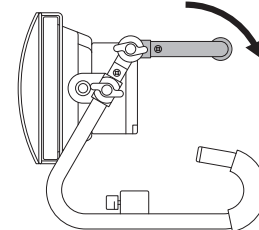

②灯体を上向きにする

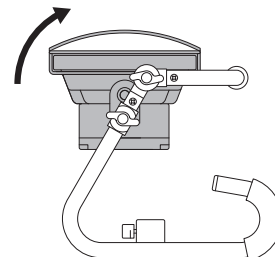


③単管パイプに引っ掛ける

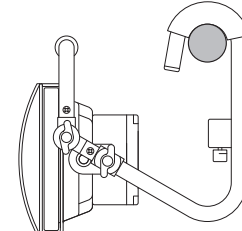

吊り下げる単管パイプまたは
重量に耐えられる構造物に
取り付けてください。

吊り下げフックの脚フレーム平板部に
ワイヤーを通してください。

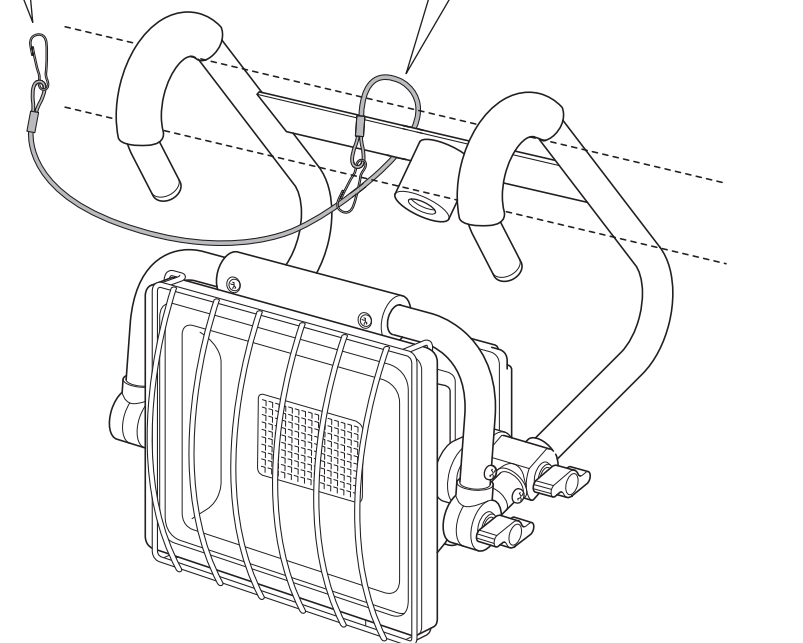


【7.充電方法】

- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- ACアダプターのコードは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電は必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電後は防水キャップをしっかりとめてください。
- 充電中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。
また長期間使用しない時も満充電にしておき、**最低2~3ヵ月に1回**必ず充電してください。
過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

充電時間
約6時間

※充電時間は目安であり、
多少前後します。

1

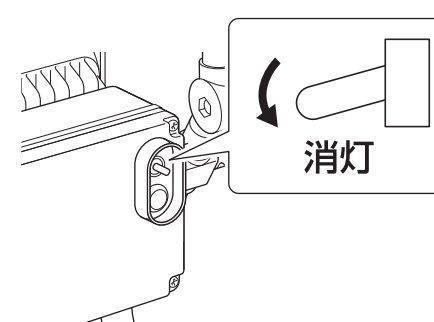

照明は消灯してから充電を行ってください。

！ 充電中、点灯はできませんが、
充電はされません。
また明るさの切り替えはできません。

2

①灯体背面の充電ポートの防水キャップを開き、
ACアダプターのDCプラグを本体に接続します。

