

株式会社 **ハタヤリミテッド**
株式會社 **畑屋製作所**
ハタヤオーケーエス株式会社
松栄興産 株式会社

●ハタヤリミテッド／本社 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代) FAX(052)262-7054(代)
●畑屋製作所／本社工場 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代) FAX(052)692-7281(代)
●畑屋製作所／岐阜工場 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代) FAX(058)328-5770(代)
●ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004 TEL(03)3766-6911(代) FAX(03)3766-6941
●松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)322-2691(代) FAX(058)322-2692
●札幌営業所 札幌市豊平区平岸三条八丁目9番25号 〒062-0933 TEL(011)832-6166(代) FAX(011)832-6165
●仙台支店 仙台市若林区古城三丁目12番16号 〒984-0825 TEL(022)282-4611(代) FAX(022)282-4614
●東京支社 東京都中央区日本橋小舟町8番10号 〒103-0024 TEL(03)3661-7881(代) FAX(03)3662-4797
●北関東支店 埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目102番9号 〒331-0804 TEL(048)653-3131(代) FAX(048)653-3081
●新潟営業所 新潟県三条市興野一丁目7番24号 〒955-0046 TEL(0256)33-8545(代) FAX(0256)33-8546
●名古屋支店 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3823(代) FAX(052)262-7064
●大阪支店 大阪市西区京町堀三丁目8番12号 〒550-0003 TEL(06)6441-8582(代) FAX(06)6441-8583
●広島支店 広島市西区三篠町一丁目2番25号 〒733-0003 TEL(082)537-0630(代) FAX(082)237-6720
●福岡支店 福岡市博多区山王一丁目13番35号 〒812-0015 TEL(092)471-1671(代) FAX(092)471-1673
●岐阜物流センター 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5717(代) FAX(058)328-5727

■ご用命は

※カタログに記載の仕様等は、品質向上のため、予告無しに変更する場合があります。
※カタログに記載の価格に消費税は含まれておりません。

安全に関するご注意
ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で正しくお取り扱いください。

●顧客サービスデスク
0120-686-888 (通話料無料)

●ハタヤホームページ
http://www.hataya.jp

30W **NEW**
AC100V
LEDケイ・ライトタイプ
LWAX-10KS型

HATAYA
防災用スタンド
ライトカタログ 2017.8

「いざ」というとき、取り出し迅速!

防災用
スタンドライト
シリーズ

BOUSAIYOU STANDLIGHT SERIES
CATALOGUE

三脚スタンド・延長コードが
セットになった
オールインワンボックスタイプ
緊急時の備えとしてオススメです。

17
タイプ



保管に便利な
軽量プラ段収納
ケース入り

BOUSAIYOU STAND LIGHT SET

防災用スタンドライトセット

災害時の非常持ち出し照明セットです。
軽量ブラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。

地震・水害・土砂災害、火災などによる
夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。



保管確実
段積み可能
(5段まで)

保管に便利な 軽量ブラ段 収納ケース入り

全面に製品名表示！
どの面からでも
内容物確認ができます。

全て受注生産品のため多少納期がかかります。



全製品
屋外用防雨型の
安全構造です

LED LIGHT

30W AC100V LEDケイ・ライトタイプ PS E NEW

高効率(100Lm/W)の30W LEDケイ・ライト2灯タイプ


主な特長

- 高効率30W LED光源(COBタイプ)
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
- 安全のアース(接地)付
- 継ぎ手を外せば、床置き照明可能




照度表

※1灯あたり

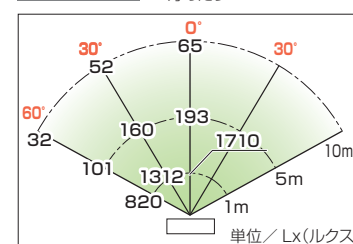

寸法図

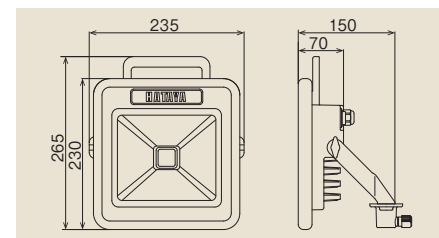

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



型式 **LWAX-10KS**

伸縮寸法 / 1,430~2,700mm
セット重量 / 10.6kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム



全光束
3000
ルーメン
×2灯

LED LIGHT

20W LED作業灯タイプ PS E


小電力でも150Wクラスのビーム形白熱電球と
同等の明るさが得られる20W LED電球採用 二重絶縁

主な特長


- 省エネ・長寿命20W LEDランプを採用！
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 反射力バーは360度排水構造

照度表

※1灯あたり

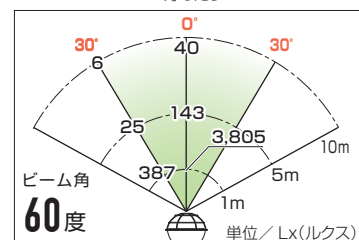

寸法図

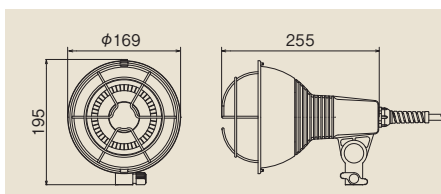

交換球

※セット内容に交換球は含まれておりません。

型式 **LDR20N-W60**

摘要 / 20WLEDランプ
質量 / 0.315kg
JANコード 49-30510-31353-5

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



40W LED作業灯タイプ PS E


エコノミー40W LED作業灯2灯タイプ
バラストレス300W水銀灯と同等の明るさ！

主な特長


- 省エネ・長寿命40W LEDランプを採用！
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
 - ・ランプ質量は軽量670g
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 反射力バーは360度排水構造

照度表

※1灯あたり

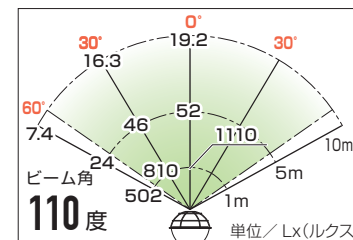

寸法図

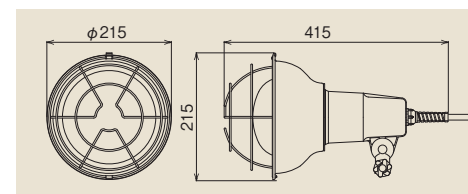

交換球

※セット内容に交換球は含まれておりません。

型式 **LDR40N-H110**

摘要 / 40WLEDランプ
質量 / 0.670kg
JANコード 49-30510-31375-7

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H265×W337×D1,123mm



型式 **RELX-10S**

伸縮寸法 / 1,370~2,640mm
セット重量 / 10.0kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム

全光束
3700
ルーメン
×2灯



60W LED投光器タイプ PS E




高輝度60W LED採用
300Wバラストレス水銀ランプより明るく
消費電力も約1/5に抑えられます




主な特長

- 省エネ・長寿命60WLEDを装備
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製薄型コンパクトボディ
- 前面カバー透明部保護フィルム付
- 上下180度、左右360度首振り可能

照度表 ※1灯あたり

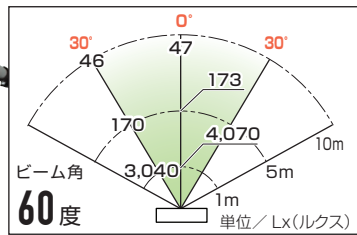

寸法図

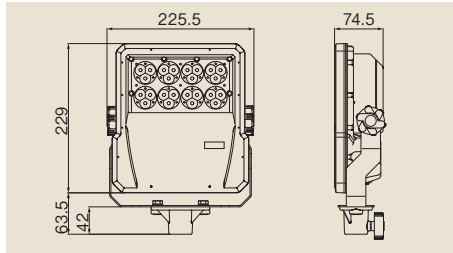

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1

ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



120W LEDボールライトタイプ PS E




故障が少ないファンレス構造
ムラのない光で360度を照らすボールライトタイプ

主な特長

- 大光量120W LED
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 影がでにくい全周囲均一照射
照射面にムラがありません
- 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

寸法図

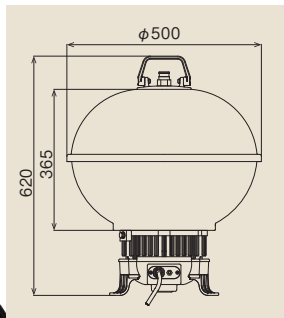

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1



ブラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H605×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

- 故障の心配が少ないファンレス構造
- コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
- 安全のアース(接地)付



照度表

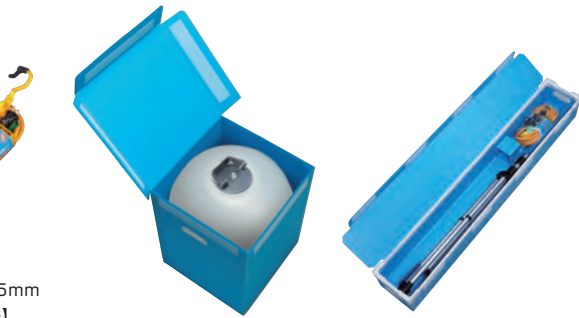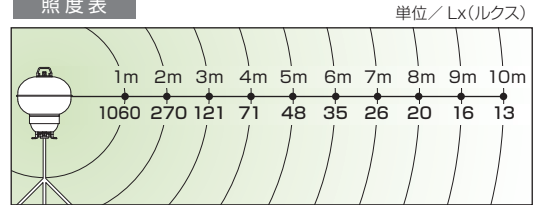

10W 19W LEDフローレンライトタイプ PS E



省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！
LEDロングライトタイプ



主な特長

- 省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！
 - ・LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用
 - ・電力消費量は同等の蛍光灯に比べて約1/2と経済的
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・熱の発生が少なく、水銀・鉛フリー
 - ・紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
 - ・ガラス管ではないので、万一落としても割れません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 光を拡散するクリアレンズカバー付
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能



防雨型コンセント




点灯スイッチ




※LEDランプは基盤一体型です。ランプのみの交換はできません。

照度表

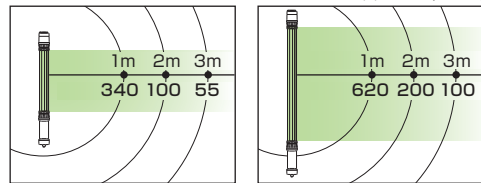


LJWX型 ※1灯あたり

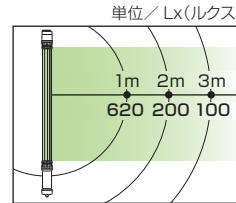


LXWX型

寸法図

 LJWX型



LXWX型

 


ブラ段収納ケース

LJWX用ケース寸法
H265×W337×D1,123mm

LXWX用ケース寸法
H190×W285×D1,690mm

LJWX用
ブラ段ケース

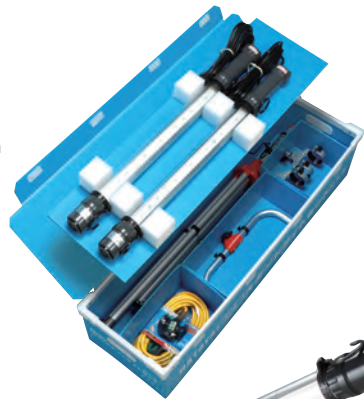

全光束
900
ルーメン
×2灯



10W LJWX-10S

伸縮寸法／1,310～2,580mm
セット重量／9.4kg
※灯体+三脚+2灯取付アーム+ホルダー

セット内容

- 灯体×2
- 三脚スタンド×1
- 三脚取付用ホルダー×2



LJWX用
ホルダー

- 2灯取付アーム×1
- 10mVCT防雨型延長コード×1



全光束
2000
ルーメン



19W LXWX-10S

伸縮寸法／1,180～2,450mm
セット重量／7.9kg ※灯体+三脚+ホルダー

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 三脚取付用ホルダー×1



LXWX用
ホルダー

- 10mVCT防雨型延長コード×1



瞬時再点灯型


150W メタルハライド ボールライトタイプ PS E

樹脂カバータイプの瞬時再点灯型
柔らかな光で360度を照らします

主な特長

- 樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので
溶剤で拭き取り清掃が可能
- 再始動時間が約1秒なので、消灯してしまっても
点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

- 故障の心配が少ない
ファンレス構造
- コンセント付なので
連結点灯が可能(6灯まで)
- 安全のアース(接地)付

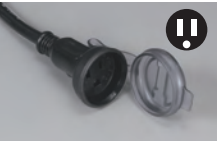

交換球


※セット内容に交換球は含まれておりません。

セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W**

摘要／150Wメタルハライドランプ(瞬時再点灯用)
質量／0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



寸法図

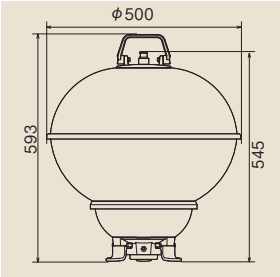

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型
延長コード×1

ブラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H605×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

瞬時再点灯型

300W メタルハライド ジャンボールライトタイプ PS E

広い現場では300W、狭い現場では150W
広さに合わせた効率的な照明が可能です

主な特長

- 150W×2灯の大光量29,000Lm(ルーメン)
- 300W／150Wの照度切替独立スイッチ機構により
広さに合わせた効率的な照明ができます
- 樹脂カバーは衝撃性にも優れ、耐薬品性なので
溶剤で拭き取り清掃が可能

- 再始動時間が約1秒なので、
消灯してしまっても点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全のアース(接地)付

交換球


※1台に2本使用します。
※セット内容に交換球は含まれておりません。

セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W**

摘要／150Wメタルハライドランプ(瞬時再点灯用)
質量／0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



寸法図

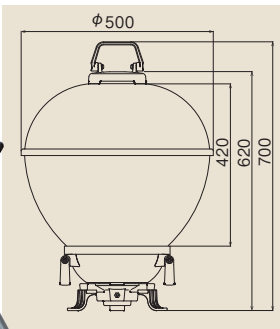

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型
延長コード×1

ブラ段収納ケース
【灯体用ケース寸法】
H670×W520×D505mm
【三脚セット用ケース寸法】
H185×W220×D1,425mm

灯体と三脚セットは別梱包です。

瞬時再点灯型

150W メタルハライドライトタイプ PS E

一時的な停電や電源の誤遮断で
消灯してしまってもすぐに再点灯します！

主な特長

- 再始動時間が約1秒なので、消灯してしまっても点灯待ちがありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 物体認識が容易な白色光の長寿命150Wメタルハライドランプ
全光束：14,500Lm(ルーメン) 定格寿命：14,000時間
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

- 安全のアース(接地)付
- 安定器一体型の軽量コンパクトボディ
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ
- 本体は軽量アルミダイキャスト製
- 特殊フロスト加工反射板付

交換球


※セット内容に交換球は含まれておりません。

セラミックメタルハライドランプ
型式 **MD150CE-W**


摘要／150Wメタルハライドランプ
(瞬時再点灯用)
質量／0.025kg
[JANコード] 49-30510-61015-3



照度表

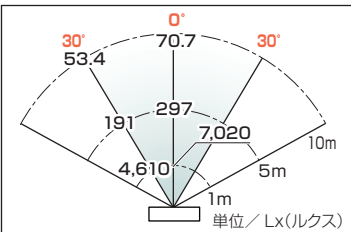

寸法図

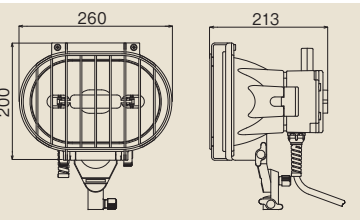

セット内容

- 灯体×1
- 三脚スタンド×1
- 10mVCT防雨型
延長コード×1

ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H265×W337×D1,123mm

全光束
14500
ルーメン

型式 **MLCX-10KHS**

伸縮寸法／1,330～2,600mm
セット重量／8.5kg ※灯体+三脚

HALOGEN LIGHT

300W 500W ハロゲンライトタイプ PS E

大型反射板による広範囲照射の
ハロゲンライト2灯タイプです ●2Pタイプと接地付タイプをラインアップ

300W 型式 **PHCX-305SN (KSN)**

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 5mVCT防雨型
延長コード×1

交換球


※セット内容に
2本付属



型式 **PJ-300W**

摘要／300W耐振型ハロゲンランプ
質量／0.01kg
[JANコード] 49-30510-31008-4

寸法図

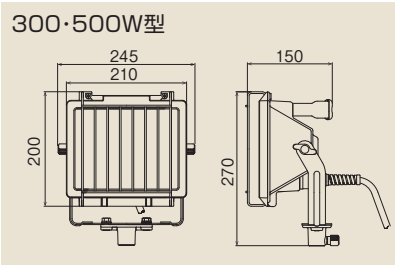

500W 型式 **PHCX-505SN (KSN)**

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 三脚スタンド×1
- 2灯取付アーム×1
- 5mVCT防雨型
延長コード×1

交換球

※セット内容に
2本付属



型式 **PJ-500W**

摘要／500W耐振型ハロゲンランプ
質量／0.01kg
[JANコード] 49-30510-31009-1

ブラ段収納ケース(300W・500W共通)
【ケース寸法】
H210×W325×D1,150mm



伸縮寸法／1,430～2,700mm
セット重量／10.8kg(11.0kg)
※灯体+三脚+2灯取付アーム
※()内は接地付タイプ

300W

全光束
5950
ルーメン

×2灯

500W

全光束
10500
ルーメン

×2灯

灯体のみ

19W LEDフローレンライトタイプ

NEW

LEDライト2本、延長コードの照明セット
防災 Tent 内での吊り下げ照明として

三脚スタンドは付属しておりません。

主な特長

●省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用！

- ・LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用
- ・電力消費量は同等の蛍光灯に比べて約1/2と経済的
- ・LED寿命は約40,000時間
- ・熱の発生が少なく、水銀・鉛フリー・紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません
- ・ガラス管ではないので、万一落としても割れません

- コンセント付なので連結点灯が可能(15灯まで)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能



防雨型コンセント



点灯スイッチ

※LEDランプは基盤一体型です。
ランプのみの交換はできません。

二重絶縁


全光束
2000
ルーメン
×2灯ブラ段収納ケース
【ケース寸法】
H190×W285×D1,690mm

型式 LXW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

寸法図

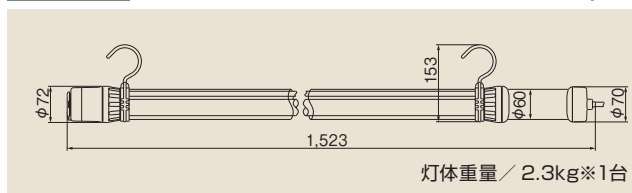

灯体重量／2.3kg※1台

灯体のみ

36W 40W 蛍光灯フローレンライトタイプ

蛍光灯ライト2本、延長コード、交換球2本の照明セット
防災 Tent 内での吊り下げ照明として


三脚スタンドは付属しておりません。

主な特長

- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用
- 吊り下げフック付で縦吊り、横吊り可能

連結用
防雨コンセント

寸法図

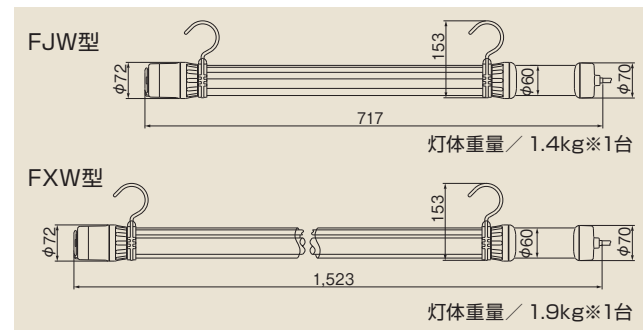

灯体重量／1.4kg※1台

灯体重量／1.9kg※1台

全光束
2900
ルーメン
×2灯

型式 FJW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

FJW用ケース寸法
H190×W285×D920mm

交換球

※セット内容に2本付属



型 式 FPL-36

摘要／36Wコンパクト形蛍光灯
質量／0.19kg
JANコード 49-30510-31101-2全光束
2850
ルーメン
×2灯

型式 FXW-D5S

セット内容

- 灯体×2
- 交換球×2
- 5mVCT防雨型延長コード×1

FXW用ケース寸法
H190×W285×D1,690mm

交換球

※セット内容に2本付属




型 式 FLR-40

摘要／40W直管形蛍光灯
質量／0.24kg
JANコード 49-30510-31100-5

運搬用台車

オプション

型式 UD-1

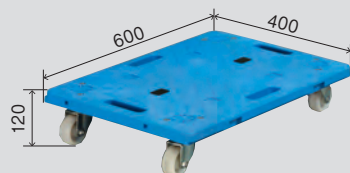摘要／運搬用台車(ゴムバンド1本付)
JANコード 49-30510-61021-4段積みしたまま
移動するときに
便利です。ハタヤ屋外用リールは、防災用スタンドライトの延長用電源リールとして
屋外でも安全にご使用いただけます

段積みリール〈ケーブルタイプ〉NEW

段積みすることで省スペースでまとめて収納！
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます

標準型




型式 DSG-30K

漏電遮断器付



型式 DBE-30K

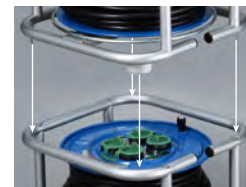段積みできる角型フレーム
タイプ、立てても寝かせても
使え、持ち運びにも便利！5段までの
段積み可能！収納スペースの
有効利用に

サントイガーレインボーリール

入念に造りこんだ「屋外用」サントイガーシリーズ
BX-301K型は建設業労働災害防止協会様推薦品です

漏電遮断器付



型式 BX-301K

過負荷付漏電遮断器

前面に配置された漏電遮断
器はスケルトンカバー付で動
作状況が一目で確認できます。
(漏電遮断器付タイプのみ)定格／2P 100/200V兼用
30A
漏電感度電流／15mA
高速形／衝撃波不動作形

温度センサー付

巻いたまま長時間使用したり、
定格電流を超えて使用すると
起こる電線の異常な温度上昇
を感じし、コンセントへの給
電をストップします。

防泥カバー付



円盤の汚れ付着防止カバー。

レインボーリール

2P/2P接地付兼用防雨型コンセント装備
防雨型Ⓐプラグのどちらも
すきまなくピッタリはまります

漏電遮断器付



型式 BE-30K

コンセント外周部が柔軟に
たわみ防雨型2P/2P接地
付プラグのどちらもすき間
ができません。

サンデーレインボーリール

コンセントが4コ付き、便利に使える防雨型

標準型



型式 SG-30K

Wコンセントを2列並列に一
体モールド成形。(四ッロコ
ンセント)内部配線部への水
の浸入を防ぎます。屋内用プラグを簡単取付で
屋外用プラグに変換できる
プラグカッター 1個付属(収
納ホルダー付)

防災用スタンドライトセット仕様表 | 全て受注生産品のため多少納期がかかります。

20W LED作業灯タイプ ☐ 掲載頁 1ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
RGLX-10S	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	100V・20WLEDランプ ×2灯	100V・20W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	12.3	1

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

30W AC100V LEDケイ・ライトタイプ NEW 掲載頁 2ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LWAX-10KS	5	VCT 0.75 × 3 (接地付)	100V・30W LED ×2灯	100V・30W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	14.9	1

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

40W LED作業灯タイプ 掲載頁 2ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
RELX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・40WLEDランプ ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	14.5	1

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

60W LED投光器タイプ ☐ 掲載頁 3ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LEVX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・60W LED ×2灯	100V・60W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	15.5	1

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

120W LEDボールライトタイプ 掲載頁 3ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LLAX-10KS	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	100V・120W LED ×1灯	100V・120W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N三脚スタンド付	21.0	1

●入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

10W・19W LEDフローレンライトタイプ ☐ 掲載頁 4ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LJWX-10S	5	VCT 0.75 × 2	100V・10W LED ×2灯	100V・10W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	15.2	1
LXWX-10S			100V・19W LED ×1灯	100V・19W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	12.5	1

●LEDや電源基板のみの交換は出来ません。●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±10%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●本製品に一般の蛍光灯は使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

150W メタルハライド ボールライトタイプ 掲載頁 5ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
MLAX-10KHSN	5	VCT 2.0 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CBX-3N三脚スタンド付	18.1	1

●上記製品には2P Φ ／2P接地付 Φ 兼用フキュートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±6%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量は灯体入が8.2kg、三脚入が9.9kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。

300W メタルハライド ジャンボールライトタイプ 掲載頁 5ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
MLAX-30KHS	5	VCT 2.0 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×2灯	100V・150W×2 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHV-5三脚スタンド付	23.6	1

●上記製品には2P Φ ／2P接地付 Φ 兼用フキュートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±6%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量は灯体入が11.4kg、三脚入が12.2kgとなり、ブラ段ケースを含んでいます。

150W メタルハライド ライトタイプ 掲載頁 6ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
MLCX-10KHS	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 (接地付)	150W メタルハライドライト×1灯	100V・150W 50/60Hz兼用	VCT10m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	13.5	1

●上記製品には2P Φ ／2P接地付 Φ 兼用フキュートビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±6%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

300W・500Wハロゲンライトセット 掲載頁 6ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
PHCX-305SN	0.6	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	300W耐振型 ハロゲン灯×2灯	100V・300W ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 CHX-2三脚スタンド付	13.3	1
PHCX-305KSN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 3(接地付)				13.5	
PHCX-505SN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	500W耐振型 ハロゲン灯×2灯	100V・500W ※1灯あたり		13.3	
PHCX-505KSN		ソフトケーブル VCT 0.75 × 3(接地付)				13.5	

●・K型には2P Φ ／2P接地付 Φ 兼用フキュートビプラグが付いています。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

灯体のみ 19W LEDフローレンライトタイプ ☐ NEW 掲載頁 7ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
LXW-D5S	5	VCT 0.75 × 2	100V・19W LED ×2灯	100V・19W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付	8.6	1

●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±10%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●三脚スタンドは付属しておりません。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

灯体のみ 36W・40W蛍光灯フローレンライトタイプ ☐ 掲載頁 7ページ HATAYA JANコード 49-30510

型 式	灯体の電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)	梱 包 (セット)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)					
FJW-D5S	5	2PNCCT 0.75 × 2	100V・36W 蛍光灯ライト ×2灯	100V・36W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり	VCT5m延長コード1本付 交換球2本付	5.5	1
FXW-D5S			100V・40W 蛍光灯ライト ×2灯	100V・40W 50/60Hz兼用 ※1灯あたり		7.8	1

●コンセントは連結点灯専用です。●入力電圧は安定したAC100V電源 (AC100V±6%) を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●三脚スタンドは付属しておりません。●質量はブラ段ケースを含んでいます。

屋外用コードリール仕様表 | 掲載頁 8ページ

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	温度 センサー	漏電 遮断器	質 量 (kg)	梱 包 (台)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
段積みリール<ケーブルタイプ> NEW									
DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦ ×4	125V・5A	－	－	7.5	1
DSG-30K		VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×4				9.1	
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×3	100V・6A	－	地絡	9.7	1
DSBE-30KC						●	過負荷付		
サントイガーレインボーリール									
GX-301K	30	VCTソフトム 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×3	125V・5A	●	－	7.8	3
GX-501K	50							11.3	2
BX-301K	30	VCTソフトム 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×3	100V・5A	●	過負荷付	8.0	3
BX-501K	50							11.5	2
レインボーリール									
GE-30K	30	VCT 2.0 × 3(接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×3	125V・6A	－	－	7.5	3
BE-30K	30	VCT 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×3	100V・6A	－	地絡	7.8	3
SBE-30KC						●	過負荷付		
サンデーレインボーリール									
SS-20	20	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦ ×4	125V・5A	－	－	4.4	4
SS-30	30							5.6	
SG-20K	20	VCT 2.0 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	㊦ ×4				5.6	3
SG-30K	30							7.2	
	漏電遮断器付		50m電線仕様						