

# EA814RD-1 (スタンド付作業灯)取扱説明書

Ver 1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

**⚠ 使用上の注意**


- ・光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・濡れた手でプラグ・コンセントの抜き差しはしないでください。必ず、乾いた手で行ってください。
- ・プラグを抜く際は、電線を引張って抜かず、電源プラグ自体を持って抜いてください。
- ・本体やプラグ・コンセントなどの部品が破損している状態で使用できません。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品に落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

**⚡ 感電注意** 必ずアース線を接続してご使用下さい。接続しないと感電する恐れがあります。


## ◆仕様

- 光源…LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 電源…AC100V
- 明るさ…9000ルーメン
- サイズ(折り畳み時)…180×180×1510(H)mm
- 重量…7.2kg
- 付属品:防護金網、キャリーバッグ、ショルダーベルト
- 防水性能…IP44

## ◆各部名称

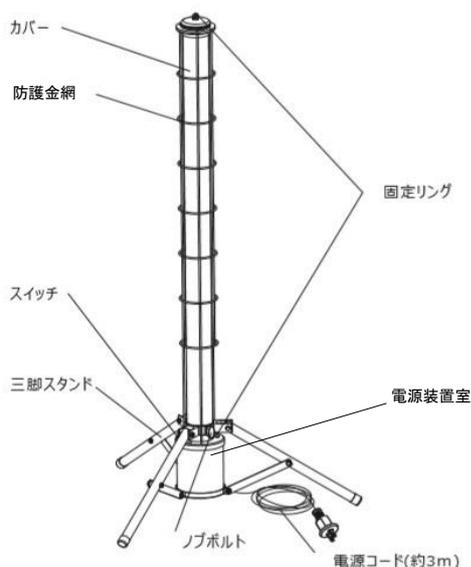


## ◆点灯方法

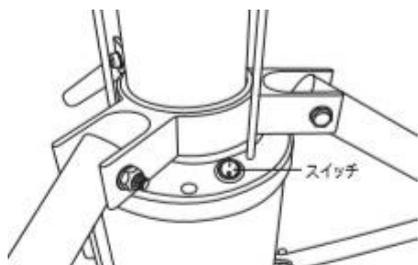


- ・電源コードのプラグを電源コンセントに差し込みアース線を接続する(もしくはプラグの3ピンをコンセントに差し込んで下さい。)
- 電源装置室上部のスイッチを押すと点灯します。もう一度スイッチを押すと消灯します。

## ◆スタンド開き方

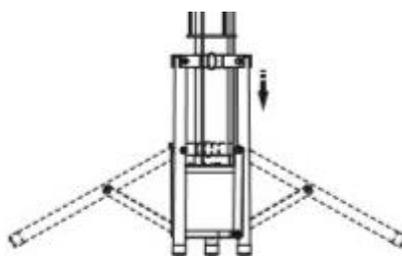


- ・ノブボルトを緩め、三脚を広げます。高さを合わせてから、ノブボルトをしっかり締めてください。
- ※必ず安定した水平な場所で転倒の恐れがない状態で使用して下さい。

### ◆ライトの連結方法

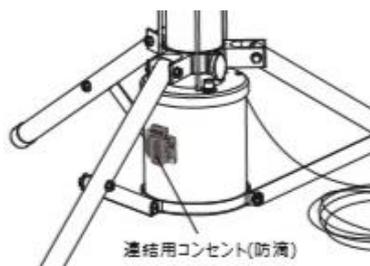


### ◆ショルダーベルトの取付方法

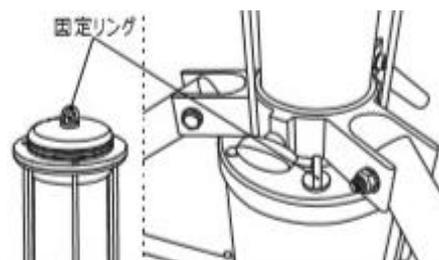

- ・本体下部にある連結用コンセントの防水キャップを開け、追加するLED投光器のプラグを差し込むと連結できます。
- ・ショルダーベルトの両端に付いていますカラビナフックをライト本体の上下にある固定リングに引っ掛けてください。

※EA814RD-1同士の最大接続台数はま本体含め8台まで

### ◆ヒューズの交換方法

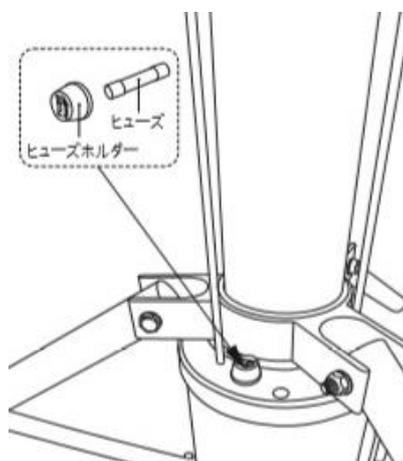

- ・ヒューズが切れた際は、電源装置室上部のヒューズホルダーを反時計回りに回して切れたヒューズを取り外します。
  - ・新しいヒューズを元の位置にセットしヒューズホルダーを時計回りに回して元の通り取り付けてください。
- (ヒューズ: 15A φ 6.4x30mm)

### ◆お手入れ方法

- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Nov.