

EA814RD-5 [充電式]作業灯 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂けます様お願い致します。


⚠ 使用上の注意

- ・光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承下さい。
- ・LEDライトの光を、直視しないで下さい。
- ・決してバッテリーを開けようとしないで下さい、万が一バッテリーケースが割れた際はすぐに使用を中止し充電しないで下さい。
- ・本製品が濡れていたり、バッテリーに腐食が見受けられる際は充電しないで下さい。
- ・バッテリーを燃やさないで下さい、爆発する恐れがあります。
- ・電池が液もれしていて、その液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などにきれいな水で洗い流す。液が目に入ったときは目をこすらずにすぐに水道水などのきれいな水で流した後、医師に相談する。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して下さい。
- ・本製品に落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないで下さい。 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用中は充電しないで下さい。
- ・充電の際は付属のACアダプターを必ず使用し充電して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 電源…リチウムイオン電池
- 明るさ…強:1200ルーメン 中:600ルーメン 弱:300ルーメン
- 本体サイズ…165×130×270mm
- 重量…1.3kg
- 連続使用時間…強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間
- バッテリー…7.4V 5200mAh
- 充電時間…約5時間
- 防水性能…IP65
- USB出力…5V 2.0A
- 付属品…充電用ACアダプター、充電用DC12Vシガーソケット
バッテリーx1個(EA814RD-6)

・単管パイプ等に引っ掛けることができます

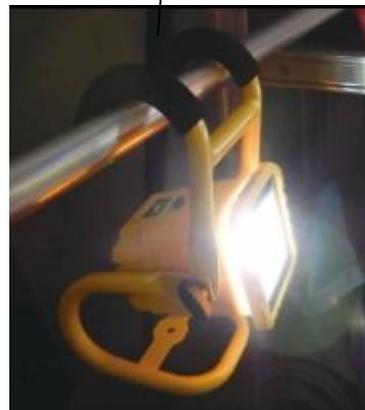

◆各部名称



◆点灯/消灯



スイッチ

・バッテリーをライト本体に装着した状態でスイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。
点灯(強)→点灯(中)→点灯(弱)→点灯(強)…以降繰り返し
長押しで各モードより消灯します。

※ご使用後は必ず消灯を確認してください。


◆充電方法



・防水キャップを外しUSBケーブルを差し込んでください。
充電中はインジケータが緑色に点滅し、充電が完了すると緑色で全点灯します。
充電終了後はケーブルをはずし、防水キャップをして下さい。

※5つの目盛で残容量を表示しています。

◆バッテリーの脱着方法

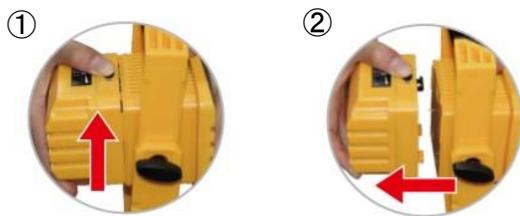

①のように脱着ボタンを押しながらバッテリーを少し上に持ち上げます。

②持ち上げたままバッテリーを横に引き抜きます。

・取り付けの際は逆の手順で脱着ボタンを押しながら装着して下さい。

※無理にバッテリーを取り外そうとしないで、必ず手順通り取り外してください。

◆お手入れ方法

・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

USB出力でスマートフォン・携帯電話の充電等可能です。

※出力用ケーブルは付属しておりません。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Oct.