

- 特長
- 高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
- 軽量で持ち運びに便利なアルミ製
- 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能

■耐荷重 7kgまで




伸縮自在のツイストロック方式



一灯取付時

■収納時寸法

■展開寸法

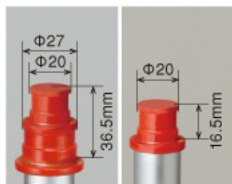


灯体接続部

アタッチメントバー接続部



多灯取付用アタッチメントバー

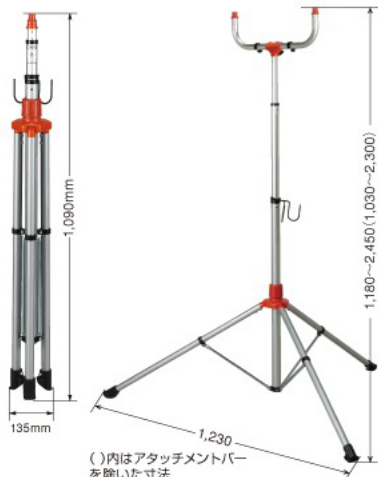

投光器とセットで高所・広所照明に。



※灯体と三脚をそれぞれの型式でご注文ください。
※組み合わせ・灯体の詳細等については弊社までお問い合わせください。