

STACKING REEL cable type

HATAYA

☑ 屋外用

実用新案・商標出願済

PS E JET

☑ 屋外用防雨型

省スペース化

段積みリールケーブルタイプ

段積みできる角型フレームタイプ

倉庫や車載時など

限られたスペースが有効に使えます！



STACKING REEL cable type

HATAYA STACKING REEL cable type


段積みリール【ケーブルタイプ】

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納！
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。

標準型
DSS-30型



標準型【接地付】
DSG-30K型

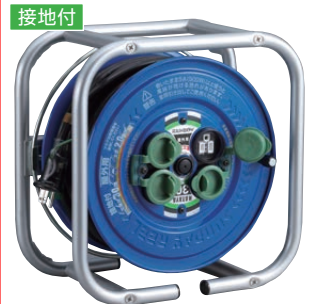

漏電遮断器付【接地付】
DBE-30K型




漏電遮断器付【接地付】
DSBE-30KC型



■主な特長




段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使い、持ち運びにも便利！
網パレット保管もキレイに行えます

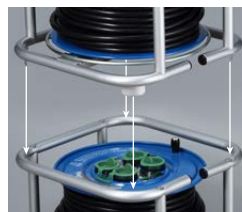

段積み用金具付

注意
安全のため段積みは**5段まで**としてください。

収納スペースの有効利用に

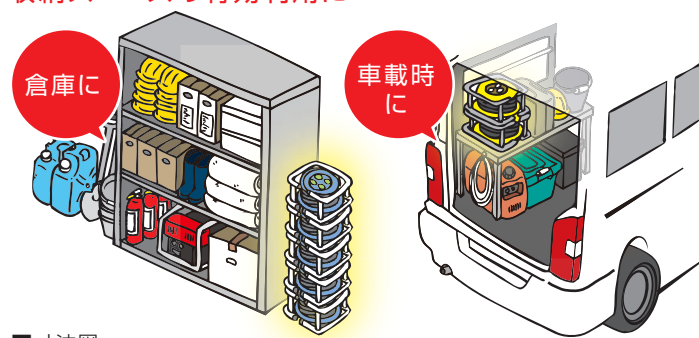

円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付




全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付



DSBE型には電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(自動復帰型)

■寸法図

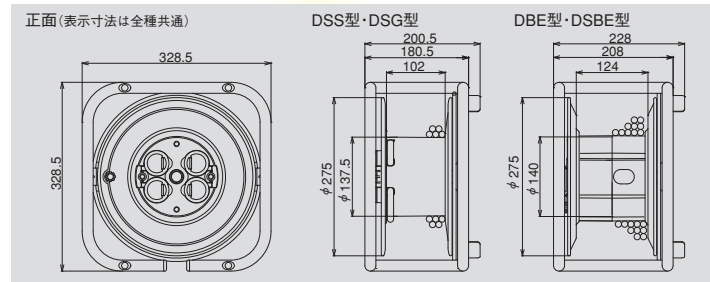

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	質量(kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm) ² ・心数(C)	定格	形状×個数				
●標準型								
DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×4	125V・5A	-	-	7.5
●標準型【接地付】								
DSG-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×4	125V・5A	-	-	9.1
●漏電遮断器付【接地付】								
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	①×3	100V・6A	地絡	-	9.7
DSBE-30KC						過負荷付		

●円盤/鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●K型、-KC型には2P①/2P接地付①兼用フェイクトビプラグがついています。

安全に関するご注意 安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。ご使用前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

*仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)
畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)
岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)
●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店
●広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004
松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314