

STACKING REEL cable type

HATAYA

☂ 屋外用

実用新案・商標出願済

PS
E JET

☂ 屋外用防雨型

省スペース化

段積みリールケーブルタイプ

段積みできる角型フレームタイプ

倉庫や車載時など

限られたスペースが有効に使えます！



STACKING REEL cable type

HATAYA STACKING REEL cable type

段積みリール【ケーブルタイプ】


かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納！
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。

標準型
DSS-30型



標準型【接地付】
DSG-30K型

接地付

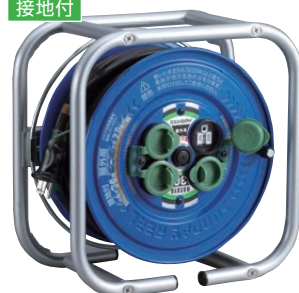

漏電遮断器付【接地付】
DBE-30K型

2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付



漏電遮断器付【接地付】
DSBE-30KC型


2P/2P接地付
兼用防雨型
コンセント付



■主な特長



段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利！
網パレット保管もキレイに行えます

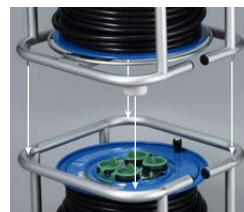


段積み用金具付


⚠ 注意

安全のため段積みは**5段まで**としてください。

収納スペースの有効利用に

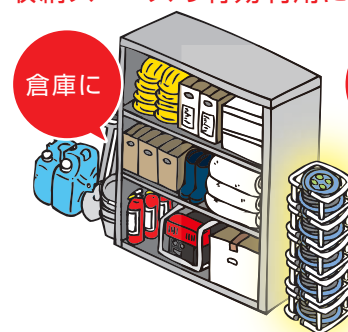

■寸法図

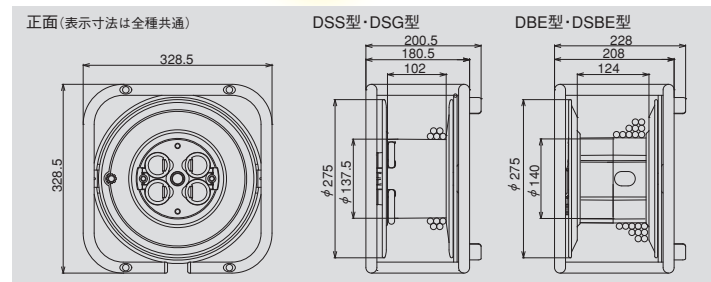

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	温度センサー	質量(kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数				
●標準型								
DSS-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×4	125V・5A	－	－	7.5
●標準型【接地付】								
DSG-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	125V・5A	－	－	9.1
●漏電遮断器付【接地付】								
DBE-30K	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	地絡	－	9.7
DSBE-30KC						過負荷付	● (自動復帰型)	

●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●-K型、-KC型には2P㊦／2P接地付㊦兼用フキユートビプラグがついています。



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場／名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場／岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●名古屋支社 ●大阪支社
●広島支社 ●福岡支社 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>

2017.7 TOP 20 ① 30 270ja