

STACKING REEL temote type

HATAYA

新製品

屋内用

実用新案出願済



段積みリール デモート型コンセント 引き出しタイプ

段積みできる角型フレームタイプ

倉庫や車載時など

限られたスペースが有効に使えます！



トリプルタップは
屋外用防雨型！
電線を屋外の雨の
中まで伸ばして
使用できます！

※本体は屋内用



車載に

高所・狭所に

コンセントだけを手元まで
持って行ける「**デモートタイプ**」

⚠ 撮影の演出上、電線を巻いたままコンセントに接続していますが
実際に使用する場合は電線を全長引き出してください。

STACKING REEL temote type

HATAYA STACKING REEL temote type

段積みリール(コンセント引き出しタイプ)

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納！
コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出し」タイプが新登場

漏電遮断器付【接地付】

DGBM-130K型

27
メートル

一次側
+3
メートル



過負荷付

温度
センサー付

接地付



■主な特長




段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使い、持ち運びにも便利！
網バレット保管もキレイに行えます



⚠️ 注意
安全のため段積みは**5段まで**としてください。

段積み用金具付


高所や手狭な現場などで、コンセントだけを
手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」
防雨型なので雨中や水がかかる場所でも安心です

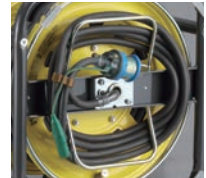

引き出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様

折り畳み式巻き取りハンドル

一次側電線をスッキリ収納できます。

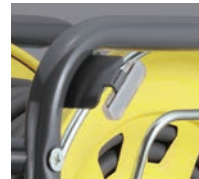

円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付

床を傷つけない段積み用金具保護カバー


コンセント防塵キャップと防塵カバー付漏電遮断器



電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付 手動復帰型

⚠️ 注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点灯したら再び使用できます。

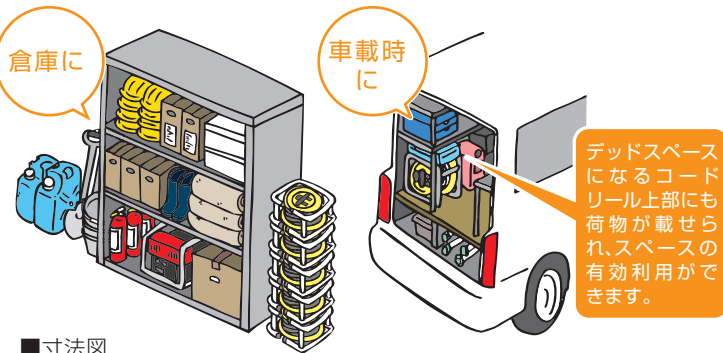


倉庫に

車載時に

デッドスペースになるコードリール上部にも荷物が載せられ、スペースの有効利用ができます。

■寸法図

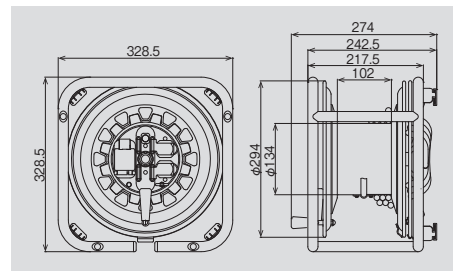

その他のハタヤ
段積みリールシリーズも
段積みできます！

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	接地端子	温度センサー	質量(kg)	梱包(台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数							
EA815BF-55											
DGBM-130K	27+3	VCTソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	本体 ⌀×2 二次側 ⌀×3	100V・5A	過負荷付	●	● (手動復帰型)	11	1	12779-8

●円盤/鉄板製 ●本体:コンセント防塵キャップ付 二次側:コンセント防雨キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は手動復帰型です。



安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店

●広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>