

仕 様

EA815BG-30

ゼンビキリール 屋内用

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	漏電 遮断器	温度 センサー	質 量 (kg)	梱 包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数						
ZBG-301KX	30	VCT ソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×4	●	過負荷保護 兼用型	—	8.0	1	20500-7

※定格電流は15Aです。

5つの安全対応付き 屋外用サントイガーレインボーリール


HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	漏電 遮断器	温度 センサー	質 量 (kg)	梱 包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数						
BX-301K	30	VCT ソフトムケーブル 2.0×3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	●	過負荷保護 兼用型	●	8.2	3	12734-7

※定格電流は5Aです。全長引き出せば合計で15A(1500W)まで使用できます。


寸 法 図

ゼンビキリール

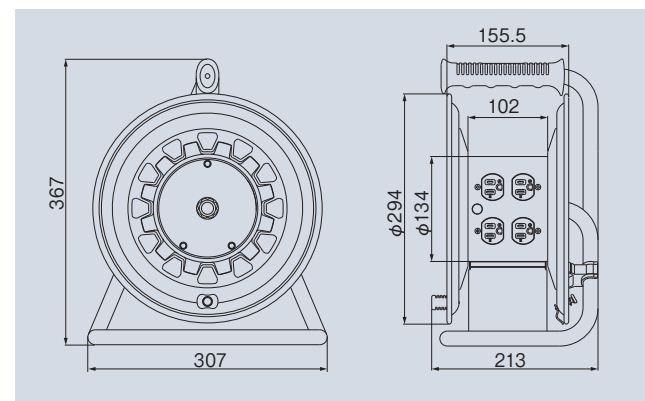

5つの安全対応付き

屋外用サントイガーレインボーリール

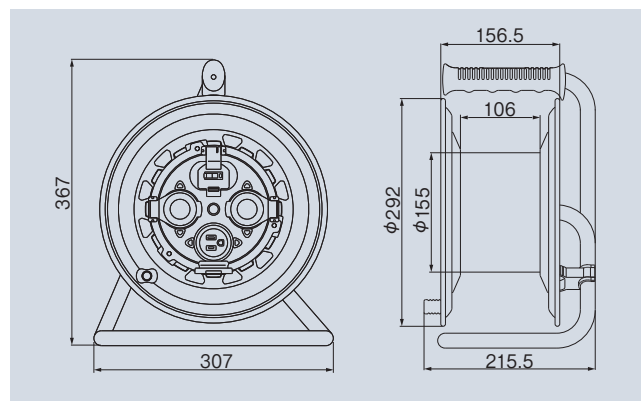

メーカーからのお願い

様々な環境下で使用されるコードリールは損傷や経年劣化が進みやすいため、当社では交換の目安を7年としています。定期的に点検を行い古くなったコードリールは新しいものと交換をおすすめします。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場／名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場／岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店

●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

建設業労働災害防止協会 推薦コードリールシリーズ



2019年9月推薦!

電線を全部引き出すとコンセントが使える!
究極の電線溶解防止機能付コードリール

ゼンビキリール 屋内用

ZBG-301KX 型

EA815BG-30

屋外用 5つの安全対応付き

サントイガーレインボーリール

BX-301K 型

過負荷漏電遮断器 温度センサー ニュートビプラグ

コンセント防雨キャップ

取扱注意事項等を本体に明示
「安全取扱い・点検マニュアル」同梱



30
メートル

接地付



過負荷付

電線を巻いたまま長時間使用したり
定格電流を超えて使用すると

焼損・火災

の原因となり、大変危険です!!



誤った使用による
異常加熱で
溶けた電線

電線溶解実験の様子を動画
でご覧いただけます。スマホ
やタブレットでQRコードを
読み取ってください。



電線を全部引き出すとコンセントが使える!
究極の電線溶解防止機能付コードリール

ゼンビキリール 屋内用

ZBG-301KX型

電線を全部引き出すとコンセントが使用可能!

電線が熱を持たないので、電線の焼損や
建物内での火災の危険を防ぎます。



POINT.1

電線の全長引出し
使用の徹底

誤った使用をしないよう
安全指導の徹底を図れます。

POINT.2

シンプル構造だから
故障が少ない

コンセントにカバーがついたシ
ンプル構造、複雑な機能がない
ので故障の心配がありません。

仕組み



コードリールのドラム表面にコンセントを設置。電線を全部引
き出すと、ドラムの回転に合わせてコンセントカバーが自重で
開き、コンセントが使用可能になります。



パカッ!



電線をひと巻きすれば、コン
セントカバーが閉まります。電
線を巻いたままでの使用がで
きない構造です。

オプション（別売）

ネームプレート

社名・住所・購入年月日を
記載したり、持込み許可
ラベルが貼れる便利なプ
レートです。



※詳細はお問合ください。

動画視聴に関するご注意

動画のご視聴にはデータ（パケット）通信を行うた
め、携帯・通信キャリア各社にて通信料が発生しま
す。スマートフォンやタブレットでご視聴の場合は、
Wi-fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生した
データ通信費用について弊社は一切の責任を負い
かねます。予めご了承ください。

合計15Aまで使用可能

30
メートル

接地付



過負荷付


雨中でも安心の安全防雨構造設計

ドラム内で止水する保護等級IP55の
性能を有する安心の防雨構造です。
ドラム前面に配置された漏電遮断器は
透明カバー付で動作状況が
一目で確認できます。

保護等級

IP55

実用新案登録済

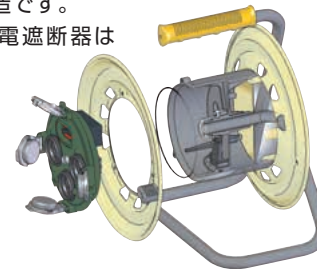

5つの安全対応とは

使いすぎも感知する 防雨カバー付漏電遮断器

万一の漏電時に漏電電流を感知して、
0.1秒以内に電源を遮断し、危険な感
電事故を未然に防ぎます。また過電流
も感知しコンセント配線部、電線の発
熱を防ぎ、火災事故を防ぐことがで
きます。



水やホコリの浸入を防ぐ コンセント防雨キャップ

コンセント内部への水の浸入を防ぎま
す。また防塵にも効果を発揮します。
これにより水やホコリが原因で起こる
コンセント刃受け部の腐食や発熱・発
火などを防ぐことができます。

バネ式なので、自動的に閉まります。



電線の溶解・火災事故を防ぐ 温度センサー（自動復帰型）

巻いたまま使用したり、定格電流を超
えて使用すると起こる電線の異常な温
度上昇を感知し、コンセントへの給電
をストップします。



取扱注意事項等を本体に明示 「安全取扱い・点検マニュアル」同梱



本体貼付ラベル(背面)



安全取扱い
点検マニュアル

防雨型2P接地付／2Pコンセントもどちらにもピッタリはまる ニュートビプラグ

独自構造のニュートビプラグは防雨型2Pコンセントに接続する場合も芯
ズレなく、確実にかん合します。現場などで2Pコンセントしかない場合も
青色カバーを回せば、アースピンがプラグ内に入り、2Pプラグとして使用
可能です。
ゼンマイを内蔵しているので、2Pコンセントからプラグを抜くと自動的に
青色カバーが回り、2P接地付状態に戻ります。



屋外用 5つの安全対応付き

サントイガーレインボーリール

BX-301K型

建設現場では風雨、塵埃などの悪環境下で使用されるこ
とが多く、正しい方法により使用しないと感電、火災等の
労働災害・事故につながる危険性があります。

本製品はこれらの作業環境に対する5つの安全対応を備
えており、労働災害・事故の防止のお役に立てると考えて
おります。



防泥カバー

内盤の汚れ付着防止
カバーです。
実用新案登録済
商標登録済



ネームプレート付

社名・住所・購入年月日を
記載したり、持込み許可
ラベルが貼れる便利なプ
レートです。