

USBポート付コードリール 100V型



特長アイコン
一覧

- 2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
ニュートビプラグ
 - コンセント防塵キャップ
 - ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)
 - 電源パイロットランプ
- 〈コンセント仕様〉
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め
- 2P[Ⓜ]/2P接地付[Ⓜ]兼用
フューズビプラグ
 - 防雨 コンセント防雨キャップ
 - 温度センサー
(電線溶解防止機能)
 - 接地端子

100Vコンセントを使用しながらスマートフォンなどを同時に充電できるUSBポート搭載!

●標準型

最大2A **30**メートル

4ポート合計4A
コネクタ形状
タイプA(メス)

寸法図 26 H326×W275×D181

S-30U4 防災安全協会
防災製品等推奨品

コンセント仕様 AC100V ×2 USB ×4

VCT1.25mm² × 2心
コンセント定格/2P・15A・125V
USB出力/DC5V 2A (最大)/個 4ポート合計4A
質量/5.7kg

シャッター PL

梱包/4台 発送単位/4台

●標準型【接地付】

最大2A **30**メートル

4ポート合計4A
コネクタ形状
タイプA(メス)

寸法図 26 H326×W275×D181

GS-30U4K
EA815BV-30

コンセント仕様 AC100V ×2 USB ×4

VCT2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
USB出力/DC5V 2A (最大)/個 4ポート合計4A
質量/7.3kg

シャッター PL 接地端子

梱包/3台 発送単位/3台

●漏電遮断器付【接地付】

最大2A **30**メートル

4ポート合計4A
コネクタ形状
タイプA(メス)

寸法図 26 H355×W275×D208

GSB-30U4K

コンセント仕様 AC100V ×2 USB ×4


VCT2.0mm² × 3心
コンセント定格/2P・15A・125V 接地付
USB出力/DC5V 2A (最大)/個 4ポート合計4A
漏電遮断器/規格④ 質量/7.5kg

シャッター PL 接地端子

梱包/3台 発送単位/3台

●ACコンセントは合計1400Wまで使用できます。●漏電遮断器については191ページをご覧ください。●発電機に接続する場合はインバーター式発電機をご使用ください。●本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。市販のUSBケーブル(タイプA)をご使用ください。●円盤/鉄板製 ●寸法については67~68ページをご覧ください。

USBポート付コードリール ■特長

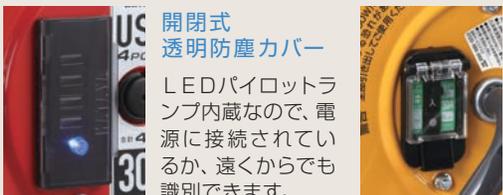

開閉式
透明防塵カバー
LEDパイロットラ
ンプ内蔵なので、電
源に接続されてい
るか、遠くからでも
識別できます。

漏電遮断器付
(背面)
漏電遮断器の保護
カバーはワンタッ
チで開き、復帰操
作を簡単に行えます。
(GSB型のみ)

対応機器
USBポートを利用する充電用機器
※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
※全てのUSB機器の充電を保证するものではありません。
※本製品の使用にあたり、各種データ消失に関する損害
や修理について当社では責任を負いかねます。

