

## EA815DA-12


(元置き型 コンセント固定 リール アース付)

- コード長 3+27m
- 電線 VCT 2.0mm<sup>2</sup>X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+4個
- コンセント定格 2P 15A接地付

- サイズ 290X257X363(H)mm
- 重量 6.3kg

### ■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。  
一次線をコンパクトに  
まとめる便利な  
コードハンガー付き。  
(全機種標準)

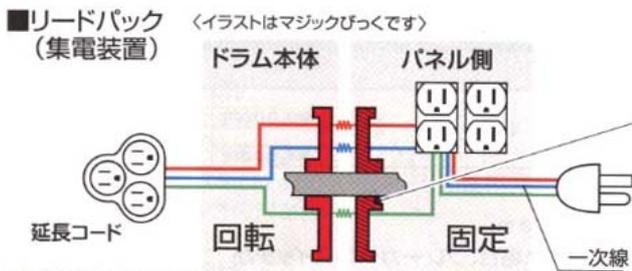

### メリット

- コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
- 電線がヨジれず、絡まない。
- 工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
- プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
- 刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。

